 


ミニソー用替刃

木材・プラスチック・アクリルの切断



#670 ミニソー専用の替え刃
#厚さ約0.6mm

使用可能ツール

4000

 
8200

300シリーズ


型番	入数	直径	価格(税抜価格):円
546	1	31.8mm	1,523(1,450)

ダイヤモンドホイール

硬質材料の切断



厚さ約0.6mm
20,000RPM以下の
回転数でご使用ください。

 

ダイヤモンドホイールは大理石やコンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です。




全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

3.2mm軸

型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
EZ545	1	38.1mm	8,306(7,910)

切削ビット

 石こうボード、目地切断



全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

3.2mm軸

型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
560※1	1	3.2mm	683(650)
561※1	1	3.2mm	914(870)
562※1	1	3.2mm	3,360(3,200)
569※2	1	1.6mm	3,812(3,630)
570※2	1	3.2mm	3,812(3,630)



※1カッティングガイドを使用してください。※2目地カッターガイドを使用してください。

フェルト製ポリッシング用ホイール

金属やプラスチックの磨き



フェルト製で
金属やプラスチックの
磨きに最適です。


#421ポリッシング用コンパウンド
を使用するとより光沢が出ます。
#401マンドレルを使用してください。



全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

3.2mm軸

型番	入数	最大幅	価格(税抜価格):円
414	6	12.7mm	609(580)
422	1	9.5mm	609(580)
429	1	25.4mm	609(580)

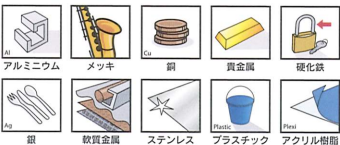

ポリッシングパフ

光沢・つや出し



布製でスムーズな仕上がりとより光沢を出すために使用します。
#EZ402もしくは#402マンドレルを使用してください。(別売り)

型番	入数	外径	価格(税抜価格):円
423E	1	25.4mm	914(870)

※使用可能材料は、上段の「フェルト製ポリッシング用ホイール」と同じです。



EZ Lock™ COMPATIBLE

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ