


銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ 〈B形〉

JIS JQ0608004

UL E74917

SF LR66230

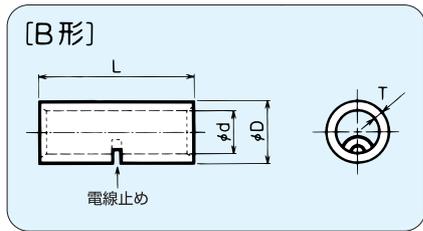

RoHS 指令対応品


規格	呼び	各部の寸法				適合電線範囲		適合工具	一箱入数
		L	φd	φD	T	撚線mm ²	AWG		
	B-0.5	12.0	1.3	2.3	0.5	0.2~0.5	24-20	DS031,DH-1B,AC-5N-D	1,000 (100×10)
	B-1.25	15.0	1.7	3.3	0.75	0.25~1.65	22-16	DS031, ミニ2,5N18,DH-1B,AC-5N-D	
	B-2		2.3	4.1	0.8	1.04~2.63	16-14	ミニ2,5N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A	
	B-5.5		3.4	5.4	1.0	2.63~6.64	12-10	5N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A	
	B-8	21.0	4.5	7.0	1.2	6.64~10.52	8	5N18,214A,REC-14A	* 300
	B-14	26.0	5.8	8.9	1.5	10.52~16.78	6	214A,9H-60,9H-150,REC-14A,REC-60G,REC-150F,REC-1520※	* 200
	B-22	29.0	7.7	11.3	1.8	16.78~26.66	4	9H-60,9H-150,REC60G REC-150F,REC-1520※	100
	B-38	32.0	9.4	13.2		26.66~42.42	2		9H-60,9H-150,12号H,12号A,REC-60G,REC-150F,REC-1520※
	B-60	36.0	11.4	15.3	2.0	42.42~60.57	1/0		
	B-70	37.0	13.3	17.5		60.57~76.28	2/0	9H-150,REC-150F,REC-1520※	25
	B-80	38.0	14.5	19.5	2.3	76.28~96.3	3/0	9H-150,12号H,12号A,REC-150F,REC-1520※	
	B-100		16.4	22.1	2.6	96.3~117.2	4/0		
	B-150	54.0	19.5	26.4	3.2	117.2~152.05	250-300MCM	12号H,12号A,REC-1520※	10
	B-180	57.0	21.0	28.5	3.5	152.05~192.6	300-350MCM		8
	B-200	63.0	24.0	32.4	4.0	192.6~242.27	400MCM	12号H,12号A	5
	B-325	72.0	28.0	37.0	4.5	242.27~325	500-600MCM		4

1. *印は100個箱入り数量です。

銅線用裸圧着スリーブ 直線重ね合せ用スリーブ 〈P形〉

JIS JQ0608004

SF LR66230

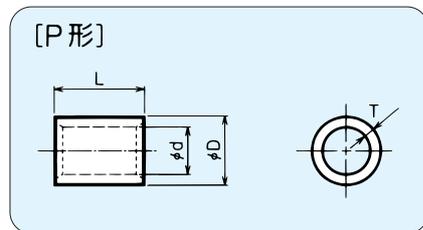

RoHS 指令対応品

規格	呼び	各部の寸法				適合電線範囲		適合工具	一箱入数
		L	φd	φD	T	撚線mm ²	AWG		
	P-0.5	7.5	1.3	2.3	0.5	0.2~0.5	24-20	DS031,DH-1B,AC-5N-D	1,000 (100×10)
	P-1.25	8.0	1.7	3.3	0.75	0.25~1.65	22-16	DS031, ミニ2,5N18,DH-1B,AC-5N-D	
	P-2		2.3	4.1	0.8	1.04~2.63	16-14	ミニ2,5N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A	
	P-5.5	8.5	3.4	5.4	1.0	2.63~6.64	12-10	5N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A	* 500
	P-8	9.5	4.5	7.0	1.2	6.64~10.52	8	5N18,214A,REC-14A	* 400
	P-14	11.0	5.8	8.9	1.5	10.52~16.78	6	214A,9H-60,9H-150,REC-14A,REC-60G,REC-150F,REC-1520※	* 200
	P-22	13.5	7.7	11.3	1.8	16.78~26.66	4	9H-60,9H-150,REC-60G REC-150F,REC-1520※	100
	P-38	16.5	9.4	13.2		26.66~42.42	2		
	P-60	19.0	11.4	15.3	2.0	42.42~60.57	1/0	9H-60,9H-150,12号H,12号A,REC-60G,REC-150F,REC-1520※	50
	P-70		13.3	17.5		60.57~76.28	2/0		
	P-80	19.5	14.5	19.5	2.3	76.28~96.3	3/0	9H-150,12号H,12号A,REC-150F,REC-1520※	
	P-100	20.0	16.4	22.1	2.6	96.3~117.2	4/0		
	P-150	27.0	19.5	26.4	3.2	117.2~152.05	250-300MCM	12号H,12号A	25
	P-180	28.5	21.0	28.5	3.5	152.05~192.6	300-350MCM		15
	P-200	32.0	24.0	32.4	4.0	192.6~242.27	400MCM	12号H,12号A	10
	P-325	37.0	28.0	37.0	4.5	242.27~325	500-600MCM		8

1. 各呼びの印は、JIS規格品、UL登録品、CSA登録品です。
2. CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
3. 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
4. 電線組合せは19ページをご参照ください。
5. 適合工具欄のREC-1520※は、REC-1520FH、REC-1520JMHの2機種があります。
6. *印は100個箱入り数量です。