

把握径：φ0.45～φ8.05

MEGA MICRO CHUCK
for HIGH SPEED

メガマイクロチャック PAT.

[ストレートタイプ]


●ワーク干渉の少ないストレートタイプ。

世界の
オリジナル

MAX.
35,000min⁻¹
対応



● 型式説明
HSK-A40 - **MEGA** **3** **S** - **60**
● L寸法
● マイクロチャック
● メガチャック
● HSKシャックタイプ

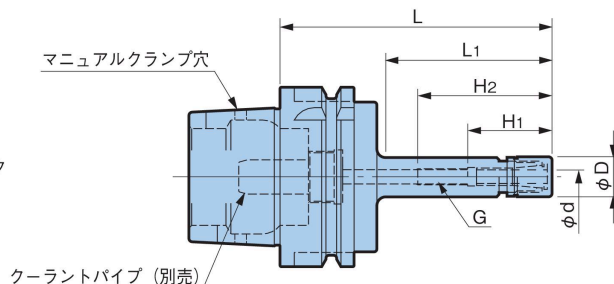

貫通穴があいています。

Aタイプ (DIN 69893-1) (ISO 12164)

| 型 式 | 把握径 φd | φD | L | L ₁ | H ₁ | H ₂ | G | 適合コレット | 質量 (kg) |
|---------------------------|-----------|----|-----|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|
| HSK-A40-MEGA3S- 60 | 0.45～3.25 | 10 | 60 | 26 | 22 | 39 | M4 P0.7 | NBC 3S-□ | 0.26 |
| -MEGA4S- 60 | 0.45～4.05 | 12 | 60 | 27 | 26.5 | 44 | M5 P0.8 | NBC 4S-□ | 0.26 |
| - 90 | | | 90 | 57 | | 47 | | | |
| -MEGA6S- 60 ※ | 0.45～6.05 | 14 | 60 | 28 | 28.5 | (40) | - | NBC 6S-□ | 0.27 |
| - 90 | | | 90 | 58 | | 49 | | | |
| HSK-A50-MEGA4S- 75 | 0.45～4.05 | 12 | 75 | 36 | 26.5 | 47 | M5 P0.8 | NBC 4S-□ | 0.5 |
| -MEGA6S- 75 | 0.45～6.05 | 14 | 75 | 36 | 28.5 | 49 | M7 P0.75 | NBC 6S-□ | 0.6 |
| HSK-A63-MEGA4S- 75 | 0.45～4.05 | 12 | 75 | 36 | 26.5 | 48 | M5 P0.8 | NBC 4S-□ | 0.8 |
| -105 | | | 105 | 61 | | 47 | | | |
| -MEGA6S- 75 | 0.45～6.05 | 14 | 75 | 36 | 28.5 | 48 | M7 P0.75 | NBC 6S-□ | 0.9 |
| -105 | | | 105 | 61 | | 49 | | | |
| -MEGA8S- 90 | 2.95～8.05 | 18 | 90 | 48 | 31 | 50.5 | M9 P0.75 | NBC 8S-□ | 0.9 |

1. ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
2. 質量はナットを含み、コレットは含みません。
3. ご使用時の回転数は機械剛性と刃具のバランスにより、大きく左右されるためご注意ください。
ご使用時には低い回転数から徐々に上げ、適正な回転数でご使用ください。

4. ※印の型式は内径ネジがありません。H₂の()寸法は最大刃具挿入量です。
5. クーラントパイプは付属していません。☞ **B67**

| 付属品 | アクセサリ | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| メガナット 予備用にお求めの場合は ☞ D3 | メガレンチ ☞ D20 | マイクロコレット ☞ D2 | マイクロシールナット (6S, 8S用) ☞ D3 | コレットセット箱 ☞ D3 | αテーパクリーナ ☞ D3 |

HSK Aタイプ

メガチャックシリーズ