



## ケーブル

### PCタップ EU RoHS 指令準拠/簡易パッケージ/PCタップ 3Pin タイプ

#### EU RoHS 指令準拠 PC タップ




2.0m **T-T05-3720LG/RS** (重量:550g)  
4953103685611 本体 ¥2,600 税込 ¥2,808

5.0m **T-T05-3750LG/RS** (重量:910g)  
4953103685628 本体 ¥2,980 税込 ¥3,218



簡易パッケージ採用で環境にやさしい3ピンプラグ対応タップ、雷ガード・常時通電/一括スイッチタイプ

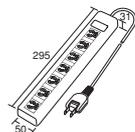

寸法	W295.0×D50.0×H31.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	2P式・スイングプラグ
定格	125V・15A・1500W
材質	本体/ABS樹脂、プラグ受け部分/ユリア樹脂

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

#### EU RoHS 指令準拠 PC タップ



 
1.0m **T-T06-3410LG/RS** (重量:310g)  
4953103693913 本体 ¥2,000 税込 ¥2,160

3.0m **T-T06-3430LG/RS** (重量:560g)  
4953103693920 本体 ¥2,480 税込 ¥2,678

5.0m **T-T06-3450LG/RS** (重量:810g)  
4953103693937 本体 ¥2,980 税込 ¥3,218



簡易パッケージ採用で環境にやさしい3ピンプラグ対応タップ、マグネット・抜け止め付タイプ



寸法	W200.0×D45.0×H29.6mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
プラグ仕様	2P式・スイングプラグ
定格	125V・15A・1500W
材質	本体/ABS樹脂、プラグ受け部分/ユリア樹脂

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

#### 抜け止めマグネット雷 PC タップ(集中スイッチ付)



3.0m **T-Y053DA** (重量:780g)  
4953103160057 本体 ¥3,400 税込 ¥3,672

5.0m **T-Y055DA** (重量:1000g)  
4953103160064 本体 ¥4,000 税込 ¥4,320



一括スイッチ付



寸法	W295.0×D50.0×H31.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応

雷サージ吸収効果  
12500V → 400V  
(最大サージ電圧) (制限電圧)

 
3P→2P変換アダプタ

#### 抜け止めマグネット雷 PC タップ



3.0m **T-Y053NDA** (重量:760g)  
4953103160071 本体 ¥2,900 税込 ¥3,132

5.0m **T-Y055NDA** (重量:980g)  
4953103160088 本体 ¥3,400 税込 ¥3,672



寸法	W295.0×D50.0×H31.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応

雷サージ吸収効果  
12500V → 400V  
(最大サージ電圧) (制限電圧)


3P→2P変換アダプタ

#### マグネット付き抜け止めタップ



 3.0m **T-H3730NM** (重量:700g)  
4953103191303 本体 ¥3,300 税込 ¥3,564

5.0m **T-H3750NM** (重量:916g)  
4953103191310 本体 ¥3,900 税込 ¥4,212



寸法	W295.0×D50.0×H31.0mm ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応

雷サージ吸収効果  
12500V → 400V  
(最大サージ電圧) (制限電圧)

3P→2P変換アダプタ

#### 3ピンプラグ対応タップ

##### □ シンプルなスタンダードモデル



2.5m **T-T1A-3425WH** (ホワイト)  
4953103457294 **オープン価格**

■W215×D45×H30mm ※ ■質量:495g

**EU RoHS** 指令準拠 **3P4** **2P**



2.5m **T-T1A-3625WH** (ホワイト)  
4953103457300 **オープン価格**

■W295×D45×H30mm ※ ■質量:545g

**EU RoHS** 指令準拠 **3P6** **2P**



スイングプラグ採用

##### □ 便利に使える強力マグネット付き



2.5m **T-T1B-3425WH** (ホワイト)  
4953103457317 **オープン価格**

■W215×D45×H30mm ※ ■質量:526g

**EU RoHS** 指令準拠 **3P4** **2P**



2.5m **T-T1B-3625WH** (ホワイト)  
4953103457324 **オープン価格**

■W295×D45×H30mm ※ ■質量:575g

**EU RoHS** 指令準拠 **3P6** **2P**



●表面に強力マグネットを装着しスチール面などにしっかりと固定することが可能  
表面に強力マグネットを装着

##### □ 待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付き



2.5m **T-T3A-3425WH** (ホワイト)  
4953103457331 **オープン価格**

■W215×D45×H30mm ※ ■質量:499g


**EU RoHS** 指令準拠 **3P4** **2P**



2.5m **T-T3A-3625WH** (ホワイト)  
4953103457348 **オープン価格**

■W295×D45×H30mm ※ ■質量:549g

**EU RoHS** 指令準拠 **3P6** **2P**

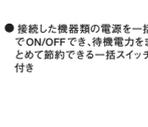

●接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付き

[共通仕様]  
■プラグ仕様:2P式・スイングプラグ(アースコード付) ■定格:125V・15A・1500W ■コード長:2.5m ■材質:本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂

※サイズはコード部分及びプラグ部分を除く