

VL.640 FP


ELESA Original design

로브 노브



- **재료**
유리로 강화한 폴리아미드 (PA)를 주재료로 한 듀로 플라스틱, 솔벤트, 기름, 유지, 다른 화학 약품에 저항력이 있음.
- **색상**
검정, 광택 처리.
- **조립**
덮이지 않은 프론트 엔드를 가진 검정 산화처리된 스틸 허브는 다른 스페셜로 이용 가능하다:
- 구멍이 뚫리지 않은 타입
- H7 가공한 관통 홀
- 6H 탭이 난 관통.

스페셜 요청 (충분한 주문 수량일 경우)
아연도금된 스틸 허브를 가진 다양한 RAL 색상.

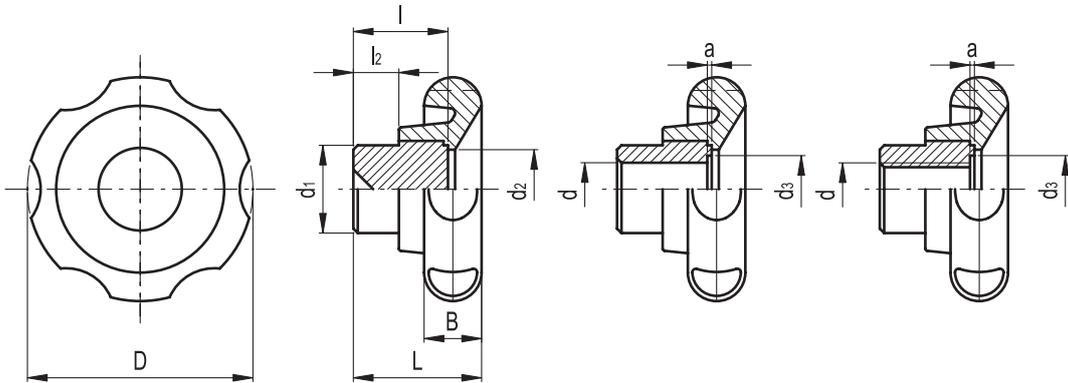

Elesa 표준		주요 치수							홀			q	
코드	사양	D	L	B	d1	d2	l2	d3	a	d H7	d 6H	l	g
174111	VL.640/50 FP-A	50	29	13	20	18	10	-	-	-	-	21	72
174121	VL.640/50 FP-A-8	50	29	13	20	18	10	-	-	8	-	21	65
174131	VL.640/50 FP-A-10	50	29	13	20	18	10	-	-	10	-	21	60
174141	VL.640/50 FP-A-M8	50	29	13	20	18	10	-	-	-	M8	21	68
174151	VL.640/50 FP-A-M10	50	29	13	20	18	10	-	-	-	M10	21	61
174211	VL.640/60 FP-A	61	30	16	25	24	11	-	-	-	-	23	126
174221	VL.640/60 FP-A-10	61	30	16	25	24	11	15.2	0.8	10	-	23	114
174231	VL.640/60 FP-A-12	61	30	16	25	24	11	18.1	0.8	12	-	23	110
174241	VL.640/60 FP-A-M10	61	30	16	25	24	11	18.1	0.8	-	M10	23	117
174251	VL.640/60 FP-A-M12	61	30	16	25	24	11	18.1	0.8	-	M12	23	111
174311	VL.640/70 FP-A	70	33	18	30	29	12	-	-	-	-	25	190
174321	VL.640/70 FP-A-12	70	33	18	30	29	12	18.1	0.8	12	-	25	170
174331	VL.640/70 FP-A-14	70	33	18	30	29	12	21.4	1.5	14	-	25	160
174341	VL.640/70 FP-A-M12	70	33	18	30	29	12	18.1	0.8	-	M12	25	175
174411	VL.640/80 FP-A	80	40	19	35	34	15	-	-	-	-	30	300
174421	VL.640/80 FP-A-14	80	40	19	35	34	15	18.1	0.8	14	-	30	270
174431	VL.640/80 FP-A-16	80	40	19	35	34	15	21.4	1.5	16	-	30	255
174441	VL.640/80 FP-A-M14	80	40	19	35	34	15	18.1	0.8	-	M14	30	274
174451	VL.640/80 FP-A-M16	80	40	19	35	34	15	18.1	0.8	-	M16	30	260