

가이드 레일 클램프





- 재료**
유리 섬유 강화 처리한 폴리아미드(PA)를 주재료로 한 테크노폴리머. 솔벤트, 기름, 유지 및 기타 화학 약품에 내성을 지님.
- 색상**
검정, 무광택 처리.
- 조립**
 - 육각 소켓이 있는 AISI 304 스테인리스 스틸 원통형 헤드 나사.
 - 니켈 도금 황동 너트.
 - MPG-C: 둥근 가이드용.
 - MPG-T: 표준 사다리꼴 가이드용.



조립 지침

- 지지 막대에 가이드 레일 클램프를 장착한다 (규격 25x8 mm) (그림.1).
- 가이드를 클램프 하우징에 삽입한다(그림 2).
- 클램프 높이를 맞추고 M8 나사(별매)를 써서 조인다(그림 3).

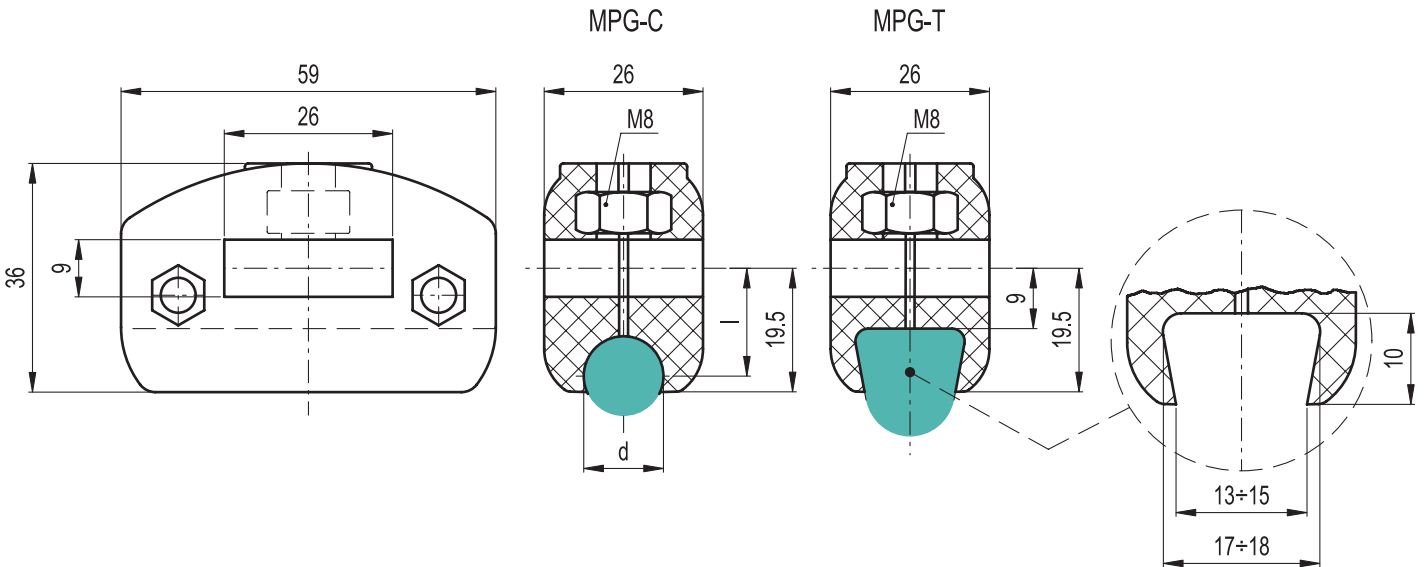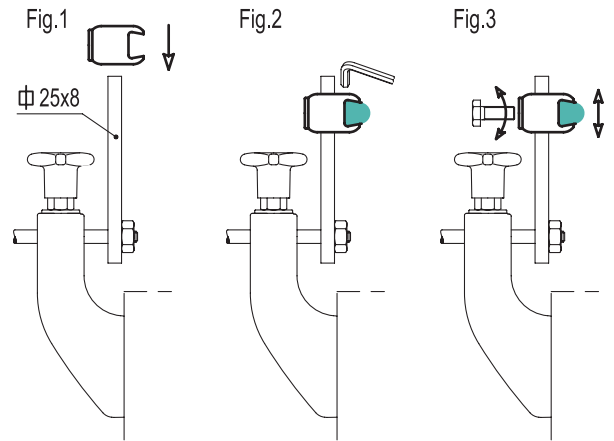

Elesa 표준		주요 치수		q
코드	설명	d	l	g
419749	MPG-C-8	8	16	44
419788	MPG-C-10	10	15	45
419687	MPG-C-12	12	15	46
419787	MPG-C-14	14	15	47
419688	MPG-T	-	-	46