



토글 조인트 메카니즘용 액세서리

- 재료**
용접 가능한 흑화(black-oxide) 강철.
- 핸들**
폴리염화비닐 기반 테크노폴리머. 솔벤트, 기름, 유지와 기타 화학약품에 내성을 지님.


용도
ALL 액세서리는 토글 조인트 메카니즘 용도로 최적화되어 있다.

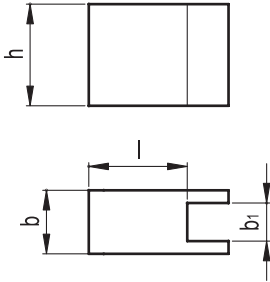


클램핑 레버						
Elesa 표준		주요 치수				q
코드	사양	h	b	b1	l	g
GG.AU230	ALL.LS01	16	10	6	15.5	23
GG.AU235	ALL.LS02	24	15	10	16	75.5

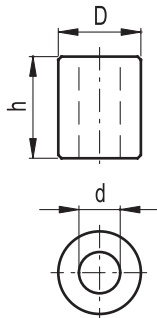


슬리브					
Elesa 표준		주요 치수			q
코드	사양	d	h	D	g
GG.AU280	ALL.LM01	6.5	16	13	13
GG.AU285	ALL.LM02	10.5	24	20	42

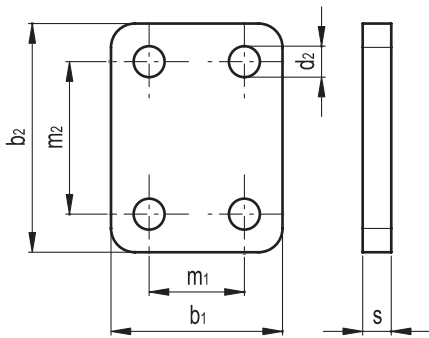

베이스								
Elesa 표준		주요 치수					q	
코드	사양	b1	b2	d2	m1	m2	s	g
GG.AU300	ALL.PB01	36	48	6.5	20	32	6	74
GG.AU305	ALL.PB02	54	65	8.5	30	45	8	205

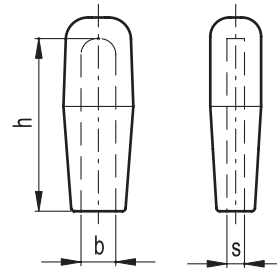

핸들					
Elesa 표준		주요 치수			q
코드	사양	h	b	s	g
GG.AU151	ALL.I-55	55	13	5	12
GG.AU154	ALL.I-77	77	20	8	34

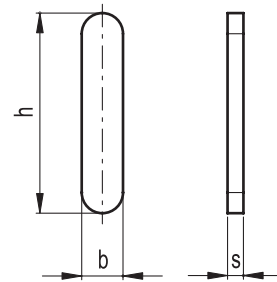

제어 레버					
Elesa 표준		주요 치수			q
코드	사양	h	b	s	g
GG.AU250	ALL.LC01	63	13	5	31
GG.AU255	ALL.LC02	90	20	8	108