


NCH.

클램핑 볼트용 캡

- 재료
흑색 네오프렌, 쇼어 A 경도 85.

용도
NCH. 캡은 클램핑 볼트를 최적 이용할 용도로 제작되었다.

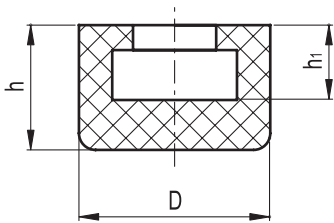


Elesa 표준		주요 치수			
코드	사양	D	h	h1	스플린드 (splinde)용
GG.AU109	NCH.11-M4	11	6.5	4	SHH.M4
GG.AU110	NCH.12-M5	12	8	5.5	SHH.M5
GG.AU111	NCH.15-M6	15	10	6	SHH.M6
GG.AU112	NCH.19-M8	19	13	7.5	SHH.M8
GG.AU113	NCH.24-M10	24	16	9	SHH.M10
GG.AU114	NCH.26-M12	26	19	10.5	SHH.M12

NCN.

나사 삽입물이 있는 클램핑 볼트용 캡

- 재료
흑색 네오프렌, 쇼어 A 경도 85.
- 나사 삽입물
아연 도금 강철

용도
NCN. 나사형 삽입물이 있는 캡은 클램핑 볼트를 최적 이용할 용도로 제작되었다.

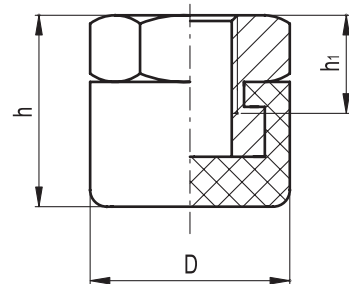

Elesa 표준		주요 치수			
코드	사양	D	h	h1	스플린드 (splinde)용
GG.AU200	NCN.12-M5	12	11	8.5	M5
GG.AU201	NCN.15-M6	15	14	10	M6
GG.AU202	NCN.19-M8	19	18	12.3	M8
GG.AU203	NCN.24-M10	24	23.5	16.5	M10
GG.AU204	NCN.26-M12	26	26	17.5	M12