

テーブルタップ



ホワイト

ブラック

- 3個口
- 適合電線:VFF 0.75mm²、1.25mm²、2.0mm²
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



- 4個口
- 適合電線:VFF 0.75mm²、1.25mm²、2.0mm²
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

A-41H(W)

- No.0860-0
- H150×W60×D25
- 68g ●5/150

ホワイト



A-41H(BK)

- No.2058-0
- H150×W60×D25
- 68g ●5/150

ブラック



A-43H

- No.0865-0
- H170×W60×D25
- 96g ●5/150

ホワイト



スイッチ付テーブルタップ



ホワイト

ブラック

- 3個口 ●スイッチ・通電ランプ付
- 適合電線:VFF 0.75mm²、1.25mm²、2.0mm²
- 定格:125V 15A ●合計1500Wまで

B-2041H(W)

- No.2041-0
- H190×W60×D20
- 101g ●5/150

ホワイト



B-2042H(BK)

- No.2042-0
- H190×W60×D20
- 101g ●5/150

ブラック



接地アダプター



接地アダプター

- 接地2P→2P+アースリード
- 定格:125V 15A

#2985H

- No.1152-5
- H130×W60×D40
- 38g ●5/80



L形抜け止めアダプター

- 接地2P→2P+アースリード
- 定格:125V 15A

A-15H

- No.1205-9
- H130×W60×D30
- 36g ●5/100



接地変換アダプター

- 接地2P→引掛接地2P
- 定格:125V 15A

#6892H

- No.2467-0
- H130×W60×D40
- 57g ●5/100



逆接地アダプター

- 2P+アースリード→接地2P
- 定格:125V 15A

#2966H

- No.2143-0
- H130×W60×D40
- 34g ●5/80



引掛変換アダプター

- 引掛接地2P→接地2P
- 定格:125V 15A

#2986H

- No.2466-0
- H120×W60×D40
- 38g ●5/80



ダブルガードアダプター

- 接地2P→2P+アースリード
- 耐雷サージ機能付
- 定格:125V 15A

A-150SH

- No.1221-2
- H130×W60×D37
- 41g ●5/200



プラグ変換アダプター

さまざまな形状のコンセント/プラグに対応します

接地アダプター

接地2Pプラグ
↓
2P+アース



型番:#2985H

逆接地アダプター

 
2Pプラグ
↓
接地2P



型番:#2966H

接地変換アダプター

接地2Pプラグ
↓
引掛接地2P




型番:#6892H

引掛変換アダプター


引掛接地2Pプラグ
↓
接地2P




型番:#2986H

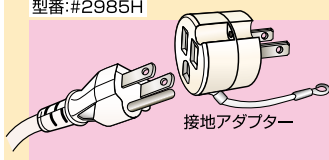


接地アダプター

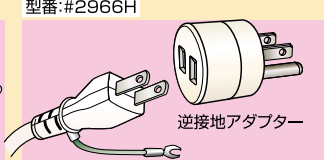

逆接地アダプター

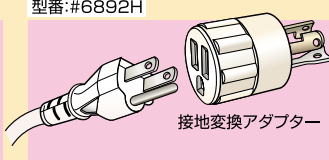

接地変換アダプター

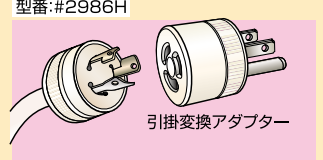

引掛変換アダプター

コード付タップ/
延長コード/
プラグ・タップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
テスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード