

シールドツイストテレホンコード




- 6極2芯用
- 両端モジュラープラグ付
- ADSL対応
- 不要なノイズを強力にカット

1インチのハイピッチツイストと新開発のスパイラルシールドで、より確かなノイズシールド効果を実現

室内のテレホンコンセント、またはスプリッタからADSLモデムへ接続するときなどに使用します。

通常のテレホンコードとしても使用できます。

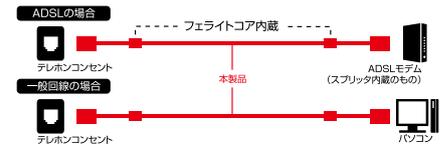

型番	オーダーNo.	ケーブル長	パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JANコード
TEW-A005	1591-9	0.5m	● 220×50×20 ● 45g	170/170	4 901087 181490
TEW-A010	1592-0	1m	● 220×50×20 ● 54g	170/170	4 901087 181506
TEW-A030	1592-1	3m	● 220×50×40 ● 98g	90/90	4 901087 181513
TEW-A050	1592-2	5m	● 220×50×40 ● 135g	90/90	4 901087 181520
TEW-A100	1592-3	10m	● 220×80×40 ● 251g	52/52	4 901087 181537
TEW-A200	1592-4	20m	● 220×80×50 ● 440g	42/42	4 901087 181544

 
 
LAN/テレホン兼用フラットケーブル



- LANケーブル時:8極8芯、CAT6準拠
- テレホンコード時:6極6芯/4芯 (NTT仕様) / 2芯兼用
- 両端モジュラープラグ付

スライドコネクタでLAN/テレホンの1本2役

モバイルにも最適



型番	オーダーNo.	ケーブル長	パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JANコード
TEW-F010	1592-7	1m	● 220×50×20 ● 41g	170/170	4 901087 181575
TEW-F020	1592-8	2m	● 220×50×20 ● 47g	170/170	4 901087 181582
TEW-F030	1592-9	3m	● 220×50×20 ● 54g	170/170	4 901087 181599
TEW-F050	1593-0	5m	● 220×50×20 ● 67g	170/170	4 901087 181605
TEW-F100	1593-1	10m	● 220×50×20 ● 98g	170/170	4 901087 181612
TEW-F150	1596-5	15m	● 220×50×30 ● 131g	115/115	4 901087 181957
TEW-F200	1593-2	20m	● 220×50×30 ● 165g	115/115	4 901087 181629



- LANケーブル時:8極8芯、CAT6準拠
- テレホンコード時:6極6芯/4芯 (NTT仕様) / 2芯兼用
- 巻き取りタイプ ●両端モジュラープラグ付

スライドコネクタでLAN/テレホンの1本2役

モバイルにも最適

型番	オーダーNo.	ケーブル長	パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JANコード
TEW-M015	1593-4	1.5m	● 220×100×22 ● 62g	80/80	4 901087 181643
TEW-M027	1593-5	2.7m	● 220×100×22 ● 86g	70/70	4 901087 181650