


耐雷サージ

スリム回転タップ

SLIM ROTATION TAP

耐雷サージ機能付

雷に強い!

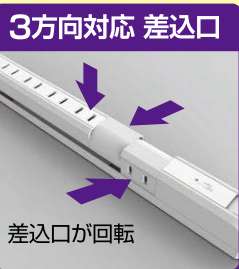

付属品

- 仮固定用アタッチメント
- 安全キャップ×4個

7個口 耐雷スリム回転タップ

- 定格:AC125V 15A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 口数:7個口 合計:1500Wまで
- 屋内専用
- 付属品:仮固定用アタッチメント×1個、血木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個

差込口が回転することで、無駄なく差せる

雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

耐トラッキングカバーで電気火災を予防

コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線

仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能

安全キャップ付属

スッキリ配線できるスイングプラグ

コードは保護被覆付安全構造



2m

WBS-SL702SB(W) **ホワイト**

No.1964-2

- H400×W90×D32
- 385g ● 30/30



2m

WBS-SL702SB(BK) **ブラック**

No.1964-4

- H400×W90×D32
- 380g ● 30/30



2m

WBS-SL702SB(WD) **木目**

No.1964-5

- H400×W90×D32
- 385g ● 30/30



6個口 耐雷丸形USBタップ



2m

WLS-LS602RUSB(W) **ホワイト**

No.1965-0

- H335×W191×D36
- 515g ● 20/20



- AC差込口定格:AC100V 14A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 口数:6個口 合計:1400Wまで
- 屋内専用

USBポート

- 定格:DC5V 最大3.4A(3ポート合計)
- コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)
- ポート数:3個口

スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能!

雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

ブレーカー内蔵集中スイッチ

過電流を防止するブレーカー内蔵

ホコリ防止の扉付

コードは保護被ふく付安全構造

スッキリ配線できるL型プラグ

4個口 耐雷USBタップ



2m

WLS-402USB(W) **ホワイト**

No.1965-1

- H335×W110×D34
- 385g ● 20/20



- AC差込口定格:AC100V 14A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 口数:4個口 合計:1400Wまで
- 屋内専用

USBポート

- 定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)
- コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)
- ポート数:2個口

スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能!

雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

ブレーカー内蔵集中スイッチ

過電流を防止するブレーカー内蔵

ホコリ防止の扉付

コードは保護被ふく付安全構造

スッキリ配線できるL型プラグ

コード付タップ/延長コード/プラグタップ

一般配線器具/照明用配線器具

工事用配線器具/屋外配線

配線小物パーツ

ブラボックスシリーズ

工作ホビー

ヒューズ・テスター

結束バンド/コイルチューブ/ビニールテープ

モール/モールパーツ

エアコン配管パーツ

補修用コード/切りコード

ドラム巻コード