

エアークットバルブ




品番 EA455 価格 6,280円 税込価格(10%) 6,908円

アダプター

品番	パイプサイズ	価格	税込価格(10%)
EA455-1	25A	560円	616円
EA455-2	40A	560円	616円

- パイプサイズ…25・40・50A
- 25・40アダプター各1個付
- ドレンパイプより外気の侵入、冷気の流出を完全にシャットアウトします。
- サイズ…φ85×133mm
- 冷凍機、クーラー等の運転時の維持費が大幅に節約できます。
- ネズミやナメクジ及び臭気止めにもなります。

エアークットバルブ

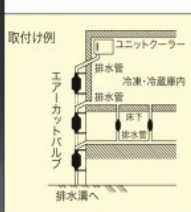

＜用途＞
●空調機、温水器の排水管、業務用冷蔵庫及び冷凍ショーケースの排水管、貯水槽のオーバーフロー管等に取り付けることにより、外気侵入防止、悪臭カット、害虫、小動物の侵入防止などの効果が得られます。

一般型				耐候型			
品番	パイプサイズ	高さ	価格	品番	パイプサイズ	高さ	価格
EA455B-0	25A	215mm	9,410円	EA455BB-25	25A	215mm	10,350円
EA455B-1	32・40A	215mm	9,410円	EA455BB-40	32・40A	215mm	10,350円
EA455B-2	50・65A	247mm	10,750円	EA455BB-65	50・65A	247mm	11,650円
EA455B-3	80A	273mm	12,000円	EA455BB-80	80A	273mm	13,500円
EA455B-4	100A	297mm	15,500円	EA455BB-100	100A	297mm	18,300円
EA455B-5	125A	332mm	18,450円	EA455BB-125	125A	332mm	22,000円

●耐候型の為、屋外での使用が可能(EA455BB-25～125)


ルームエアコン用エアークットバルブ



品番 EA455A-1 価格 960円 税込価格(10%) 1,056円

- 適合ドレンホース内径…14・16mm
- 全長…74mm
- ドレンホースからの外気侵入を逆止弁がシャットアウトし、エアコンからのボコボコ音の発生を防止します。
- ドレン水が流れるとき以外は弁が閉じている為、悪臭や虫の侵入も防止します。

ルームエアコン用エアークットバルブ

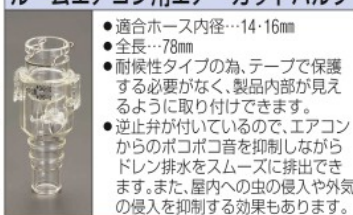

品番 EA455A-11 価格 800円 税込価格(10%) 880円

- 適合ホース内径…14・16mm
- 全長…78mm
- 耐候性タイプの為、テープで保護する必要がなく、製品内部が見えるように取り付けできます。
- 逆止弁が付いているので、エアコンからのボコボコ音を抑制しながらドレン排水をスムーズに排出できます。また、屋内への虫の侵入や外気の侵入を抑制する効果もあります。

室外機用ドレンキャッチ



品番 EA997AT-1 価格 1,620円 税込価格(10%) 1,782円

- 材質…ポリエチレン
- セット内容…本体+アジャスターS、M、L
- 適合ドレンホース…φ14mm、φ16mm
- エアコン室外機のドレン水のたれ流しを防止できます。
- 3種のアジャスターで主要エアコンメーカーの室外機に対応

エアコンパテ



品番 EA934KD-1 内容量 1kg 色 ライトグレー 価格 1,550円 税込価格(10%) 1,705円

- 耐久性、防水性に優れています。
- カベ穴と配管のすき間埋めに

不乾性パテ



品番 EA934KD-16 内容量 1kg 使用温度範囲 -20～20℃ 色 灰 価格 680円 税込価格(10%) 748円

- 不乾性、電気絶縁性、防水性 (1個価格)
- ノンアスベスト ●無溶剤型で肉痩せしません。
- 気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとしたすき間に

塩ビパイプカッター



品番 EA338AK-10 切断能力 φ38mm 全長 215mm 価格 4,760円 税込価格(10%) 5,236円

- キワ切りに最適
- 硬質塩化ビニール管やHIVP管、ポリエチレン管、ポリブテン等の切断が可能
- 冬場でもパイプが割れにくい特殊刃採用

塩ビパイプカッター(グリップ付)



品番 EA338AK-20 切断能力 φ38mm 全長 215mm 価格 4,760円 税込価格(10%) 5,236円

- キワ切りに最適
- グリップ付の為、握りやすくなります。
- 硬質塩化ビニール管、ビニール電線管、保温材付塩ビ管等の切断が可能
- 冬場でもパイプが割れにくい特殊刃採用


塩ビパイプカッター



品番 EA338AK-30 切断能力 φ60mm(VP50) 全長 250mm 価格 11,300円 税込価格(10%) 12,430円

- 冬場でもパイプが割れにくい特殊刃採用
- 女性の握力(約20kg)でもVP50を切断できます。
- パネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業時に片手でスピーディーに作業ができます。

EA338AK-10・20共通仕様

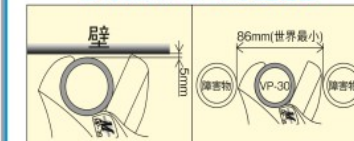

＜切断能力＞

切断材料	切断能力
硬質塩化ビニール管	VP30まで
硬質ビニール電線管	VE28まで
HIVP管	HIVP30まで
保温材付塩ビ管	φ38まで
ポリエチレン管	φ38まで
ポリブテン管	φ38まで

エアコンダクトカッター



品番 EA338DB-10A 全長 305mm 価格 9,720円 税込価格(10%) 10,692円

品番 EA338DB-11A 替刃(1枚) 価格 4,000円 税込価格(10%) 4,400円

- 重量…660g
- 材質…特殊刃物鋼
- 切断対象材…
因幡電機:SD66・SD77・SD100・LD70・LD90・MD751・MD851
パナソニック電工:DAS060・080・010
イノアック:DD60・75・100
オーケー電工:K-TD6A・8A

エアコンダクトカッター



品番 EA338DT 全長 312mm 価格 11,150円 税込価格(10%) 12,265円

品番 EA338DT-1 替刃(1枚) 価格 3,390円 税込価格(10%) 3,729円

- 重量…670g
- 切断対象材…
因幡:SD66・SD77・SD100・MD751・MD851・LD70・LD90
パナソニック電工:DAS010・DAS060・DAS080
イノアック:DD60・DD75・DD100
- 薄刃でダクトへの入りが良く、切断面が綺麗でバリも出ません。

エアコンダクトカッター



品番 EA338DE 全長 310mm 価格 14,300円 税込価格(10%) 15,730円

品番 EA338DE-1 替刃(1枚) 価格 4,610円 税込価格(10%) 5,071円

- 重量…570g
- 切断対象材…
因幡:SD66・SD77・SD100・LD70・MD751・MD75
パナソニック電工:DAS060・DAS080
- 外気温が低い時(化粧カバーが冷えている時)は、ダクトを温めてから切断すると割れずにキレイに仕上がります。

エアコンダクトカッター



品番 EA338DE-10 全長 310mm 価格 13,800円 税込価格(10%) 15,180円

品番 EA338DE-1 替刃(1枚) 価格 4,610円 税込価格(10%) 5,071円

- 重量…650g
- 切断対象材…
因幡:SD66・SD77・SD100・LD70・LD90・MD75
イノアック:DD60・DD75・CD100・DD100
パナソニック電工:DAS060・DAS080・DAS010
- 外気温が低い時(化粧カバーが冷えている時)は、ダクトを温めてから切断すると割れずにキレイに仕上がります。

アルミ三層管用カッター



品番 EA338C 全長 210mm 価格 4,100円 税込価格(10%) 4,510円

品番 EA338C-1 替刃(1枚) 価格 1,050円 税込価格(10%) 1,155円

- ワンストローク切断
- 家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管用
- 専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。
- 主な特長
 - アルミ三層管及び、銅二層管の切断が可能な専用カッター
 - 切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます
 - 可能切断回数は1000回以上の金属専用カッター
 - 10A、13Aを中心に切断できるカッター
 - 保温材(被覆)も同時にカットできます
 - ワンストローク切断タイプ
- 切断可能パイプ
 - 銅二層管(カボリエコ・キュプロサーモ)10・13
 - アルミ三層管10～20(被覆付は10・13)
 - 架橋ポリエチレン管0～25
 - 水道用一般用ポリエチレン管0～25
 - ポリブテン管0～20
 - 硬質塩化ビニール管0～13
 - VE HI VP管0～16

裸パイプの切断 被覆(10mm厚)同時カット可能

