

アンビル

ハンマー

チゼル・スクレーパー・ポンチ類

点検用品  
(作業灯・ミラー・スコブ)

分解修理用工具

研削・研磨用品

部品洗浄用品

ボールピンハンマー



品番	全重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
		頭径	全長		
EA575MA-1	420	26	290	2,050円	2,255円
EA575MA-2	730	32	325	2,140円	2,354円
EA575MA-3	1000	37	375	2,680円	2,948円
EA575MA-4	1100	41	375	3,320円	3,652円

- 最高級ガラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
- 材質…頭:高炭素鋼 柄:ファイバーガラス(ゴムグリップ付)

テストハンマー[ファイバーガラス柄]



品番	全重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
		頭径	全長		
EA575WD-5	250	15	450	3,580円	3,938円

- 点検用ハンマーの打音で問題箇所を調べます。
- ゴムグリップ付

テストハンマー



品番	全重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
		頭径	全長		
EA575WH-11	225	12	390	1,480円	1,628円
EA575WH-12	280	16	420	1,640円	1,804円

- トラック、バス、自動車、電車、機械構造物等の点検作業やナットの緩み、タイヤ空気圧の確認に最適です。

テストハンマー



品番	全重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
		頭径	全長		
EA575WE-11	200	13	390	1,780円	1,958円

- 柄…櫻材

ボールピンハンマー



品番	全重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
		頭径	全長		
EA683PK-1	454	31	335	1,490円	1,639円
EA683PK-2	680	36	390	1,980円	2,178円
EA683PK-3	910	40	390	2,060円	2,266円

- 握りやすいハンドル
- ファイバーガラス柄

点検ハンマー



品番	全重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
		頭径	全長		
EA575WD-21	235	10×12- φ13	300	4,000円	4,400円
EA575WD-22	280	10×12- φ13	600	5,200円	5,720円
EA575WD-23	345	10×12- φ13	1000	7,000円	7,700円

- 3点で打診できるヘッド形状でトンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検作業に最適です。



ボールピンハンマー



品番	頭重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
		頭径	全長		
EA575VA-340A	340	25	330	4,330円	4,763円
EA575VA-450A	450	28	330	4,530円	4,983円
EA575VA-680A	680	32	368	4,970円	5,467円
EA575VA-900A	900	34	375	5,300円	5,830円

- 錆を防止するパウダーコート仕上げ
- 材質…頭:高炭素鋼 柄:ファイバーガラス(ゴムグリップ付)


テストハンマー



品番	頭重量 (g)	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
		頭径	全長		
EA575WE-1	100	13	380	1,730円	1,903円
EA575WE-2	250	17	420	1,730円	1,903円
EA575WE-3	350	20	450	1,980円	2,178円
EA575WF-1	100	13	600	2,630円	2,893円
EA575WF-2	250	17	600	2,630円	2,893円
EA575WG-2	250	17	900	3,340円	3,674円

- 電車・バス・車の点検に。●HRC55~60


すべり止めテープ(薄手タイプ)

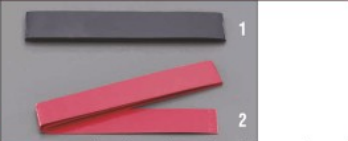

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA944A-2	1050	26	0.5	赤	370円	407円

- 材質…ポリウレタン
- グリップ部分の滑り止めに

すべり止めテープ(衝撃吸収タイプ)

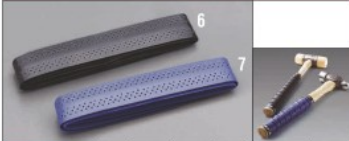

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA944A-7	1050	26	4.0	青	500円	550円

- 材質…ポリウレタン
- グリップ部分の滑り止めに
- 衝撃吸収タイプ

伸縮式故障探知器



品番	プローブ長	価格	税込価格 (10%)
EA799-20	φ2.5×625mm	3,600円	3,960円

- 機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しに
- ボール部に耳を当て、先端部を対象に当てて使用します。
- 有効サイズ…145~625mm

伸縮式ロング故障探知器



品番	プローブ長	価格	税込価格 (10%)
EA799-22	φ2.5×1190mm	4,200円	4,620円

- ボール部に耳を当て、先端部を対象に当てて使用します。
- 有効サイズ…240~1190mm

ピンチバー



品番	全長	先端幅	重量	価格	税込価格 (10%)
EA519	395mm	13mm	517g	8,320円	9,152円

- 軸角…13mm角

ピンチバー



品番	全長	先端幅	重量	価格	税込価格 (10%)
EA519EB-40	400mm	23mm	643g	12,500円	13,750円

- 特殊鋼製

プライバー



品番	全長	先端幅	軸径	重量	価格	税込価格 (10%)
EA519AH-4	762mm	19mm	16mm	1.32kg	3,910円	4,301円

- 湾曲形状で狭い場所での作業に最適です
- ハイカーボンスチール製

3本組ピンチバー



品番	全長	先端幅	四角軸	重量	価格	税込価格 (10%)
EA519AK	510mm	23mm	19mm	1.04kg	9,440円	10,384円
	410mm	12mm	13mm	0.42kg		
	355mm	12mm	13mm	0.34kg		

- 黒色酸化仕上げで錆を防止します
- ハイカーボンスチール製

プライバー



品番	全長	先端幅	軸径	重量	価格	税込価格 (10%)
EA519AH-1	300mm	15mm	13mm	208g	3,710円	4,081円
EA519AH-2	410mm	18mm	16mm	473g	4,520円	4,972円

- 先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
- ハイカーボンスチール製

4本組ピンチバー



品番	全長	先端幅	六角軸	重量	価格	税込価格 (10%)
EA519AL	510mm	23mm	19mm	1.04kg	10,650円	11,715円
	410mm	12mm	13mm	0.44kg		
	355mm	12mm	13mm	0.34kg		
	460mm	23mm	19mm	1.06kg		

- 黒色酸化仕上げで錆を防止します
- ハイカーボンスチール製