

### 外径面取工具

(イスラエル)



丸棒外径

品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA207VF-50	4~18mm	2,800円	3,080円
EA207VF-50A	替刃 (1本)	2,400円	2,640円
EA207VF-60	8~28mm	6,600円	7,260円
EA207VF-60A	替刃 (1本)	4,300円	4,730円

●全長…150mm  
●丸棒やパイプの外径面のバリ除去を効率的に手軽に行えます。

### スクレーパー

(イスラエル)



シートメタル

品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA207T	0~12mm	3,140円	3,454円

●全長…198mm  
●刃の取り付けがスライドできますので0.5~10mmの薄板~厚板までの面取りができます。  
●シートメタルの両面を同時にバリ取りできます。  
●手を保護するガード付。

### 面取りカッター

(イスラエル)




品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA207TC	φ5~9mm	5,200円	5,720円
EA207TC-1	替刃 (1本)	1,120円	1,232円

●全長…120mm  
●穴の裏側と表側の面取りが可能。

### ショートタイプダイヤモンドやすり

(イスラエル)



品番	全長 (mm)	コナ径 (mm)	粒度	形状	価格	税込価格 (10%)
EA826VM-11	85	45	#140	平	4,280円	4,708円
EA826VM-12	85	45	#200	(5.1x1.6)	4,280円	4,708円
EA826VM-21	85	45	#140	丸	3,230円	3,553円
EA826VM-22	85	45	#200	(φ3)	3,230円	3,553円
EA826VM-31	85	45	#140	半丸	4,280円	4,708円
EA826VM-32	85	45	#200	(5.1x2.1)	4,280円	4,708円
EA826VM-41	85	45	#140	エンピ	3,050円	3,355円
EA826VM-42	85	45	#200	(4.7x2.3)	3,050円	3,355円

### 別売ハンドル

品番 EA826VM-0 価格 1,290円

●金型全般の研削作業に最適です  
●シャンク部…丸柄 ●軸径…3mm

### 4本組精密用ダイヤモンドやすり

(イスラエル)



品番	全長 (mm)	コナ径 (mm)	粒度	価格	税込価格 (10%)
EA826VM-3	85mm	45mm	#140	16,000円	17,600円
EA826VM-4	85mm	45mm	#200	16,000円	17,600円

●金型全般の研削作業に最適です  
●やすりハンドル長…95mm ●軸径…3mm

### スクレーパー (両刃)

(イスラエル)

品番	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA207U	7mm	3,480円	3,828円
EA207U-1	替刃 (1本)	2,870円	3,157円

●ハンドル長…130mm  
●刃の輪かくが半円形になっていますので、パイプなど丸味のあるものでもスムーズな作業性

### Vカット面取工具

(イスラエル)



シートメタル

品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA207TB-20	1~8mm	2,840円	3,124円
EA207TB-1A	替刃 (1本)	620円	682円
EA207TB-21	0~2.5mm	2,700円	2,970円

●全長…150mm ●刃先角…50°  
●20:1~8mm幅のシートメタル両面バリ取りに。  
●21:0~2.5mmの板状パーツのバリ取りに。  
●アルミやプラスチックにも適しています。

### エアやすり

●全長…250mm  
●重量…570g  
●使用圧力…0.63MPa

品番	チャックサイズ	ストローク数	価格	税込価格 (10%)
EA159SR-1	1~3.2mm	21,000spm	29,000円	31,900円

●エア消費量…141ℓ/min ●ホース長…1.4m  
●ダイヤモンドやすリ、2mm・4mm・6mm×1本付  
●ストローク長…0.5~1mm ●吸入口…Rc1/4  
●使用コンプレッサー…1.85kw

### ショートタイプダイヤモンドやすり (平)

(イスラエル)



品番	全長 (mm)	コナ径 (mm)	粒度	形状	価格	税込価格 (10%)
EA826VM-51	50	15	#200	平(2.2x1.1)	3,120円	3,432円
EA826VM-52	50	15	#200	平(3.2x1.1)	3,750円	4,125円
EA826VM-53	50	15	#200	平(4.2x1.1)	4,080円	4,488円
EA826VM-54	50	15	#200	平(5.2x1.1)	4,080円	4,488円
EA826VM-55	60	25	#200	平(5.2x2.1)	4,080円	4,488円
EA826VM-56	50	15	#200	平(2.2x1.3)	3,750円	4,125円
EA826VM-57	50	15	#200	平(3.2x1.3)	3,750円	4,125円
EA826VM-58	50	15	#200	平(4.2x1.3)	3,750円	4,125円
EA826VM-59	50	15	#200	平(5.2x2.3)	4,390円	4,829円
EA826VM-60	60	25	#200	平(5.2x2.3)	4,390円	4,829円
EA826VM-61	50	15	#200	平(0.6x4.0)	3,120円	3,432円
EA826VM-62	50	15	#200	平(1.2x4.3)	4,080円	4,488円

 
### 別売ハンドル

品番 EA826VM-0 価格 1,290円

●プラスチック金型や超硬ダイスを研削するのに最適です  
●シャンク部…丸柄 ●軸径…3mm

### 3本組ダイヤモンドコテやすり

(イスラエル)



品番	全長 (mm)	粒度	形状	価格	税込価格 (10%)
EA826VR-1	55	#140	平:3.3x1.5x15 丸:φ2.3x20	13,350円	14,685円
EA826VR-2	55	#200	刃:3.8x12x17	13,350円	14,685円

●アクセスが困難な内面研削作業に最適です  
●ハンドル長…120mm ●軸径…3.2mm

### スクレーパー (超硬)

(イスラエル)

品番	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA207UC	3.2mm	4,690円	5,159円
EA207UC-1	替刃 (1本)	3,250円	3,575円

オプション替刃  
EA207UD-1 三角形スクレーパー (1枚) 1,300円 1,430円  
EA207UD-3 クロス穴用 (1枚) 1,250円 1,375円

●全長…120mm ●細かい部分の面取りに  
●刃部はハンドルの中に収納できます。

### キー溝スクレーパー

(イスラエル)



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA207W-20	φ2.4~11mm	2,460円	2,706円
EA207W-1	替刃 (1本)	880円	968円

●全長…150mm  
●刃先角度…55°  
●ホルダー部は伸縮します。  
●内・外径キー溝のバリ取り用

### エアやすり

●全長…250mm  
●重量…750g  
●使用圧力…0.62MPa

品番	チャックサイズ	ストローク数	価格	税込価格 (10%)
EA159SR-5	5mm	10,000spm	28,500円	31,350円

●エア消費量…170ℓ/min ●ホース長…1.4m  
●ストローク長…7~10mm ●吸入口…Rc1/4  
●5mm軸やすリ:長方形(12mm幅)・三角(7mm幅)・半円(10mm幅)・円(φ6mm)付  
●使用コンプレッサー…1.85kw

### ショートタイプダイヤモンドやすり (平)

(イスラエル)



品番	全長 (mm)	コナ径 (mm)	粒度	形状	価格	税込価格 (10%)
EA826VM-71	50	15	#140	平(2.2x1.1)	3,120円	3,432円
EA826VM-72	50	15	#140	平(3.2x1.1)	3,750円	4,125円
EA826VM-73	50	15	#140	平(4.2x1.1)	4,080円	4,488円
EA826VM-74	50	15	#140	平(5.2x2.1)	4,080円	4,488円
EA826VM-75	60	25	#140	平(5.2x2.1)	4,080円	4,488円
EA826VM-76	50	15	#140	平(3.2x1.3)	3,750円	4,125円
EA826VM-77	50	15	#140	平(3.2x1.3)	3,750円	4,125円
EA826VM-78	50	15	#140	平(4.2x1.3)	3,750円	4,125円
EA826VM-79	50	15	#140	平(5.2x2.3)	4,390円	4,829円
EA826VM-80	60	25	#140	平(5.2x2.3)	4,390円	4,829円
EA826VM-81	50	15	#140	平(0.6x4.0)	3,120円	3,432円
EA826VM-82	50	15	#140	平(1.2x4.3)	4,080円	4,488円

### 別売ハンドル

品番 EA826VM-0 価格 1,290円

●プラスチック金型や超硬ダイスを研削するのに最適です  
●軸径…3mm

### 3本組ダイヤモンドコテやすり

(イスラエル)



品番	全長 (mm)	粒度	形状	価格	税込価格 (10%)
EA826VR-3	55	#140	平:3.3x1.5x15 丸:φ2.3x20 刃:3.8x12x17	13,600円	14,960円
EA826VR-4	55	#200	刃:3.8x12x17	13,600円	14,960円

●アクセスが困難な内面研削作業に最適です  
●ハンドル長…95mm ●軸径…3mm

### スクレーパー

(イスラエル)

●全長…150mm

品番	刃幅	価格	税込価格 (10%)
EA207UD	3.2mm	3,330円	3,663円
EA207UD-1	替刃 (1本)	1,300円	1,430円

オプション替刃  
EA207UC-1 焼入鋼用 (1枚) 3,250円 3,575円  
EA207UD-3 クロス穴用 (1枚) 1,250円 1,375円

●刃幅3.2mmで狭いところのバリ取りができます。  
●ホルダー部は伸縮します。  
●金型メーカー、工具メーカーに最適

### オーリング溝クリーナー

(イスラエル)



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA207WA-20	φ1~3mm	2,200円	2,420円
EA207WA-1	替刃 (2本入)	2,200円	2,420円

●全長…155mm  
●刃先角度…40° ●奥行…20mm  
●内径オーリング溝のバリ取り用

### エアやすり

●全長…230mm  
●重量…1.1kg

品番 EA159SR-6 価格 12,600円

●ストローク数…4,000spm  
●使用圧力…0.62MPa ●エア消費量…113ℓ/min  
●チャック径…6mm ●吸入口…Rc1/4  
●やすり4本付 ●使用コンプレッサー…1.5kw

### ショートタイプダイヤモンドやすり

(イスラエル)



品番	全長 (mm)	コナ径 (mm)	粒度	形状	価格	税込価格 (10%)
EA826VM-91	50	15	#200	丸(φ1.3)	2,820円	3,102円
EA826VM-92	50	15	#200	丸(φ2.3)	2,820円	3,102円
EA826VM-93	50	15	#200	丸(φ3.3)	3,120円	3,432円
EA826VM-94	50	15	#200	三角(2.3)	3,120円	3,432円
EA826VM-95	50	15	#200	三角(3.3)	3,750円	4,125円
EA826VM-96	50	15	#200	三角(4.3)	4,080円	4,488円


### 別売ハンドル

品番 EA826VM-0 価格 1,290円

●プラスチック金型や超硬ダイスを研削するのに最適です  
●シャンク部…丸柄 ●軸径…3mm

### ショートタイプダイヤモンドやすり

(イスラエル)

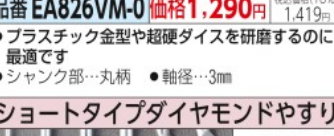

品番	全長 (mm)	コナ径 (mm)	粒度	形状	価格	税込価格 (10%)
EA826VM-101	50	15	#140	丸(φ1.3)	2,820円	3,102円
EA826VM-102	50	15	#140	丸(φ2.3)	2,820円	3,102円
EA826VM-103	50	15	#140	丸(φ3.3)	3,120円	3,432円
EA826VM-104	50	15	#140	三角(2.3)	3,120円	3,432円
EA826VM-105	50	15	#140	三角(3.3)	3,750円	4,125円
EA826VM-106	50	15	#140	三角(4.3)	4,080円	4,488円

### 別売ハンドル

品番 EA826VM-0 価格 1,290円

●プラスチック金型や超硬ダイスを研削するのに最適です  
●シャンク部…丸柄 ●軸径…3mm  
●ハンドルはEA826VM-0をご利用下さい。

### [精密やすり用]ハンドル

(イスラエル)



品番 EA826VM-0 価格 1,290円

●全長…95mm ●チャック能力…3mm