

DREMEL®

使いやすさと機能性に優れた
ワンランク上のDIY&ホビークラフト

ハイスピード

DREMEL ロータリーツールは超高速の回転スピードで作業が迅速・スムーズです。

軽量&コンパクト

軽量ボディは長時間の作業にも負担が少なく、またコンパクトなので狭い場所での作業も容易です。コントロールが取りやすく正確な作業が可能となります。

多様性

取替え・追加が可能な先端工具&専用アタッチメントが豊富に揃っており、「彫る・削る・磨く・切る」が自由自在! 新たな工具一式を買い足す必要がありません。



～充実したアクセサリで思いのままの作業～

[充電式]ハンドグラインダーセット[無段変速]



品番 EA818EF-18 価格13,900円 税込価格(10%) 15,290円

- バッテリー… DREMEL DC7.2V(リチウムイオンバッテリー)
- 充電時間…約225分
- 回転数…5,000~28,000rpm
- コレットチャック…3.0・3.2mm
- LEDライト搭載
- 全長…197mm
- 重量…250g
- 付属品…充電器、アクセサリケース、先端工具18種
- 3mm軸のコレットも使用可能です。

ハンドグラインダーセット[無段変速]



品番 EA818EA-1A 価格19,900円 税込価格(10%) 21,890円

- 電源…100V DREMEL
- コレットチャック…2.4・3.0・3.2mm
- 回転数…5,000~32,000rpm
- 回転数が落ちないフィードバック機能付
- 全長…230mm
- 重量…533g
- カッティングガイド、グラインダー用グリップ、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、ドリルビット等、先端工具36種
- 3mm軸のコレットも使用可能です。

ミニソーアタッチメント



品番 EA818EC-20 価格5,280円 税込価格(10%) 5,808円

- セット内容…丸鋸本体、専用チップソー
- 本体サイズ…90×50mm
- 能力…6.3mm(木材)
- ブレードサイズ…φ31.8×φ9.22×0.5mm

キーレスチャック



品番 EA818ED-6 価格1,750円 税込価格(10%) 1,925円

- チャック能力…0.8~3.2mm(1/32"~1/8")

[3.2mm軸]アクセサリセット



品番 EA818E-156 価格2,530円 税込価格(10%) 2,783円

- シャック(軸径3.2mm)…カッティングホイール用(EA818E-140)(P.725)×1、研磨リング(φ13.0mm)用×1
- カッティングホイール…φ32.0×1.2mm×1
- 研磨リング(φ13.0mm)…φ60×4、φ120×3
- サンドディスク…φ19mm(φ220)×15
- クッションパフ…φ25×12mm×1
- 軸付砥石…φ10×13mm×1、φ9.5×19mm×1、φ6.4×16mm×1、φ15.9×9.5mm×1、φ4.8×11mm×1、φ19.8×4mm×1

[3.2mm軸]アクセサリセット



品番 EA818E-154 価格2,530円 税込価格(10%) 2,783円

- シャック(軸径3.2mm)…フェルトホイール用(EA818E-140)(P.725)×1、フェルト用×1
- フェルトパフ…φ13×7mm×6、φ25.4×5mm×2、φ9.5×20mm×1
- 布製パフ…φ25.4×5mm×1
- フェルトホイール…φ22×3mm×2
- 軸付フェルトパフ…φ13×13mm×2
- ポリッシングコンパウンド…金属、プラスチック用×1
- 軸付ブラシ…毛φ19×2mm×1、毛φ13×6mm×1、カーボンφ19×2mm×1

フェルトパフ



●用途…金属、プラスチックの磨きに

ハンドグラインダーセット



品番	周波数	価格	税込価格(10%)
EA818EE-5	50Hz	14,900円	16,390円
EA818EE-6	60Hz	14,900円	16,390円

- 電源…AC100V DREMEL
- 回転数…10,000~28,000rpm
- コレットチャック…3.2mm
- 全長…188mm
- 重量…455g
- 変速ダイヤル付
- 付属品…サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、パフ等先端工具30種

ハンドグラインダーセット



品番	周波数	価格	税込価格(10%)
EA818EE-50A	50Hz	10,600円	11,660円
EA818EE-60A	60Hz	10,600円	11,660円

- 電源…AC100V DREMEL
- 回転数…10,000~28,000rpm
- コレットチャック…3.2mm
- 全長…188mm
- 重量…455g
- 変速ダイヤル付
- 付属品…カッター砥石、フェルトパフ等、先端工具10種

[充電式]ハンドグラインダーキット



品番 EA818EV 本体 価格23,500円 税込価格(10%) 25,850円

品番 EA818HC-5A 替バッテリー(1.5Ah) 価格8,000円 税込価格(10%) 8,800円

- バッテリー… HIKOKI 10.8V(1.5Ah)
- 充電時間…40分
- コレットチャック…φ3.2mm
- 回転数…5,000~35,000rpm
- ライト付 ●全長…208mm
- 重量…480g
- 付属品…先端工具40個、充電器、バッテリー

(スチールワイヤー)軸付ブラシ[3.2mm軸]



品番	直径(mm)	幅(mm)	線径(mm)	回転数(rpm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA818E-111A	19.0	2	0.07	15,000	2本	760円	836円
EA818E-112A	13.0	6	0.13	15,000	2本	760円	836円
EA818E-113A	3.2	7	0.10	15,000	2本	880円	968円

(ステンレス)軸付ブラシ[3.2mm軸]



品番	直径(mm)	幅(mm)	線径(mm)	回転数(rpm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA818E-121A	19.0	2	0.13	15,000	2本	1,070円	1,177円
EA818E-122A	13.0	6	0.13	15,000	2本	1,070円	1,177円
EA818E-123A	3.2	7	0.07	15,000	2本	1,070円	1,177円

[3.2mm軸]チェーンソー用砥石



品番	直径(mm)	幅(mm)	最大回転数(rpm)	価格	税込価格(10%)
EA818E-136	4.0	20	35,000	760円	836円
EA818E-137	4.8	25	35,000	760円	836円
EA818E-138	5.6	25	35,000	760円	836円


[3.2mm軸]アクセサリセット



品番 EA818E-157 価格2,530円 税込価格(10%) 2,783円

- シャック(軸径3.2mm)…カッティングホイール用(EA818E-140)(P.725)×1、フェルト用×1、研磨リング(φ13.0mm)用×1
- 超硬カッター…φ3×6mm×1
- カッティングホイール…φ32.0×1.2mm×1、φ23.8×0.64mm×36
- 研磨リング(φ13.0mm)…φ60×2、φ120×2
- クッションパフ…φ25×12mm×1
- 軸付砥石…φ9.5×19mm×1、φ19.8×4mm×1
- 軸付ブラシ…カーボンφ19×2mm×1
- フェルトパフ…φ13×7mm×2、φ25.4×5mm×2

[3.2mm・2.4mm軸]ハンドグラインダー用アクセサリセット

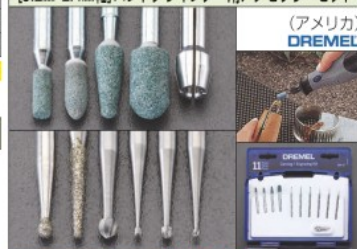

品番 EA818E-151 価格2,900円 税込価格(10%) 3,190円

- 軸径…2.4mm/3.2mm
- 軸付砥石…4種(φ3×7mm、φ3.7×9mm、φ4.8×12mm、φ7.5×11mm)
- 超硬カッター…6種(直径φ0.8~2.4mm)
- コレットチャック(2.4mm)

[3.2mm]軸付砥石



品番	直径(mm)	幅(mm)	最大回転数(rpm)	価格	税込価格(10%)
EA818E-208	15.9	16	35,000	430円	473円
EA818E-209	4.8	8	35,000	430円	473円
EA818E-210	9.5	20	35,000	430円	473円
EA818E-213	3.2	10	35,000	430円	473円
EA818E-214	4.8	10	35,000	420円	462円
EA818E-215	9.5	10	35,000	420円	462円
EA818E-216	15.9	10	35,000	420円	462円