

硬度計・膜圧計

圧力計

はかり

デジタル圧力計



- 接続…R1/4"
- 直径…82.5mm
- ケース材質…ABS樹脂
- 防塵・防水…IP65相当
- オートパワーオフ機能
- ピークホルド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番	圧力	価格	税込価格(10%)
EA729DZ-0.1	-100~100kPa	95,000円	104,500円
EA729DZ-1	0~1MPa	86,000円	94,600円
EA729DZ-10	0~10MPa	86,000円	94,600円
EA729DZ-50	0~50MPa	86,000円	94,600円

圧力計



- 接続…G1/4"
- ケース材質…合金製

品番	圧力(MPa)	ゲージ径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA729BA-6	0~0.6	50	1,650円	1,815円
EA729BA-10	0~1	50	1,650円	1,815円
EA729BA-15	0~1.5	50	1,650円	1,815円
EA729BA-20	0~2	50	1,650円	1,815円
EA729BB-6	0~0.6	60	1,780円	1,958円
EA729BB-10	0~1	60	1,780円	1,958円
EA729BB-15	0~1.5	60	1,780円	1,958円
EA729BB-20	0~2	60	1,780円	1,958円
EA729BB-30	0~3	60	1,780円	1,958円
EA729BB-50	0~5	60	2,200円	2,420円

小型圧力計



- 取付ねじ…G1/4"
- ケース材質…鉄(クロームメッキ)

品番	圧力(MPa)	直径	価格	税込価格(10%)
EA729D-1	0~0.1	50mm	2,800円	3,080円
EA729D-6	0~0.6	50mm	1,990円	2,189円
EA729D-10	0~1.0	50mm	1,990円	2,189円
EA729D-15	0~1.6	50mm	1,990円	2,189円
EA729D-20	0~2.0	50mm	1,990円	2,189円
EA729D-30	0~3.0	50mm	1,990円	2,189円
EA729D-50	0~5.0	50mm	2,270円	2,497円
EA729D-100	0~10	50mm	3,200円	3,520円

- 小型圧力計は空気圧機器の測定等で使用されている量産タイプの製品です。
- 特長…小型軽量のため、限られた小さなスペースにも取付が可能です。


圧力計



- 取付ねじ…G3/8"
- ケース材質…鉄(クロームメッキ)

品番	圧力(MPa)	直径	価格	税込価格(10%)
EA729DE-6	0~0.6	75mm	4,340円	4,774円
EA729DE-10	0~1.0	75mm	4,340円	4,774円
EA729DE-16	0~1.6	75mm	4,340円	4,774円
EA729DE-20	0~2.0	75mm	4,340円	4,774円
EA729DE-30	0~3.0	75mm	4,340円	4,774円
EA729DE-50	0~5.0	75mm	5,120円	5,632円
EA729DE-100	0~10	75mm	6,800円	7,480円
EA729DE-250	0~25	75mm	6,800円	7,480円
EA729DF-6	0~0.6	100mm	4,890円	5,379円
EA729DF-10	0~1.0	100mm	4,890円	5,379円
EA729DF-16	0~1.6	100mm	4,890円	5,379円
EA729DF-20	0~2.0	100mm	4,890円	5,379円
EA729DF-30	0~3.0	100mm	4,890円	5,379円
EA729DF-50	0~5.0	100mm	5,800円	6,380円
EA729DF-100	0~10	100mm	7,220円	7,942円
EA729DF-250	0~25	100mm	7,220円	7,942円

真空計

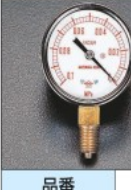

- 接続…G1/4"
- ケース材質…合金製

品番	圧力	外径	価格	税込価格(10%)
EA729VA-60	-0.1~0MPa	60mm	2,250円	2,475円


圧力計



- 接続…G3/8"
- ケース材質…合金製

品番	圧力(MPa)	ゲージ径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA729BC-4	0~0.4	75	2,950円	3,245円
EA729BC-6	0~0.6	75	2,950円	3,245円
EA729BC-10	0~1	75	2,950円	3,245円
EA729BC-15	0~1.5	75	2,950円	3,245円
EA729BC-20	0~2	75	2,950円	3,245円
EA729BC-25	0~2.5	75	2,950円	3,245円
EA729BC-35	0~3.5	75	2,950円	3,245円
EA729BC-50	0~5	75	3,850円	4,235円
EA729BD-10	0~1	100	3,850円	4,235円
EA729BD-15	0~1.5	100	3,850円	4,235円
EA729BD-25	0~2.5	100	3,850円	4,235円
EA729BD-35	0~3.5	100	3,850円	4,235円
EA729BD-50	0~5	100	4,700円	5,170円

[グリセリン入]耐振型圧力計

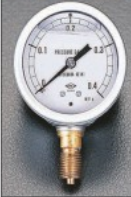

- 外径…60mm
- 接続…G1/4"
- ケース材質…合金製
- グリセリン入

品番	圧力(MPa)	価格	税込価格(10%)
EA729GA-2	0.2		
EA729GA-4	0.4		
			価格 9,200円
			税込価格(10%) 10,120円

[グリセリン入]耐振型圧力計



- ケース材質…SUS304
- 接続部材質…真鍮
- グリセリン入
- 屋外使用可

品番	圧力(MPa)	ゲージ径	取付ねじ	価格	税込価格(10%)
EA729GD-1	0~0.1	60mm	G1/4"	8,100円	8,910円
EA729GD-6	0~0.6	60mm	G1/4"	7,280円	8,008円
EA729GD-10	0~1.0	60mm	G1/4"	7,280円	8,008円
EA729GD-20	0~2.0	60mm	G1/4"	7,280円	8,008円
EA729GD-30	0~3.0	60mm	G1/4"	7,280円	8,008円
EA729GD-50	0~5.0	60mm	G1/4"	7,560円	8,316円
EA729GD-100	0~10	60mm	G1/4"	8,500円	9,350円
EA729GD-250	0~25	60mm	G1/4"	8,500円	9,350円
EA729GE-1	0~0.1	75mm	G3/8"	11,200円	12,320円
EA729GE-6	0~0.6	75mm	G3/8"	10,700円	11,770円
EA729GE-10	0~1.0	75mm	G3/8"	10,700円	11,770円
EA729GE-20	0~2.0	75mm	G3/8"	10,700円	11,770円
EA729GE-30	0~3.0	75mm	G3/8"	10,700円	11,770円
EA729GE-50	0~5.0	75mm	G3/8"	11,500円	12,650円
EA729GE-100	0~10	75mm	G3/8"	14,300円	15,730円
EA729GE-250	0~25	75mm	G3/8"	14,300円	15,730円
EA729GF-6	0~0.6	100mm	G3/8"	11,200円	12,320円
EA729GF-10	0~1.0	100mm	G3/8"	11,200円	12,320円
EA729GF-20	0~2.0	100mm	G3/8"	11,200円	12,320円
EA729GF-30	0~3.0	100mm	G3/8"	11,200円	12,320円
EA729GF-50	0~5.0	100mm	G3/8"	12,100円	13,310円
EA729GF-100	0~10	100mm	G3/8"	14,700円	16,170円
EA729GF-250	0~25	100mm	G3/8"	14,700円	16,170円

真空計



- 接続…UNF7/16"(1/4)フレア-
- ケース材質…SS400

品番	圧力(MPa)	ゲージ径(mm)	外径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA729VB-75	-0.1~0	75	100	4,280円	4,708円
EA729VB-100	-0.1~0	100	128	5,340円	5,874円

圧力計



- 取付ねじ…G3/8"
- ケース材質…アルミ(金色ケース)

品番	圧力(MPa)	直径	価格	税込価格(10%)
EA729DA-0	-0.1~0	75mm	3,220円	3,542円
EA729DA-1	0~0.1	75mm	3,240円	3,564円
EA729DA-6	0~0.6	75mm	2,560円	2,816円
EA729DA-10	0~1.0	75mm	2,560円	2,816円
EA729DA-16	0~1.6	75mm	2,560円	2,816円
EA729DA-20	0~2.0	75mm	2,560円	2,816円
EA729DA-30	0~3.0	75mm	2,560円	2,816円
EA729DA-50	0~5.0	75mm	3,390円	3,729円
EA729DA-100	0~10	75mm	4,320円	4,752円
EA729DB-0	-0.1~0	100mm	3,600円	3,960円
EA729DB-1	0~0.1	100mm	3,600円	3,960円
EA729DB-6	0~0.6	100mm	3,140円	3,454円
EA729DB-10	0~1.0	100mm	3,140円	3,454円
EA729DB-20	0~2.0	100mm	3,140円	3,454円
EA729DB-30	0~3.0	100mm	3,140円	3,454円
EA729DB-50	0~5.0	100mm	3,900円	4,290円
EA729DB-100	0~10	100mm	4,620円	5,082円

[オールステンレス製]圧力計



- 取付ねじ…G1/4"
- ケース材質…SUS304

品番	圧力(MPa)	直径	価格	税込価格(10%)
EA729DJ-6	0~0.6	60mm	15,200円	16,720円
EA729DJ-10	0~1.0	60mm	15,200円	16,720円
EA729DJ-16	0~1.6	60mm	15,200円	16,720円
EA729DJ-20	0~2.0	60mm	15,200円	16,720円
EA729DJ-30	0~3.0	60mm	15,200円	16,720円
EA729DJ-50	0~5.0	60mm	16,000円	17,600円
EA729DJ-100	0~10	60mm	17,900円	19,690円
EA729DJ-250	0~25	60mm	17,900円	19,690円
EA729DK-6	0~0.6	75mm	18,600円	20,460円
EA729DK-16	0~1.6	75mm	18,600円	20,460円
EA729DK-20	0~2.0	75mm	18,600円	20,460円
EA729DK-30	0~3.0	75mm	18,600円	20,460円
EA729DK-50	0~5.0	75mm	19,500円	21,450円
EA729DK-100	0~10	75mm	21,400円	23,540円
EA729DL-6	0~0.6	100mm	20,400円	22,440円
EA729DL-10	0~1.0	100mm	20,400円	22,440円
EA729DL-16	0~1.6	100mm	20,400円	22,440円
EA729DL-20	0~2.0	100mm	20,400円	22,440円
EA729DL-30	0~3.0	100mm	20,400円	22,440円
EA729DL-50	0~5.0	100mm	21,900円	24,090円
EA729DL-100	0~10	100mm	24,700円	27,170円

グリセリン入りの特長

激烈な振動、脈動下での圧力測定の際、製品の寿命が短く、指針の振幅も大きい為、正確な測定が困難でしたが、内部機構にグリセリン水溶液を充填することで正確な測定を可能に。

微圧計



- 接続…G1/4"
- ケース材質…SUS304
- 調整機能付

品番	圧力(kPa)	直径	価格	税込価格(10%)
EA729DV-5	0~5	60mm	9,780円	10,758円
EA729DV-10	0~10	60mm	7,450円	8,195円
EA729DV-15	0~15	60mm	7,450円	8,195円
EA729DV-20	0~20	60mm	7,450円	8,195円
EA729DV-30	0~30	60mm	7,450円	8,195円
EA729DV-50	0~50	60mm	7,450円	8,195円

微圧計



- 接続…G3/8"
- ケース材質…SUS304
- 調整機能付

品番	圧力(kPa)	直径	価格	税込価格(10%)
EA729DW-1	0~1	75mm	20,500円	22,550円
EA729DW-2	0~2	75mm	12,000円	13,200円
EA729DW-3	0~3	75mm	12,000円	13,200円
EA729DW-5	0~5	75mm	12,000円	13,200円
EA729DW-10	0~10	75mm	8,150円	8,965円
EA729DW-15	0~15	75		