

キャリアケース付電気ドリルセット



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801A2-2	樹脂ケースセット	32,100円	35,310円

- チャック能力:1.5~13mm  
穴あけ能力:鉄工:φ13mm  
木工:φ32mm
- コード長...2.5m
  - 電源...AC100V・710W
  - 回転数...0~850rpm
  - 二重絶縁、無段変速、正逆転、キーレスチャック
  - 重量...2.0kg
  - サイズ...75(W)×290(L)×188(H)mm
  - 付属品...サイドハンドル、樹脂ケース
  - 替カーボンブラシ...標準付属:EA813HH-6(P.989) ストップカーボン:EA813HH-16

キャリアケース付電気ドリルセット



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801AM-5SA	本体+キャリアケースB	19,900円	21,890円
EA801AM-5	本体	14,500円	15,950円

- チャック能力:1.5~13mm 穴あけ能力:鉄工:φ10mm  
木工:φ30mm
- 重量...2.6kg
  - コード長...2.5m
  - 電源...AC100V・610W
  - 回転数...0~1,100rpm
  - 二重絶縁、正逆転切替付
  - サイズ...738(W)×345(L)×128(H)mm
  - 付属品...補助ハンドル、チャックハンドル
  - 替カーボンブラシ...EA813RA-11(P.989)

電子コーナードリル



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801AY		30,300円	33,330円

- チャック能力:1.5~10mm 穴あけ能力:鉄工:φ10mm、木工:φ22mm
- 電源...AC100V・500W
  - 回転数...500~2,300rpm
  - 二重絶縁、無段変速、正逆転
  - サイズ...70(W)×290(L)×83(H)mm
  - 重量...1.5kg
  - コード長...2.5m
  - 付属品...チャックハンドル、サイドハンドル
  - 替カーボンブラシ...標準付属:EA813HH-4(P.989) ストップカーボン:EA813HH-14(P.989)

電動インパクトドライバー



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA813DG-7B		11,400円	12,540円

- 締付能力 小ねじ:M4~M8  
普通ボルト:M5~M14  
高力ボルト:M5~M12
- 電源...AC100V/180W
  - 回転数...0~2500rpm
  - 打撃数...0~3100回/分
  - 二重絶縁、正逆転可能、無段変速
  - サイズ...190×60×190(H)mm
  - 重量...1.0kg
  - コード長...2m
  - 付属品...ドライバー①ビットNo.2×65mm
  - 替カーボンブラシ...EA813RA-5(P.989)

電気ドリルスタンド



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA817AJ-1		13,000円	14,300円

- 電気ドリル首径...43mm
- 最大ストローク...60mm
- コラムの高さ...450mm
- 作業ベースサイズ...160×170mm
- 重量...3.7kg

電気ドリル(ドリルスタンド付)



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801AJ-20		17,800円	19,580円

- 穴あけ能力...鉄工:φ10mm  
木工:φ25mm
- 回転数...0~2,500rpm
  - コード長...2.5m
  - 最大ストローク...60mm
  - コラムの高さ...450mm
  - 作業ベースサイズ...145×150mm

電気ドリル(ドリルスタンド付)



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801AM-100		46,600円	51,260円

- 穴あけ能力...鉄工:φ13mm  
木工:φ30mm
- 回転数...1,100rpm
  - コード長...2.5m
  - ドリル保持方式...バンドとフックの併用
  - 最大ストローク...60mm
  - コラムの高さ...450mm
  - 作業ベースサイズ...160×170mm

電気ドリル(ドリルスタンド付)



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801BT-20		12,700円	13,970円

- 穴あけ能力...鉄工:φ10mm  
木工:φ25mm
- 回転数...0~2,600rpm
  - コード長...2.5m
  - 最大ストローク...60mm
  - コラムの高さ...450mm
  - 作業ベースサイズ...145×150mm

電気ドリルガイド



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801KM		19,800円	21,780円

- 13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
- 本体材質...アルミダイキャスト
- 最大ストローク...200mm
- ベースサイズ...71×181mm(V溝付き)
- 重量...2.5kg
- 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。

電気ドリルスタンド



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA817AK		3,600円	3,960円

- 45°の傾斜角度調整が可能です
- 電気ドリル首径...43mm
  - 最大ストローク...60mm
  - コラムの高さ...450mm
  - 作業ベースサイズ...145×150mm
  - 重量...3kg


電気ドリルスタンド



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA817AG-1		6,350円	6,985円

- 電気ドリル用(スピンドルカラー径:φ43mm)
- 最大ストローク...60mm
- コラムの高さ...400mm
- 作業ベースサイズ...150×145×25mm
- 重量...2.9kg
- クイックバイス付(幅:~φ65mm)

電気ドリルガイド

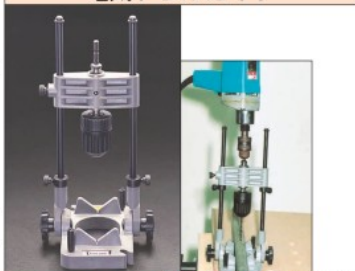

品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA817AH		8,780円	9,658円

- 10mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
- 最大ストローク...155mm
- ベースサイズ...93×148mm(V溝付き)
- 重量...1kg
- 右回転専用
- 45°の傾斜角度調整が可能です。

ハンドドリル



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA801AZ-6	φ6mm	235mm	3,740円	4,114円
EA801AZ-8	φ8mm	295mm	7,060円	7,766円

- 重量...6:350g、8:590g
- 材質...フレーム:メタル、ハンドル:木、ハンドクランクハンドル:プラスチック
- 電気が要らないハンドドリル

ハンドドリル



品番	チャック能力	全長	価格	税込価格 (10%)
EA801AZ-11	φ10mm	360mm	17,800円	19,580円
EA801AZ-12	φ13mm	365mm	18,500円	20,350円

- 材質...スチール
- 重量...11:1,330g、12:1,400g
- 2段階のギアが内蔵されており、回転速度を2つの比率で切り替えられます。(ギア比:高速5.5:1、低速2:1)
- クランクハンドルとサイドハンドルは取外し可能です。
- 本体を腹部に押し当てると、効率良く作業が行えます。

電気ドリル用ニブラー



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801XC-1A	本体	9,500円	10,450円
EA801XC-1B	替刃	2,490円	2,739円

- 六角シャック径...6.5mm
- ブレード径...3.1mm
- 本体サイズ...150×73×70mm
- 最大回転数...3,000rpm
- ステーサイズ...400×20×3mm
- 切断能力...ステンレス:0.8mm、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5mm、PVC、ビニル床材、アルミ:2mm、ポリカーボネート:2.5mm

キャリアケース B



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA827EC-1		4,910円	5,401円

- 材質...HSS(ハイス)
- サイズ...φ20.7×52(L)mm
- 板厚3.5mm以下の中鋼、ステンレス、銅、真鍮、アルミのバリ取り用
- 両側同時にバリ取りができます。
- 正回転でバリ取りをし、逆回転でクスをとりま。
- ねじを外すとφ19mm以上の穴から加工できます。

電気ドリル用シャー



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA801XF	本体	14,800円	16,280円
EA801XF-1	替刃(2枚組)	7,200円	7,920円

- 片手で操作でき、逆さまにしても使えます。
- 適用...14.4V/2Ah以上
- ストレートシャック径...9.5mm
- 切断能力...ステンレス:0.9mm、鉄:銅:1.5mm、アルミ:2mm
- 全長...本体:225mm、ステー:340mm
- 重量...1.315kg

[六角軸]両面バリ取りカッター



- 両側同時にバリ取りができます。
- 正回転でバリ取りをし、逆回転でクスをとりま。
- ねじを外すとφ19mm以上の穴から加工できます。

QRコードで  
サンプル  
動画をチェック!

(※端末によっては読み込みができない場合があります)