

ヒートガンキット(溶接用)



- スイッチ...3段切替スイッチ(切・送風・熱風)

Table with 5 columns: 品番, 温度, 風圧, 価格, 税込価格. Includes items EA365VA-13, EA365VA-3, EA365VD-11, EA365VD-12, EA365VD-13.

- 電源...AC100V(50/60Hz)
消費電力...300W
サイズ...260x70x191(H)mm
重量...約740g
コード長...3m

ヒートガンキット(軽量型)



- スイッチ...3段切替スイッチ(切・送風・熱風)

Table with 5 columns: 品番, 温度, 風量, 価格, 税込価格. Includes items EA365VA-14, EA365VA-4, EA365VD-1, EA365VD-2, EA365VD-3.

- 電源...AC100V(50/60Hz)
消費電力...600W
サイズ...208x70x177(H)mm
重量...約550g
コード長...3m

マルチヒートカッターセット



- 電源...AC100V
消費電力...40W
重量...1kg
コード長...3m

Table with 4 columns: 品番, カッター温度, 価格, 税込価格. Includes items EA304YF-1, EA304YF-2.

替アタッチメント

Table with 4 columns: 品番, 用途, 価格, 税込価格. Includes items EA304YF-11, EA304YF-12, EA304YF-13, EA304YF-14.

- 刃自体が発熱しますので、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。

マルチヒートカッターセット



- 電源...AC100V
消費電力...40W
重量...1kg
セット付属品...アタッチメントx3種, ドライバー, 収納ボックス
コード長...3m


Table with 4 columns: 品番, カッター温度, 価格, 税込価格. Includes items EA304YF-2, EA304YF-21, EA304YF-22, EA304YF-23.

替アタッチメント

Table with 4 columns: 品番, 用途, 価格, 税込価格. Includes items EA304YF-21, EA304YF-22, EA304YF-23.

- ローブ・ネット・魚網・PPテープ、シートなどがほつれることなくスムーズに切断できます。

ヒートブロウ

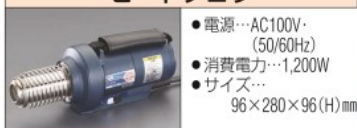

- 電源...AC100V(50/60Hz)
消費電力...1,200W
サイズ...96x280x96(H)mm

Table with 5 columns: 品番, 温度, 風量, 価格, 税込価格. Includes item EA365VB-1.

- コード長...3m
重量...約1,000g
据置タイプ

ヒートブロウ(温度可変式)



- 電源...AC100V(50/60Hz)
消費電力...1,200W
サイズ...96x290x96(H)mm

Table with 5 columns: 品番, 温度, 風量, 価格, 税込価格. Includes item EA365VB-3.

- コード長...3m
ヒーター温度、風量が調整可能です。
据置タイプ

缶用ラバーヒーター



- 電源...100V
温度設定範囲...30~80℃
制御方法...液体膨張式ON/OFF制御(2位置制御)

Table with 5 columns: 品番, サイズ(幅x長さ), 容量(W), 適用缶, 価格, 税込価格. Includes items EA896HC-11, EA896HC-12.

- 温度ヒューズ...139℃x2ヶ付
使用環境温度...10~50℃
サイズ...-11:1750x150mm, -12:840x150mm
重量...-11:2.0kg, -12:1.6kg
コード...2m
高粘性液・凝固物の取り出しを容易にします。

配管用シリコンラバーヒーター(巻きタイプ)



Table with 5 columns: 品番, 電源, 容量(W), サイズ(幅x長さ), 価格, 税込価格. Includes items EA896HB-1, EA896HB-11, EA896HB-12.

- 連続使用温度...200℃
最高使用温度...250℃
構造...ガラスクロスで補強したシリコンゴムで発熱体を絶縁保護
リード線...300mm

缶用ラバーヒーター



Table with 5 columns: 品番, 電圧, 容量(W), 適用缶, 価格, 税込価格. Includes items EA896HC-1, EA896HC-2, EA896HC-3.

- 温度設定範囲...0~80℃
制御方法...ON/OFF制御
サイズ...-1:250x1780mm, -2:200x855mm, -3:250x900mm
重量...-1:3.4kg, -2:2.2kg, -3:2.5kg
表示...2桁デジタル表示(0~99℃)
使用環境温度...-10℃~50℃
コード長...2m
温度ヒューズ139℃x2ヶ付

熱風発生機



- 電源...100V(50/60Hz)
総容量...1.4kW
サイズ...274(L)x577(L)x393(H)mm
風量...約4.0/4.7m³/min(タンパー全開)
温度制御方式...PID制御

Table with 2 columns: 品番, 価格. Includes item EA897VH-1.

- ヒーター容量...1.2kW
重量...24kg
ステンレスシースヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。

樹脂パール缶用ラバーヒーター



Table with 5 columns: 品番, 電源, 容量, 適用缶, 価格, 税込価格. Includes item EA896HC-16.

- 温度設定範囲...0~40℃
制御方法...液体膨張式ON/OFF制御
温度ヒューズ110℃付
使用環境温度...-10~40℃
サイズ...920x200mm
重量...1.8kg
コード長...2m
アジャスターとバックルで直径800~1000mmのパール缶に取付けできます。

温風発生機



- 電源...100V(50/60Hz)
ヒーター容量...1.2kw
サイズ...260(W)x560(L)x569(H)mm
風量...約3.9/4.6m³/min
温度制御方式...サーモスタッドによるON/OFF制御
重量...24kg

Table with 2 columns: 品番, 価格. Includes item EA897VH-2.

- 30~70℃の低温度の発生器で壁紙貼り、コンクリート施工後の養生に!

小型温風発生機



- 電源...100V(50/60Hz)
ヒーター容量...800W
サイズ...240(W)x200(L)x236(H)mm

Table with 2 columns: 品番, 価格. Includes item EA897VH-3.

- 風量...2.4/2.7m³/min
重量...5.5kg
小型で持ち運び容易な温風発生器で、24時間連続運転可能です。

ラバーヒーター使用例


屋外に設置している金属管の加熱、ドラム缶の保温、寒冷地における建機の油圧シリンダー保温などに使用されます。下記はその一例で、シリコンラバーの柔軟性を活かした熱源として様々な業界で使用されています。



ドラム缶保温用 缶用ラバーヒーター(EA896HC-1)使用例



排気管および金属配管加熱用 配管用シリコンラバーヒーター(EA896HB-1)使用例

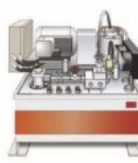

油圧ユニット保温用 シリコンラバーヒーター(EA896HA-1)使用例

- 電源...AC100V
連続使用温度...200℃
最高使用温度...250℃
構造...ガラスクロスで補強したシリコンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体...ニッケルクロム系金属発熱線
容量密度...0.6W/cm²(容量20W以下は0.8W/cm²)
リード線...300mm
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。