

エンジンクリーナー(ホース付)



品番	ノズル長 (mm)	エア量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA122AB	270mm (全長425mm)	80	3	付	10,350円	11,385円

- 使用圧力…0.7MPa
- ホース全長…5m(使用範囲:3.5m)
- 洗浄油用ホース1.5m付
- 洗浄油用ホースサイズ…内径:4mm、外径:6mm
- 吸上げ量…0.36ℓ/min
- 本体…アルミダイカスト製 ●調整バルブ付
- 使用コンプレッサー…0.75kW

エンジンクリーナー(ウレタンホース付)



品番	ノズル長 (mm)	液体吐出量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA122PB	235	0.42	3.5	7,100円	7,810円

- 使用圧力…0.6MPa ●洗浄油ホース1.5m付
- ウレタンホース使用範囲…3m ●全長…380mm
- 取付ねじ…G1/4" ●本体…アルミダイカスト製
- 薬品とエア混合でご利用下さい。
- 使用コンプレッサー…1.5kW


エンジンクリーナー



品番	ノズル長 (mm)	エア量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	取付ねじ	価格	税込価格 (10%)
EA122A	270	80	3	G1/4"	6,430円	7,073円
EA122BK-1				プラグ付	6,450円	7,095円

- 使用圧力…0.7MPa ●洗浄油ホース1.5m付
- 全長…425mm ●洗剤量調整バルブ付
- タケノコ径…5.5mm(洗浄油ホース用)
- 本体…アルミダイカスト製
- 使用コンプレッサー…0.75~1.12kW

エンジンクリーナー

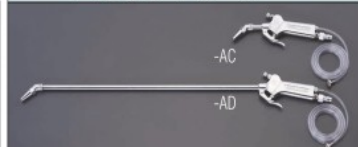

品番	ノズル長 (mm)	エア量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA122AC	60			付	8,230円	9,053円
EA122AD	565	80	3	付	9,580円	10,538円

- 使用圧力…0.7MPa
- 全長…AC:215mm、AD:720mm
- 本体…アルミダイカスト製
- 洗浄油ホース1.5m付
- 洗剤量調整バルブ付
- 使用コンプレッサー…0.75kW

エンジンクリーナー



品番	ノズル長 (mm)	エア量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA122B	270	106	1.4	6,990円	7,689円

- 最大使用圧力…1.0MPa ●洗浄油ホース1.5m付
- 取付ねじ…G1/4" ●使用コンプレッサー…1HP

エンジンクリーナー



品番	ノズル長 (mm)	エア量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA122BK-2	270	80	3	付	7,060円	7,766円

- 使用圧力…0.7MPa
- 全長…425mm
- 洗浄油ホース1.5m付
- 本体…アルミダイカスト製
- 洗剤ストップバルブ付
- 使用コンプレッサー…0.75kW

エンジンクリーナー



品番	ノズル長 (mm)	液体吐出量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA122P	235mm	0.42ℓ/min	3.5mm	2,220円	2,442円

- 使用圧力…0.6MPa
- 洗浄油ホース1.5m付 ●全長…380mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 本体…アルミダイカスト製
- 薬品とエア混合でご利用下さい。
- 使用コンプレッサー…1.5kW

エアクリーニングガン



品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	ノズル径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA122CB	120	210	5	17,800円	19,580円

- 使用圧力…0.34MPa
- タンク容量…1ℓ
- 吸入口…G1/4"
- サイズ…300(L)×315(H)mm ●重量…720g
- 使用コンプレッサー…0.75kW

エアクリーニングガン



品番	ノズル長 (mm)	エア消費量 (ℓ/min)	ノズル径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA122CD	220	140	4.8	付	8,000円	8,800円

- 使用圧力…0.6~1.2MPa ●カップ容量…1ℓ
- 吸入口…Rc1/4" ●プラスチック製
- 重量…440g ●サイズ…400(L)×130(W)×230(H)mm
- ユニバーサルジョイント付
- 使用コンプレッサー…1.5kW以上

[エア式] クリーニングガン



品番	容量 (ℓ)	サイズ (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA124LA-33	1	525×125×185	620	5,400円	5,940円

- ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
- ノズル長…300mm
- 使用圧力…0.5~0.8MPa
- 吐出空気量…200ℓ/min
- 吸入口…G1/4"
- 穴径…3mm
- ポリエチレン製
- エア、液体の兼用式で、ノズル部分で切替が可能。
- 使用コンプレッサー…2.25kW以上
- ★自動車のエンジンルームなどに

エア式ブロワー&バキュームクリーナー



品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA122VH	本体セット	5,280円	5,808円
EA122VH-1	替集塵袋(1枚)	1,050円	1,155円

- 本体内部のバルブの向きを変更することにより、ブロワー/バキュームを切り替えることができます
- 使用圧力…0.6MPa ●エア消費量…95ℓ/min
- ホース長…300~750mm (伸縮式フレキシブルホース)
- 全長(本体)…145mm ●吸入口…Rc1/4"
- ブラシ、ノズル2個、ホースクランプ、集塵袋付
- 使用コンプレッサー…2.2kW以上

エア式バキュームクリーナー



品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA122VB-10	本体	5,220円	5,742円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,600円	1,760円

- 布バッグは2層構造で耐久性が高いです
- 使用圧力…0.62MPa
- エア消費量…420ℓ/min
- ホース長…1380mm ●吸入口…Rc(PT)1/4"
- 全長…145mm ●重量…750g
- ノズル4個、ホースクランプ2個、布バッグ(ジッパー付)付
- 使用コンプレッサー…1.5kW以上

▲エアツール使用上の注意

- 加工物をしっかりと固定して下さい。加工物の固定が不十分な場合、加工物が飛んで怪我をする恐れがありますので、確実に固定して作業を行って下さい。
- 可動部に手や布切れなどを近づけないで下さい。使用中は非常に危険ですので可動部に手や布切れなどを絶対に近づけないで下さい。
- 電気に対して接触させないで下さい。エアツールは電気との接触に対し絶縁されていません。感電の恐れがありますので電気に対し接触させないようにして下さい。
- 不意な始動を避けて下さい。エアホースを接続する場合は、始動スイッチが停止位置になっているか確認して下さい。またエアツールを持ち運ぶ際は、始動スイッチに手をかけないで下さい。

▲注意

- 安全のため作業時には必ず保護めがね、ゴーグルを着用下さい。P.1592~に多数掲載しています。



スパウトガン(オイル用)



品番	ノズル長 (mm)	吐出量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA123AG	38	10	1.3mm×12穴	4,400円	4,840円

- 使用圧力…0.7MPa ●タケノコ径…8.5mm、11mm
- 本体…アルミダイカスト製 ●シャワータイプ
- 工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して製品の洗浄・切粉の除去等に使用します。

スパウトガン(大口徑)



品番	ノズル長 (mm)	吐出量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA123AG-2	50	24	2mm×18穴	13,050円	14,355円

- 最高使用圧力…0.7MPa
- タケノコ径…16.5mm
- 本体…アルミダイカスト製
- シャワータイプ(大容量型)
- 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。

エア式ブロワー&バキュームクリーナー



品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA122VA-10	本体セット	13,500円	14,850円
EA122VA-1	替集塵袋(1枚)	2,630円	2,893円

- 使用圧力…0.39~0.69MPa
- エア消費量…100ℓ/min
- ノズル径…内径:7mm、外径:10mm
- ノズル長…45mm
- サイズ…127(H)×277(L)mm
- 吸入口…G1/4"
- 重量…346g
- 切替レバーにより、ブロワーとしても使用できます。
- 使用コンプレッサー…1.5kW

レギュレーター・フィルター等は P.1049 ~に掲載しています。

