

圧着端子セット



●ケースサイズ…
275×185×28(H)mm

ESCO
品番 EA538LG-1 価格9,650円 税込価格(10%) 10,615円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	20	裸丸形	22-6	2
裸丸形	1.25-3.5	20	裸丸形	22-8	2
裸丸形	1.25-4	20	裸丸形	22-10	2
裸丸形	2-4	10	裸丸形	38-6	2
裸丸形	2-5	10	裸丸形	38-8	2
裸丸形	2-6	10	裸丸形	38-10	2
裸丸形	3.5-4	10	裸丸形	60-8	2
裸丸形	3.5-5	10	裸丸形	60-10	2
裸丸形	3.5-6	10	裸丸形	60-12	2
裸丸形	5.5-5	4	裸Y形	1.25-3	20
裸丸形	5.5-6	4	裸Y形	1.25-3.5	20
裸丸形	5.5-8	4	裸Y形	1.25-V3.5	20
裸丸形	8-5	4	裸Y形	1.25-4	20
裸丸形	8-6	4	裸Y形	2-3	10
裸丸形	8-8	4	裸Y形	2-3.5	10
裸丸形	14-5	4	裸Y形	2-4	10
裸丸形	14-6	4			
裸丸形	14-8	4			

圧着端子セット



●ケースサイズ…
205×145×40(H)mm

ESCO
品番 EA538LG-2 価格9,700円 税込価格(10%) 10,670円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	100	裸丸形	3.5-4	50
裸丸形	1.25-3.5	100	裸丸形	3.5-5	50
裸丸形	1.25-4	80	裸丸形	3.5-6	40
裸丸形	2-4	50	裸丸形	5.5-5	50
裸丸形	2-5	50	裸丸形	5.5-6	50
裸丸形	2-6	40	裸丸形	5.5-8	40

圧着端子セット



●ケースサイズ…
205×145×40(H)mm

ESCO
品番 EA538LG-3 価格9,600円 税込価格(10%) 10,560円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	100	裸Y形	1.25-3	100
裸丸形	1.25-3.5	100	裸Y形	1.25-3.5	100
裸丸形	1.25-4	80	裸Y形	1.25-V3.5	100
裸丸形	2-4	80	裸Y形	1.25-4	80
裸丸形	2-5	80	裸Y形	2-3	100
裸丸形	2-6	50	裸Y形	2-V3.5	80
			裸Y形	2-4	80

ニッケル圧着端子セット




●耐熱性・耐食性に優れた
圧着端子
●耐熱温度…最高約400℃
●ケースサイズ…300×200×30(H)mm

ESCO
品番 EA538NN 価格12,000円 税込価格(10%) 13,200円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	2	裸丸形	8-8	1
裸丸形	1.25-4	2	裸丸形	8-10	1
裸丸形	1.25-5	2	裸丸形	14-6	1
裸丸形	2-4	2	裸丸形	14-8	1
裸丸形	2-5	2	裸丸形	22-6	1
裸丸形	2-6	2	裸丸形	22-8	1
裸丸形	5.5-4	2	裸丸形	38-8	1
裸丸形	5.5-5	2	裸丸形	38-10	1
裸丸形	5.5-6	1	裸Y形	1.25-2	2
裸丸形	5.5-8	1	裸Y形	2	2
裸丸形	8-5	1	裸Y形	5.5	2
裸丸形	8-6	1			

絶縁圧着端子・スリーブセット

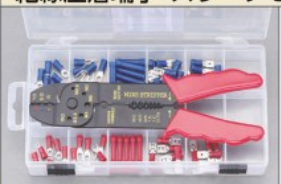

●圧着ベンチ(200mm)付
●ベンチ圧着範囲…1.5-2.5・6mm
●ケースサイズ…
230×113×30(H)mm

ESCO
品番 EA538NH-21 価格1,300円 税込価格(10%) 1,430円

圧着端子	抱合範囲(mm)	入数
絶縁丸形	0.5~1.5	6
絶縁丸形	1.5~2.5	6
絶縁Y形	0.5~1.5	6
絶縁Y形	1.5~2.5	6
絶縁スリーブ	0.5~1.5	6
絶縁スリーブ	1.5~2.5	6
絶縁差込形(オス)	0.5~1.5	6
絶縁差込形(メス)	0.5~1.5	6
絶縁差込形(オス)	1.5~2.5	6
絶縁差込形(メス)	1.5~2.5	6

絶縁圧着端子・スリーブセット



●圧着ベンチ(200mm)付
●ケースサイズ…245×193×30(H)mm

ESCO
品番 EA538NH-22 価格4,240円 税込価格(10%) 4,664円

圧着端子	抱合範囲(mm)	入数
絶縁丸形(青)	0.5~1.5	25
	1.5~2.5	25
絶縁丸形(赤)	0.5~1.5	15
	1.5~2.5	15
絶縁丸形(5.5-3)		7
絶縁丸形(5.5-6)	4.0~6.0	15
絶縁Y形	0.5~1.5	15
	1.5~2.5	15
絶縁スリーブ	0.5~1.5	8
	1.5~2.5	15
絶縁ピン形	1.5~2.5	5
差込形羽根付(メス)	0.5~1.5	15
	1.5~2.5	5
絶縁砲弾形	1.5~2.5	15
ストリッピングクイックスプライス(青)	4.0~6.0	8
ストリッピングクイックスプライス(赤)	4.0~6.0	7
絶縁閉端	4.0~6.0	15
絶縁キャップ(グレー)	4.0~6.0	15
絶縁キャップ(青)	4.0~6.0	15
絶縁差込形(メス)	0.5~1.5	15
	1.5~2.5	15
絶縁差込形(オス)	0.5~1.5	15
	1.5~2.5	15

絶縁圧着端子・スリーブセット



●圧着ベンチ(230mm)付
●ケースサイズ…
235×106×40(H)mm

ESCO
品番 EA538NH-23 価格2,540円 税込価格(10%) 2,794円

圧着端子	抱合範囲(mm)	入数
絶縁丸形(1-3.5S)	0.5~1.5	10
絶縁丸形(1.25-4L)	0.5~1.5	10
絶縁丸形(1-5)	0.5~1.5	5
絶縁丸形(2-3.5S)	1.5~2.5	10
絶縁丸形(2-4L)	1.5~2.5	10
絶縁丸形(2-5L)	1.5~2.5	5
絶縁丸形	4.0~6.0	5
絶縁Y形	0.5~1.5	10
絶縁Y形	1.5~2.5	10
絶縁Y形	4.0~6.0	5
絶縁スリーブ	0.5~1.5	10
絶縁スリーブ	1.5~2.5	10
絶縁スリーブ	4.0~6.0	5
差込形接続端子(オス)	0.5~1.5	10
差込形接続端子(オス)	1.5~2.5	10
差込形接続端子(メス)	0.5~1.5	10
差込形接続端子(メス)	1.5~2.5	10
結束バンドサイズ	色	入数(本)
2.5×100mm	白	25
2.5×140mm	青	15
2.5×140mm	緑	15

裸圧着スリーブセット



●銅線用圧着スリーブ
(突合せ・重ね合せ)
●ケースサイズ…
205×145×40(H)mm

ESCO
品番 EA538LG-31 価格11,900円 税込価格(10%) 13,090円

重ね合せ(P形)		突合せ(B形)	
型式	入数	型式	入数
1.25	100	1.25	60
2	80	2	50
5.5	50	5.5	30
8	40	8	15
14	20	14	10
22	10	22	6
38	8	38	6
60	6	60	4

裸圧着スリーブセット



●銅線用圧着スリーブ
(突合せ・重ね合せ)
●ケースサイズ…
205×145×28(H)mm


ESCO
品番 EA538LG-32 価格10,600円 税込価格(10%) 11,660円

重ね合せ(P形)		突合せ(B形)	
型式	入数	型式	入数
1.25	300	1.25	120
2	200	2	80
5.5	100	5.5	50
8	60	8	20

端子の「電線抱合範囲」について

電線サイズにあわせて端子サイズを選びます。

一般の圧着端子には使用できる電線サイズの範囲があります。

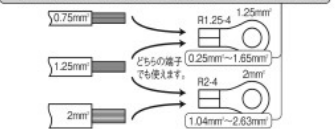

抱合範囲以下の場合「電線抜け」、範囲以上の場合「電線切れ」等が事故の原因となります。

注意

以下の項目を遵守して下さい。異常発熱して火災が発生する場合があります。

- 圧着端子、スリーブは銅線専用です。
- 接続子のサイズに適合した電線範囲でご使用下さい。
- 適用圧着工具をご使用下さい。
- 圧着端子の筒部をハンマーなどで叩いて変形させないで下さい。
- 圧着端子、スリーブ、接続子は張力、振動などの負荷がかからないように使用して下さい。

価格 税込価格

税込価格は10%計算です。



関連商品はコチラ！

ケーブル類 P.1290 ~

圧着ベンチ P.201 ~

