

エアークットバルブ



品番 EA455 価格6,280円 税込価格(10%) 6,908円

アダプター

品番	パイプサイズ	価格	税込価格(10%)
EA455-1	25A	560円	616円
EA455-2	40A	560円	616円

- パイプサイズ…25・40・50A
- 25・40アダプター各1個付
- ドレンパイプより外気の侵入、冷気の流出を完全にシャットアウトします。
- サイズ…φ85×133mm
- 冷凍機、クーラー等の運転時の維持費が大幅に節約できます。
- ネズミやナメクジ及び臭気止めにようになります。

室外機用ドレンキャッチ



品番 EA997AT-1 価格1,540円 税込価格(10%) 1,694円

- 材質…ポリエチレン
- セット内容…本体+アジャスター・S、M、L
- 適合ドレンホース…φ14mm、φ16mm
- エアコン室外機のドレン水のたれ流しを防止できます。
- 3種のアジャスターで主要エアコンメーカーの室外機に対応

ルームエアコン用エアークットバルブ



品番 EA455A-1 価格930円 税込価格(10%) 1,023円

- 適合ドレンホース内径…14・16mm
- 全長…74mm
- ドレンホースからの外気侵入を逆止弁がシャットアウトし、エアコンからのポコポコ音の発生を防止します。
- ドレンホースが流れるとき以外は弁が閉じているので、悪臭や虫の侵入も防止します。

エアークットバルブ(縦引・横引兼用)



品番 EA455BC-1 価格10,900円 税込価格(10%) 11,990円

- 適用パイプ径…40A・50A
- 全長…145mm
- 特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気を完全にシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。
- クリアボディで楽に点検することができます。
- フタを外してのメンテナンスが可能です。


エアコンパテ



品番 EA934KD-1 価格1,200円 税込価格(10%) 1,320円

- 耐久性、防水性に優れています。
- カベ穴と配管のすき間埋めに

ミキシングバルブ

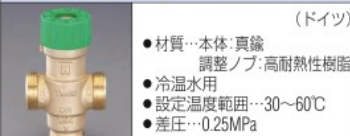


品番 EA468AE-6 価格11,800円 税込価格(10%) 12,980円

- 材質…本体：真鍮 調整ノブ：高耐熱性樹脂
- 冷温水用
- 設定温度範囲…30~60℃
- 差圧…0.25MPa

- ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。

ミキシングバルブ(高温水用)

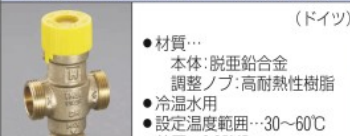

品番 EA468AL-6 価格15,300円 税込価格(10%) 16,830円

- 材質…本体：脱亜鉛合金 調整ノブ：高耐熱性樹脂
- 冷温水用
- 設定温度範囲…30~60℃
- 差圧…0.25MPa

- ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。

ミキシングバルブ(高温水用)



品番 EA468AD-4 価格17,000円 税込価格(10%) 18,700円

- 材質…本体：真鍮 調整ノブ：ABS樹脂
- 冷温水用
- 温度設定範囲…27~70℃
- 差圧…2.1MPa
- 温度調整ノブ付(目盛付)

- ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。

ミキシングバルブ(高温水用)




品番 EA468AK-6 価格41,600円 税込価格(10%) 45,760円

- 材質…本体：脱亜鉛合金 調整ノブ：高耐熱性樹脂
- 冷温水用
- 設定温度範囲…30~60℃
- 差圧…0.25MPa

- ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。

ボールバルブ[真鍮](温度計付)

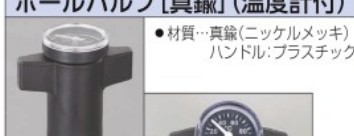

品番 EA470AK-3 価格5,750円 税込価格(10%) 6,325円

- 材質…真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル：プラスチック
- 温度計付(0~100℃)

品番 EA470AK-4 価格5,790円 税込価格(10%) 6,369円

品番 EA470AK-6 価格6,590円 税込価格(10%) 7,249円

- 流体 最高使用圧力 1.6MPa
- 水・空気(100℃以下)

ボールバルブ用保温材



品番 EA470AK-504 価格1,830円 税込価格(10%) 2,013円


品番 EA470AK-506 価格2,170円 税込価格(10%) 2,387円

- 材質…発泡ポリプロピレン

- 品番 サイズ 適用品番 価格 税込価格(10%)

- EA470AK-304 1/2" EA470AK-4用 1,830円 2,013円
- EA470AK-306 3/4" EA470AK-6用 2,170円 2,387円

ドレントラップ

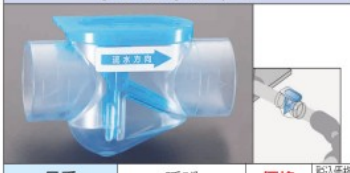


品番 EA455A-6 価格2,560円 税込価格(10%) 2,816円

品番 EA455A-7 価格5,700円 税込価格(10%) 6,270円

- 材質…本体：PVC、フタ：PE、弁：PP
- 全長…6:109mm、7:148mm
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵庫用
- 本体が透明で内部確認が楽です
- 逆止弁と封水トラップの効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウトします。


ルームエアコン用エアークットバルブ

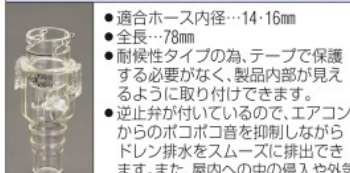

品番 EA455A-11 価格770円 税込価格(10%) 847円

- 適合ホース内径…14・16mm
- 全長…78mm
- 耐候性タイプの為、テープで保護する必要がなく、製品内部が見えるように取り付けできます。
- 逆止弁が付いているので、エアコンからのポコポコ音を抑制しながらドレン排水をスムーズに排出できます。また、屋内への虫の侵入や外気の侵入を抑制する効果もあります。

エアークットバルブ

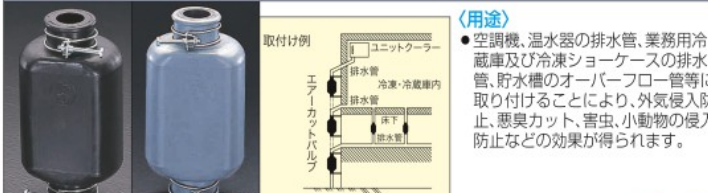

品番 EA455B-0 価格9,410円 税込価格(10%) 10,351円

品番 EA455B-1 価格9,410円 税込価格(10%) 10,351円

品番 EA455B-2 価格10,750円 税込価格(10%) 11,825円

品番 EA455B-3 価格12,000円 税込価格(10%) 13,200円

品番 EA455B-4 価格15,500円 税込価格(10%) 17,050円

品番 EA455B-5 価格18,450円 税込価格(10%) 20,295円

- 耐候型の為、屋外での使用が可能(EA455BB-25~125)

品番 EA455BB-25 価格10,350円 税込価格(10%) 11,385円

品番 EA455BB-40 価格10,350円 税込価格(10%) 11,385円

品番 EA455BB-65 価格11,650円 税込価格(10%) 12,815円

品番 EA455BB-80 価格13,500円 税込価格(10%) 14,850円

品番 EA455BB-100 価格18,300円 税込価格(10%) 20,130円

品番 EA455BB-125 価格22,000円 税込価格(10%) 24,200円

不乾性パテ



品番 EA934KD-16 価格740円 税込価格(10%) 814円

品番 EA934KD-17 価格740円 税込価格(10%) 814円

- 不乾性、電気絶縁性、防水性
- ノンアスベスト ●無溶剤型で肉疼せしません。
- 気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとしたすき間に

ミキシングバルブ



品番 EA468AF-6 価格38,200円 税込価格(10%) 42,020円

- 材質…本体：真鍮 調整ノブ：高耐熱性樹脂
- 冷温水用
- 設定温度範囲…30~60℃
- 差圧…0.25MPa

品番 EA468AG-1 価格3,850円 税込価格(10%) 4,235円

- 暖房用放熱器やファンコイルユニットに取り付け湯水の流量を調整し室温を一定に保持する温度調整弁です。

サーモラジエーターバルブ



品番 EA468AA-4 価格4,100円 税込価格(10%) 4,510円

品番 EA468AA-6 価格4,750円 税込価格(10%) 5,225円

- 調整温度範囲…6~28℃
- 流体 最高使用圧力 0.98MPa
- 冷温水(0~130℃)
- 蒸気(~115℃) 0.049MPa

サーモスタットヘッド



品番 EA468AG-1 価格3,850円 税込価格(10%) 4,235円

- 暖房用放熱器やファンコイルユニットに取り付け湯水の流量を調整し室温を一定に保持する温度調整弁です。
- 温度目盛付 ※~5(6~28℃)が付いています。希望する温度に合わせて使用して下さい。

- 材質…純鉛 ●粘着テープ付

鉛板(粘着付)



品番 EA441WA-41 長さ×幅×厚み(mm) 1000×50×0.5 価格840円 税込価格(10%) 924円

- 用途…音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に

<http://www.esco-net.com>
商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。

ミキシングバルブ 使用例(システム図)

