

# 弱電用工具

# 7

モールカッター	P.199
ケーブルカッター	P.199~
電工はさみ	P.200
電工ナイフ	P.200~
ケーブルストリッパー	P.201
ワイヤーストリッパー	P.202~
圧着ペンチ	P.205~

ペンチ・ラジオペンチ・プライヤー・ニッパー	P.208~
精密ニッパー	P.220~
精密プライヤー	P.225~
ワイヤーカッター	P.226~
ミニクリッパー	P.227~
ねじ回しプライヤー	
コンビネーションプライヤー	P.228~

ロックングプライヤー	
(バイスプライヤー)	P.229~
スナッピングプライヤー	P.231~

## ユニバーサルカッター(角度カットアタッチメント付)



品番	切断能力	全長	価格	税込価格(10%)
EA338AB	5.5mm×3心(銅線) 245mm		1,750円	1,925円
EA338AB-10	替刃(5枚)		530円	583円

- 角度カットアタッチメント付
- 刃長…60mm
- 付属品…替刃2枚、アングルスケール付
- 材質…ハンドル:スチール  
刃:スプリングスチール
- ビニールホースやプラスチックモール、ケーブルなどの切断に。

## ダクトモールカッター



品番	全長	刃長	価格	税込価格(10%)
EA338DD	295mm	115mm	15,000円	16,500円

- 切断能力…直角切断:幅90mm以下

## ダクトニッパー



品番	全長	刃幅	価格	税込価格(10%)
EA338LA-2	327mm	18.5mm	18,600円	20,460円

- ハンドル部にスプリング付
- 刃の深さ…96mm
- 切断能力…配線ダクト側孔100mm以下
- 刃部はくいりタイプの為、切断面が滑らかです。

www.esco-net.com  
商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。




## モールカッター



品番	全長	刃長	価格	税込価格(10%)
EA338EA-1	240mm	60mm	5,460円	6,006円

- 切断能力…幅60mm以下
- コーナー及び角度のある素材の切断用
- 10°・15°・30°・45°の角度で切断できます。

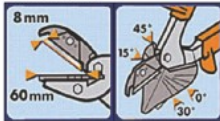

## モールカッター



品番	全長	刃長	価格	税込価格(10%)
EA338KM	215mm	60mm	10,000円	11,000円
EA338KM-1	替刃(1枚)		1,790円	1,969円

- 切断能力…幅56mm以下
- ハンドル…プラスチックコーティング
- 45°・60°・75°・90°の角度で切断できます。

## コーナーガードカッター



品番	全長	刃長	価格	税込価格(10%)
EA338EA-2	330mm	105mm	7,820円	8,602円
EA338EA-2B	替刃(1枚)		2,390円	2,629円

- 材質…本体:スチール、PVCハンドル  
刃:ステンレス
- 開口角度…25°・40°
- 被覆電線、コーナーガード、ゴム押出などの切断に

## ダクトモールカッター



品番	全長	刃長	価格	税込価格(10%)
EA338DL	288mm	99mm	13,500円	14,850円

- モールダクトの他、VE管、CD管、PF管の切断に
- ラチェット機構で楽に切断できます。
- 片手でワンタッチ開口が可能です。

## EA338FCフレキカッター用替刃

品番	替刃型式	価格	税込価格(10%)
EA338FC-1	028(1枚)	1,460円	1,606円

## ケーブルカッター



品番	切断能力	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA585KA-14	φ15mm (50mm)	165	5,140円	5,654円

## スプリング無

品番	切断能力	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA585KA-14	φ15mm (50mm)	165	5,140円	5,654円

## スプリング付

品番	切断能力	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA585KA-14S	φ15mm (50mm)	165	6,870円	7,557円

- φ15mmのケーブルも片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます
- 仕上げ…磨き
- 14Sはスプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。
- ハンドル…プラスチックコーティング

## モールカッター



品番	全長	刃長	価格	税込価格(10%)
EA338KP-1	205mm	45mm	3,590円	3,949円

- 切断能力…幅20mm以下
- 左右45°・90°切断のモールガイド付
- プラスチックモール、ビニールホース、ロープ等の切断に

## ダクトカッター



品番	全長	刃長	価格	税込価格(10%)
EA338LA	270mm	115mm	16,900円	18,590円
EA338LA-1	替刃(1枚)		7,710円	8,481円

- 1.配線ダクトの切断
- 2.端子台カバーの切断
- 3.ダクトカバーの切断

- 配線ダクト・端子台カバー・通信モール等プラスチック類の切断に
- 付属品…スライドカバー(2種類)、直角アタッチメント

## フレキカッター



品番	能力	価格	税込価格(10%)
EA338FD	CD管・PF管: 14A~28A(φ37mm)	3,710円	4,081円
EA338FD-1	替刃(1枚)	1,200円	1,320円

- 全長…211mm ●重量…140g
- 刃…ステンレス刃
- CD管、PE管、モール等の切断に
- 樹脂ホルスター付

## ケーブルカッター



品番	切断能力	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA585KA	φ20mm (70mm)	200	8,070円	8,877円


- 特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、φ20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します
- 銅・アルミケーブル用
- ハンドル…プラスチックコーティング
- 仕上げ…磨き
- 先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。

## ケーブルカッター



品番	切断能力	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA585KB-10	φ10mm (24mm)	165	3,830円	4,213円

- ケーブルを片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます
- 銅・アルミケーブル用
- ハンドル…プラスチックコーティング
- 仕上げ…磨き ●ステンレス刃

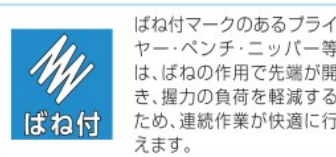

ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。