

平ワッシャーセット (ドイツ)



 
品番	セット内容	価格	税込価格 (10%)
EA637GP	M6・M8・M10・M12・M14・M16・M20 (各10個)	9,980円	10,978円

平ワッシャー(単品)

品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
		D1 D H		
EA637GP-6	M6	6.4 17 3	80円	88円
EA637GP-8	M8	8.4 23 4	90円	99円
EA637GP-10	M10	10.5 28 4	100円	110円
EA637GP-12	M12	13 35 5	120円	132円
EA637GP-14	M14	15 40 5	150円	165円
EA637GP-16	M16	17 45 6	160円	176円
EA637GP-18	M18	19 45 6	240円	264円
EA637GP-20	M20	21 50 6	300円	330円
EA637GP-22	M22	23 50 8	360円	396円
EA637GP-24	M24	25 60 8	440円	484円
EA637GP-27	M27	28 68 10	750円	825円
EA637GP-30	M30	31 68 10	1,270円	1,397円
EA637GP-36	M36	38 80 10	1,270円	1,397円
EA637GP-42	M42	44 100 15	3,500円	3,850円
EA637GP-48	M48	50 110 17	5,770円	6,347円

●より安定した締付に
●材質…焼入鋼
●ケースサイズ…234×195×40mm


ウレタン付ストッパーボルト



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA948E-1	M4×20	710円	781円
EA948E-2	M4×25	710円	781円
EA948E-3	M4×30	710円	781円
EA948E-4	M5×20	760円	836円
EA948E-5	M5×25	760円	836円
EA948E-6	M5×30	760円	836円
EA948E-7	M6×30	780円	858円
EA948E-8	M6×40	780円	858円
EA948E-9	M6×50	780円	858円
EA948E-10	M8×30	810円	891円
EA948E-11	M8×40	810円	891円
EA948E-12	M8×50	810円	891円
EA948E-13	M10×30	870円	957円
EA948E-14	M10×40	870円	957円
EA948E-15	M10×50	870円	957円


●材質…本体:SS400(ニッケルメッキ) パッド:ポリウレタン
ロックナット:SS400(三価クロメート処理)
●ワークの位置決め、ストッパーなどの用途に
●ウレタンパッドが接着しており、衝撃を吸収します。

タイロッドボルト

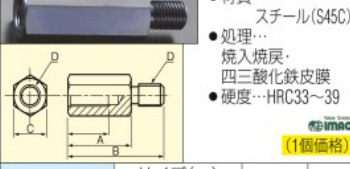

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
	D A B C		
EA948DR-1	M8 25 38 13	770円	847円
EA948DR-2	M8 32 45 13	860円	946円
EA948DR-3	M8 40 53 13	920円	1,012円
EA948DR-11	M10 32 48 17	1,300円	1,430円
EA948DR-12	M10 50 66 17	1,450円	1,595円
EA948DR-13	M10 75 91 17	1,510円	1,661円
EA948DR-21	M12 32 50 22	1,370円	1,507円
EA948DR-22	M12 50 68 22	1,460円	1,606円
EA948DR-23	M12 75 93 22	1,690円	1,859円
EA948DR-31	M16 32 57 27	1,460円	1,606円
EA948DR-32	M16 50 75 27	1,990円	2,189円
EA948DR-33	M16 75 100 27	2,140円	2,354円

 
球面ワッシャー (ドイツ)



品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
		D1 D H		
EA637GR-6	M6	6.4 12 2.3	80円	88円
EA637GR-8	M8	8.4 17 3.2	90円	99円
EA637GR-10	M10	10.5 21 4.0	120円	132円
EA637GR-12	M12	13 24 4.6	130円	143円
EA637GR-14	M14	15 28 5.0	210円	231円
EA637GR-16	M16	17 30 5.3	220円	242円
EA637GR-20	M20	21 36 6.3	320円	352円
EA637GR-24	M24	25 44 8.2	510円	561円
EA637GR-30	M30	31 56 11.2	990円	1,089円
EA637GR-36	M36	37 68 14	2,350円	2,585円
EA637GR-42	M42	43 78 17	4,290円	4,719円
EA637GR-48	M48	50 92 21	5,160円	5,676円

●球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に
●EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

 
皿ワッシャー (ドイツ)



品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
		D1 D H		
EA637GS-6	M6	7.1 12 2.8	90円	99円
EA637GS-8	M8	9.6 17 3.5	90円	99円
EA637GS-10	M10	12 21 4.2	120円	132円
EA637GS-12	M12	14.2 24 5	130円	143円
EA637GS-14	M14	16.5 28 5.6	240円	264円
EA637GS-16	M16	19 30 6.2	250円	275円
EA637GS-20	M20	23.2 36 7.5	390円	429円
EA637GS-24	M24	28 44 9.5	630円	693円
EA637GS-30	M30	35 56 12	1,120円	1,232円
EA637GS-36	M36	42 68 15	2,510円	2,761円
EA637GS-42	M42	49 78 18	4,570円	5,027円
EA637GS-48	M48	56 92 22	5,480円	6,028円

●球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に
●EA637GRシリーズと重ねてご使用下さい。

 皿ワッシャー (ドイツ)



品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
		D1 D H		
EA637GT-6	M6	7.1 17 4	210円	231円
EA637GT-8	M8	9.6 24 5	210円	231円
EA637GT-10	M10	12.0 30 5	210円	231円
EA637GT-12	M12	14.2 36 6	250円	275円
EA637GT-14	M14	16.5 40 6	370円	407円
EA637GT-16	M16	19.0 44 7	370円	407円
EA637GT-20	M20	23.2 50 8	520円	572円
EA637GT-24	M24	28.0 60 10	880円	968円
EA637GT-30	M30	35.0 68 10	1,430円	1,573円

●クランプのスロット穴にクランプするのに適しています


ツインナット (ドイツ)



品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
		D1 M S		
EA637GX-6	M6	14 9 10	5,060円	5,566円
EA637GX-8	M8	18 12 13	5,830円	6,413円
EA637GX-10	M10	22 14 17	7,450円	8,195円
EA637GX-12	M12	25 16 19	9,310円	10,241円
EA637GX-16	M16	31 21 24	11,050円	12,155円
EA637GX-20	M20	37 26 30	11,950円	13,145円
EA637GX-24	M24	45 30 36	15,550円	17,105円

●締め付け部まで一気にナットを通せます
●材質…焼入鋼

 
[クイックアクション]クランプナット (ドイツ)



品番	ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
		SW M		
EA637GZ-6	M6	16 9.0	960円	1,056円
EA637GZ-8	M8	19 10.5	1,050円	1,155円
EA637GZ-10	M10	22 12.5	1,140円	1,254円
EA637GZ-12	M12	27 15.0	1,290円	1,419円
EA637GZ-16	M16	34 16.0	1,810円	1,991円
EA637GZ-20	M20	41 22.0	4,300円	4,730円

●締め付け部まで一気にナットを通せます (ロック付)
●材質…焼入鋼(亜鉛メッキ)

 
サポートスクリュー (ドイツ)



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
	D L D1 K		
EA637BC-10	M10 39 30 8	1,700円	1,870円
EA637BC-12	M12 49 36 10	1,780円	1,958円
EA637BC-12L	M12 94 36 10	2,550円	2,805円
EA637BC-16	M16 55 42 13	2,230円	2,453円
EA637BC-16L	M16 90 42 13	3,020円	3,322円
EA637BC-20	M20 69 50 16	3,320円	3,652円
EA637BC-20L	M20 109 50 16	3,850円	4,235円
EA637BC-24	M24 87 60 20	4,930円	5,423円
EA637BC-24L	M24 137 60 20	6,480円	7,128円

●硬度…M10~M16:HRC22~32
M20~M24:HRC23~34


クランプボルト

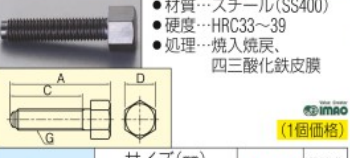

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
	A C D G		
EA948E-21	38 27 10	730円	803円
EA948E-22	48 37 10	730円	803円
EA948E-23	58 47 10	730円	803円
EA948E-24	50 37 13	800円	880円
EA948E-25	60 47 13	860円	946円
EA948E-26	70 57 13	920円	1,012円
EA948E-27	52 37 17	1,310円	1,441円
EA948E-28	62 47 17	1,450円	1,595円
EA948E-29	72 57 17	1,900円	2,090円
EA948E-30	75 55 19	2,040円	2,244円
EA948E-31	95 75 19	2,190円	2,409円
EA948E-32	115 95 19	2,330円	2,563円
EA948E-33	140 120 19	2,480円	2,728円

●材質…スチール(SS400)
●硬度…HRC33~39
●処理…焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜


スラストボルト

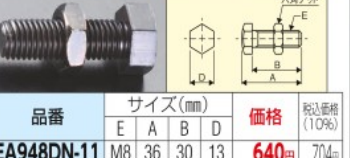

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
	E A B D		
EA948DN-11	M8 36 30 13	640円	704円
EA948DN-12	M8 46 40 13	640円	704円
EA948DN-13	M8 56 50 13	640円	704円
EA948DN-21	M10 48 40 17	730円	803円
EA948DN-22	M10 58 50 17	730円	803円
EA948DN-23	M10 68 60 17	730円	803円
EA948DN-31	M12 50 40 19	930円	1,023円
EA948DN-32	M12 70 60 19	930円	1,023円
EA948DN-33	M12 80 70 19	930円	1,023円
EA948DN-41	M16 55 45 24	1,230円	1,353円
EA948DN-42	M16 75 65 24	1,230円	1,353円
EA948DN-43	M16 85 75 24	1,230円	1,353円
EA948DN-51	M20 75 60 30	1,610円	1,771円
EA948DN-52	M20 90 75 30	1,610円	1,771円
EA948DN-53	M20 105 90 30	1,610円	1,771円

●材質…スチール(S45C)
●処理…焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部)

パッド付スラストボルト

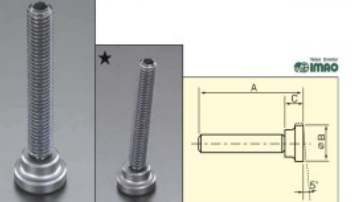

品番	ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
		A B C		
EA948DN-101	M6×3	27 12 7	680円	748円
EA948DN-102	M6×3	42 12 7	730円	803円
EA948DN-111	M8×3	43 16 9	730円	803円
EA948DN-112	M8×3	63 16 9	820円	902円
EA948DN-113	M8×3	83 16 9	880円	968円
EA948DN-121	M10×1.5	64 20 11	1,020円	1,122円
EA948DN-122	M10×1.5	84 20 11	1,170円	1,287円
EA948DN-123	M10×1.5	104 20 11	1,310円	1,441円
EA948DN-131	M12×1.75	65 25 13	1,170円	1,287円
EA948DN-132	M12×1.75	85 25 13	1,310円	1,441円
EA948DN-133	M12×1.75	105 25 13	1,450円	1,595円
EA948DN-134	M12×1.75	130 25 13	1,610円	1,771円
EA948DN-141	M16×2	85 32 15	2,040円	2,244円
EA948DN-142	M16×2	105 32 15	2,190円	2,409円
EA948DN-143	M16×2	130 32 15	2,330円	2,563円
EA948DN-144	M16×2	155 32 15	2,330円	2,563円
EA948DN-151	M20×2.5	105 40 16	2,640円	2,904円
EA948DN-152	M20×2.5	130 40 16	2,890円	3,179円
EA948DN-153	M20×2.5	155 40 16	3,010円	3,311円

●処理…焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
●材質…スチール(S45C)
★スライバル角…5°

[ボルト型]マグネットキャッチ

品番	サイズ(mm)	ねじ	価格	税込価格 (10%)
	A B			
EA951MB-31	10 15	M5	1,740円	1,914円
EA951MB-32	14 16	M6	1,990円	2,189円

●ラインなどで軽い物の搬送作業において使用します。
●吸着力…-31:10N(1kgf) -32:40N(4kgf)

[プレート付]マグネットキャッチ

品番	
----	--