

【オールステンレス製】パイメタル式温度計



ダイヤル径...90mm
ケース外径...101mm

品番	測定範囲 (°C)	感温部長 (mm)	1目盛	価格	税込価格 (10%)
EA727AB-1	-30~50	60	1°C	12,900円	14,190円
EA727AB-2	-30~50	100	1°C	12,900円	14,190円
EA727AB-3	-30~50	150	1°C	13,500円	14,850円
EA727AB-4	-30~50	200	1°C	13,500円	14,850円
EA727AB-6	0~100	50	2°C	11,500円	12,650円
EA727AB-7	0~100	100	2°C	11,500円	12,650円
EA727AB-8	0~100	150	2°C	12,000円	13,200円
EA727AB-9	0~100	200	2°C	12,000円	13,200円
EA727AB-11	0~150	50	2°C	12,600円	13,860円
EA727AB-12	0~150	100	2°C	12,600円	13,860円
EA727AB-13	0~150	150	2°C	12,800円	14,080円
EA727AB-14	0~150	200	2°C	12,800円	14,080円
EA727AB-16	0~200	50	5°C	13,400円	14,740円
EA727AB-17	0~200	100	5°C	13,400円	14,740円
EA727AB-18	0~200	150	5°C	13,500円	14,850円
EA727AB-19	0~200	200	5°C	13,500円	14,850円

- 室内用 ●オールステンレス
- 取付ねじ...R1/2 ●感温部径...8mm

【オールステンレス製】隔測温度計(液体膨張式)



ダイヤル径...100mm
ケース外径...110mm

品番	測定範囲(°C)	1目盛	価格	税込価格 (10%)
EA727-1	-50~50	2°C	39,600円	43,560円
EA727-2	-0~100	1°C	30,500円	33,550円
EA727-4	-0~150	2°C	32,000円	35,200円
EA727-5	-0~200	5°C	33,000円	36,300円

ダイヤル径...150mm
ケース外径...154mm

品番	測定範囲(°C)	1目盛	価格	税込価格 (10%)
EA727-11	-50~50	2°C	46,800円	51,480円
EA727-12	0~50	1°C	38,900円	42,790円
EA727-13	0~100	1°C	36,000円	39,600円
EA727-14	0~150	2°C	37,300円	41,030円
EA727-15	0~200	5°C	39,900円	43,890円

- 液体封入式
- オールステンレス製(SUS304) ●取付ねじ...R1/2
- 感温部...φ12×100mm ●リード長...3m

【壁掛型】隔測温度計



ダイヤル径...100mm
ケース外径...110mm

品番	測定範囲(°C)	1目盛	価格	税込価格 (10%)
EA727-21	0~80	5°C	21,000円	23,100円
EA727-22	0~100	5°C	21,000円	23,100円
EA727-23	0~120	5°C	22,200円	24,420円

- 材質...ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut-Niメッキ
- 感温部サイズ...φ8×100mm
- リード長...21:1m-22:23:2m
- 取付ねじ無し(投げ込み型)

ピトー管



品番	チューブ径	材質	価格	税込価格 (10%)
EA729SG-1	6mm	黄銅及び鋼	920円	1,012円
EA729SG-2	6mm	ステンレス鋼	5,940円	6,534円

- 風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用
- フランジセット... EA729SH-1

軟質ナイロンチューブ



カラー:乳白

品番	外径×内径 (mm)	長さ	最高使用圧力(MPa)	価格	税込価格 (10%)
EA125NB-8	8×6	5m	1.4	860円	946円
EA125NB-8A	8×6	10m	1.4	1,710円	1,881円
EA125NB-8B	8×6	20m	1.4	3,110円	3,421円

- 材質...軟質ナイロンチューブ
- 最高使用圧力(23°C時)
- 使用流体...空気、水、油
- 使用温度...-20~70°C
- 耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性

差圧計



品番 EA729SX-10 価格21,000円 税込価格(10%) 23,100円

- 計測範囲...0~100hPa ●分解能...0.01hPa
- 精度(±1digit)... ±0.03hPa(0~+0.30hPa) ±0.05hPa(+0.31~+100hPa) ±0.1hPa(+計測値の1.5%):0.31~100hPa
- 過負荷...500hPa(これ以上の気圧が掛かると壊れてしまう負荷です)
- 選択可能単位... hPa, mbar, Pa, mmHg, mmHg, inHg, inHg, psi
- 電源...単4電池×2本(付属)
- サイズ...119×46×25mm ●重量...49g
- 付属品...ベルトホルダー、ストラップ、保護キャップ、シリコンチューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:7mm×1m)×各1本

ピトー管用取付フランジ



品番 EA729SH-1 価格1,080円 税込価格(10%) 1,188円

- セット内容) フランジ×1、フランジバック×1、ピトー管バック×1
- EA729SG-1-2用

差圧計用シリコンチューブ



●サイズ...内径:4mm 外径:6mm 全長:5m

品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA729SX-3	シリコンチューブのみ	6,500円	7,150円


微差圧計(無線式)



品番 EA729SX-13 価格125,000円 税込価格(10%) 137,500円

- 測定値を無線でスマートフォンに表示
- 測定範囲...差圧:-120~120Pa、風速:0.1~14m/s、絶対圧:700~1100hPa
- 分解能...差圧:0.001Pa、風速:0.01m/s、絶対圧:0.1hPa
- 精度...差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22°C/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa
- 機能...最大・最小値表示、メモリ付(PCと接続可)、風速演算、本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
- 電源...単3電池×4本(付属)
- サイズ...85(W)×35(D)×150(H)mm
- 重量...400g
- 付属品...USBケーブル、キャリングケース

【風速演算機能付】差圧計

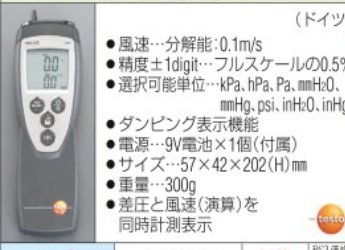

品番	風速範囲	価格	税込価格 (10%)
EA739AJ	2~17.5m/s	62,000円	68,200円
EA739AK	5~55m/s	62,000円	68,200円
EA739AL	10~100m/s	62,000円	68,200円

品番	差圧		
	範囲	分解能	過負荷
EA739AJ	0~2hPa	0.001hPa	±10hPa
EA739AK	0~20hPa	0.01hPa	±200hPa
EA739AL	0~200hPa	0.1hPa	±2000hPa

EA739AJ, AK, ALの特長
ピトー管(別売)を使用して、風速の計測ができます。



【横目盛形】微差圧計



品番	目盛範囲	価格	税込価格 (10%)
EA729SB-5A	0~50Pa	16,600円	18,260円
EA729SB-10A	0~100Pa	16,600円	18,260円
EA729SB-30A	0~300Pa	15,200円	16,720円
EA729SB-50A	0~500Pa	15,200円	16,720円
EA729SB-200A	0~2kPa	13,400円	14,740円
EA729SB-300A	0~3kPa	13,400円	14,740円

- 測定ガス体...空気及び非腐食性ガス
- 精度...±2.5%F.S以内 ●計器本体耐圧力...50kPa
- 外形サイズ...80(W)×85(D)×26(H)mm
- 重量...90g

微差圧計



品番	目盛範囲	価格	税込価格 (10%)
EA729SA-5A	-50~50Pa	22,400円	24,640円
EA729SA-6A	0~50Pa	20,900円	22,990円
EA729SA-10A	0~100Pa	20,900円	22,990円
EA729SA-20A	0~200Pa	18,900円	20,790円

- 精度... -5A、-10A、-20A: ±2.5%F.S以内、-6A: ±5%F.S以内
- 適用ガス体... 空気及び非腐食性ガス
- ダイヤフラム耐圧力... 10kPa以内(0.1kg/cm²)
- 外径サイズ...100mm

【縦目盛形】微差圧計



品番	目盛範囲	価格	税込価格 (10%)
EA729SC-30	0~300Pa	15,200円	16,720円
EA729SC-50	0~500Pa	15,200円	16,720円

- 測定ガス体... 空気及び非腐食性ガス
- 精度... ±2.5%F.S以内
- 計器本体耐圧力... 50kPa
- 外形サイズ... 26(W)×85(D)×80(H)mm
- 重量...90g


微差圧計



品番	目盛範囲	価格	税込価格 (10%)
EA729SA-30A	0~300Pa	18,900円	20,790円
EA729SA-50A	0~500Pa	18,900円	20,790円
EA729SA-100A	0~1000Pa	18,900円	20,790円

- 精度... ±1.5%F.S以内
- 適用ガス体... 空気及び非腐食性ガス
- ダイヤフラム耐圧力... 40kPa以内(0.4kg/cm²)
- 外径サイズ...100mm

微差圧計

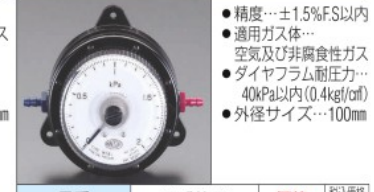

品番	目盛範囲	価格	税込価格 (10%)
EA729SA-200A	0~2kPa	18,900円	20,790円
EA729SA-300A	0~3kPa	18,900円	20,790円

- 精度... ±1.5%F.S以内
- 適用ガス体... 空気及び非腐食性ガス
- ダイヤフラム耐圧力... 40kPa以内(0.4kg/cm²)
- 外径サイズ...100mm

微差圧計

空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になります。

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。