

[吊下げ型] 防振ゴム

●ゴム材質…天然ゴム



品番	サイズ(mm)		下方向 支持荷重 (N)	下方向 ばね定数 (N/mm)	価格	税込価格 (10%)
	高さ	穴径				
EA949HS-251	11	9	145	185	500円	550円
EA949HS-252	14	11	685	480	620円	682円
EA949HS-253	17	14	1,050	585	730円	803円
EA949HS-254	23	17	1,750	785	1,920円	2,112円
EA949HS-255	29	17	2,550	1,100	2,210円	2,431円


[吊型] 防振ゴム



品番	サイズ(mm)				許容荷重 (N)	ばね定数 (N/mm)	価格	税込価格 (10%)
	B	L	D	d ₂				
EA949HS-221	32	70	11	10	230	59	500円	550円

●ゴム材質…天然ゴム
●吊型防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
●防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
●15Hz以上の振動に対して有効な防振効果を得られます。
●冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に

防振パッド [A型]

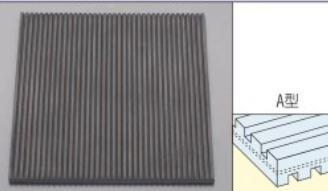

品番	縦 (mm)	横 (mm)	厚み (mm)	ゴム 材質	価格	税込価格 (10%)
EA949HS-272	300	300	8	CR	4,060円	4,466円
EA949HS-273	305	305	10	SBR	4,980円	5,478円


防振パッド [B型]



品番	縦 (mm)	横 (mm)	厚み (mm)	ゴム 材質	価格	税込価格 (10%)

●許容圧縮応力…0.8N/mm²(2枚重ね値は0.6N/mm²)
●機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
●必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
●ナイロンを組み込んだキャンパス入りで荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
●B型の表面形状の為、重ねて使用することでたわみが大きくとれ、大きな緩衝効果が得られます。

防振ゴム

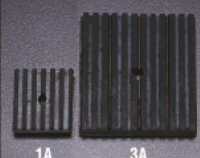


●用途…エアコンの室外機の脚まわり等
●重ね置き可能。
●耐荷重(参考)…1㎡:800kg

品番	縦 (mm)	横 (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997XA-3A	100mm	100mm	10mm	3,400円	3,740円

(10枚価格)

防振ゴム


●設置例



防振パッド

EA949HS-271~273・276

特殊な場合を除き、敷くだけで防振・防音の効果を得ることができます。据え付けや移転がきわめて容易に行えます。又、EA949HS-276は表面が独特の形状をしており、2枚以上重ねて使用しても滑りにくくなっています。

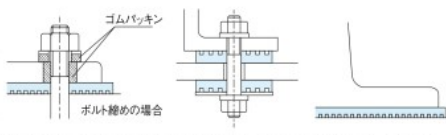

クッションゴム

●ゴム材質…天然ゴム



品番	サイズ(mm)			下方向 支持荷重 (N)	下方向 ばね定数 (N/mm)	価格	税込価格 (10%)
	D	d	H				
EA949HS-301	30	12	30	340	118	260円	286円
EA949HS-302	35	12	30	490	190	480円	528円
EA949HS-303	35	12	50	490	110	660円	726円
EA949HS-304	40	12	30	690	260	580円	638円
EA949HS-305	40	12	50	640	130	760円	836円
EA949HS-306	40	16	100	690	69	1,260円	1,386円
EA949HS-307	50	16	30	1100	410	720円	792円
EA949HS-308	50	16	50	1100	230	920円	1,012円
EA949HS-309	65	16	50	2000	410	1,680円	1,848円
EA949HS-310	65	16	80	2000	250	2,390円	2,629円
EA949HS-311	80	16	50	2900	690	2,390円	2,629円
EA949HS-312	80	16	80	2900	390	4,780円	5,258円
EA949HS-313	80	16	100	2900	320	5,580円	6,138円
EA949HS-314	100	16	100	5000	500	7,170円	7,887円

●中央の穴を通してボルトで容易に取付可
●ナイフやグラインダーで切断・研磨し形状を変えられることでばね定数を調整可能。

ゴムスプリング

●ゴム材質…天然ゴム



品番	サイズ(mm)			下方向 支持荷重 (N)	下方向 ばね定数 (N/mm)	価格	税込価格 (10%)
	D	d	H				
EA949HS-315	95	36	130	2500	200	15,200円	16,720円
EA949HS-316	125	36	130	4400	340	20,900円	22,990円
EA949HS-317	140	40	120	5600	470	23,900円	26,290円
EA949HS-318	225	70	200	15700	780	55,000円	60,500円

●中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
●発熱が小さく長期間の耐久性有。
●振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



防振ゴム



●耐荷重(参考)…1㎡:800kg
●重ね置きが可能です。
●用途…エアコンの室外機の脚まわり等

品番	幅	長さ	厚み	価格	税込価格 (10%)
EA997XA-11A	100mm	1m	10mm	1,900円	2,090円

(2枚価格)

天然ゴム(NR)…最もゴムらしい弾力性を持ち、機械的強度・伸縮性は良い反面、耐候性・耐油性・耐熱性・耐オゾン性は劣ります。

シート	特徴	用途
NR	機械的性質・耐摩耗性・弾力性に優れている	一般用パッキング・ガスケット材、敷きゴム
NBR	耐油性に優れている	燃料用パッキング素材
CR	耐候性に優れている、耐油性が良好、耐熱性がNR・NBRより良好	屋外用敷きゴム、難燃性シート
EPT	耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐熱性に優れている	窓枠用シール材、掲示板
FR (パイトン)	耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れている、耐熱老化性はシリコンゴムより優れている	特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材

■各種ゴムの一般特性順位※あくまで一般的物性であり、ご使用に際しては事前にご確認ください。

特性	順位	ゴム種別
機械的強度	優	SR, FR, CSM, IIR, BR, EPT, SBR, NBR, CR, NR, UR
反撥弾性	優	IIR, CSM, NBR, SBR, CR, SR, UR, NR, BR
耐摩耗性	優	SR, FR, IIR, NBR, CSM, SBR, CR, NR, BR, UR
耐熱性	優	NR, UR, BR, SBR, NBR, CR, IIR, CSMEPT, SR, FR
耐油性	優	NR, SBR, IIR, EPT, CSM, CR, SR, NBR, FR
耐オゾン性	優	NR, SBR, NBR, BR, CR, IIR, CSM, EPT, SR, UR, FR

