

### エアーマルチグラインダーセット



- 1台のグラインダーで多用途に対応できる便利なセットです
- 全長…280mm
- 重量…本体1.2kg 総重量(ケース含)…3.13kg
- 使用圧力…0.63MPa
- エア消費量…102ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4
- ケースサイズ…約450(W)×110(D)×350(H)mm

品番	回転数	価格	税込価格(10%)
EA162SR	4,090rpm	48,500円	53,350円

- ハンドルは180度回転します
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 付属品…ストリップホイール×1個、ラバーイレーサー×1個、ワイヤーホイール(0.5mmスチール・バンド、0.5mmスチール・ストレート、0.7mmスチール・バンド)×各1個、アダプター×1個、六角レンチ(5mm)



### [75mm] エアークラフト グライダ



- 全長…210mm
- 重量…1.13kg
- 使用圧力…0.64MPa

品番	適合砥石(直径×穴径)	無負荷回転数	価格	税込価格(10%)
EA159DM	75mm×9mm	18,000rpm	8,140円	8,954円

- エア消費量…114ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4
- 使用コンプレッサー…2.2kW

### [75mm] エアークラフト グライダ



- 全長…190mm
- 重量…640g
- 使用圧力…0.63MPa
- エア消費量…260ℓ/min

品番	適合砥石(直径×穴径)	無負荷回転数	価格	税込価格(10%)
EA159HS-1	75mm×9mm	19,000rpm	16,100円	17,710円

- 吸入口…Rc1/4
- 使用コンプレッサー…2.2kW


### [75mm] 切断砥石



品番	適合砥石(直径×穴径)	価格	税込価格(10%)
EA159DM-1	75mm×9mm	2,110円	2,321円

- EA159DM
- 直径…75mm
- 穴径…9.5mm
- 厚み…1.8mm

### エアークラフト グライダ

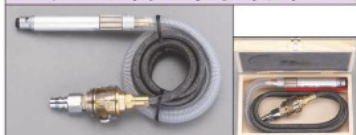

- ハンドルサイズ…φ17×132mm
- 重量…336g
- 使用圧力…0.63MPa
- エア消費量…57ℓ/min
- ホース長…1.2m
- 吸入口…R1/4
- ケースサイズ…215(W)×115(D)×50(H)mm
- 使用コンプレッサー…2.2kW

品番	チェックサイズ	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159PG	3mm	70,000rpm	21,600円	23,760円

- 全長…129mm



品番	チェックサイズ	無負荷回転数	価格	税込価格(10%)
EA159CP-70	3mm	100,000rpm	95,000円	104,500円

- エア消費量…170ℓ/min
- 重量…150g
- 振動が少なく、低騒音
- セラミックベアリングを使用しているためオイルフリーでコンタミが発生しません。



QRコードをお手持ちの携帯端末で読み込むことで動画をご覧いただけます。  
(※端末によっては読み込みができない場合があります)

### エアークラフト グライダ



- ハンドル長…165mm
- 重量…380g
- 使用圧力…0.58MPa

 
品番	チェックサイズ	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159PE	3mm・6mm	40,000rpm	36,500円	40,150円

- エア消費量…250ℓ/min
- ホース長…1.4m
- 吸入口…Rc1/4
- 商品によりホースカラー異なります。(ブラック・ブルー)
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 軸付砥石は付いておりません。



品番	チェックサイズ	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159DA-5	3mm	60,000rpm	22,350円	24,585円

- 使用圧力…0.62MPa
- エア消費量…142ℓ/min
- ホース長…1.5m
- 吸入口…Rc1/4
- スピンドルロックバー、スナバ、プラグ付
- 使用コンプレッサー…2.2kW



品番	チェックサイズ	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159PC-1	3mm	60,000rpm	36,300円	39,930円

- 使用圧力…0.63MPa
- エア消費量…140ℓ/min
- ホース長…1.5m
- 吸入口…Rc1/4
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW
- 軸付砥石は付いておりません。


### ストリップホイール(EA162SR用)



 - サイズ…φ115×30mm
- 重量…103g
- 材質…ナイロン繊維+研磨剤
- 最大回転数…4,500rpm
- 用途…錆び除去(浅層)

品番	価格	税込価格(10%)
EA162SR-1	2,220円	2,442円

### アダプター(EA162SR用)



- サイズ…φ66×30mm
- 重量…99g
- 材質…アルミ
- 最大回転数…4,500rpm
- EA162SR-11~16用アダプター

品番	価格	税込価格(10%)
EA162SR-5	2,420円	2,662円

### [75mm] エアークラフト グライダ




- 全長…202mm
- 重量…890g
- 使用圧力…0.63MPa

品番	適合砥石(直径×穴径)	無負荷回転数	価格	税込価格(10%)
EA159DN-11	75×9mm	20,000rpm	6,170円	6,787円

- エア消費量…170ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4
- 使用コンプレッサー…2.2kW

### エアークラフト ペン

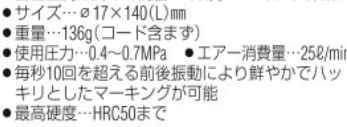

- 全長…160mm
- 重量…約200g
- 無負荷振動数…13,000bpm

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA159MA	本体	35,000円	38,500円

- 各種金属、ガラス、樹脂への刻字マーキング作業に
- サイズ…φ17×140(L)mm
- 重量…136g(コード含まず)
- 使用圧力…0.4~0.7MPa
- エア消費量…25ℓ/min
- 毎秒10回を超える前後振動により鮮やかにハッキリとしたマーキングが可能
- 最高硬度…HRC50まで

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA159MA-1	替ビット	8,800円	9,680円

- エア消費量…150ℓ/min
- ホース長…1.5m
- 吸入口…R1/4
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 軸付砥石は付いておりません。

### エアークラフト グライダ



- ハンドル長…150mm
- 重量…380g
- 使用圧力…0.63MPa

品番	チェックサイズ	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159PJ	3mm・6mm	30,000rpm	37,400円	41,140円

- エア消費量…150ℓ/min
- ホース長…1.5m
- 吸入口…R1/4
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 軸付砥石は付いておりません。

### エアークラフト グライダ



- ハンドル長…135mm
- 重量…400g
- 使用圧力…0.64MPa

品番	チェックサイズ	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159DA	3mm	54,000rpm	32,150円	35,365円

- エア消費量…57ℓ/min
- ホース長…1.36m
- 吸入口…R1/4
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 3mm軸付砥石×5本

### ラバーイレーサー(EA162SR用)



- サイズ…φ105×30mm
- 重量…200g
- 材質…ナイロン繊維+研磨剤
- 用途…接着剤除去

品番	価格	税込価格(10%)
EA162SR-2	1,850円	2,035円

### ワイヤーホイール(EA162SR用)



- 材質: スチール
- | 品番         | タイプ   | 線径    | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|-------|-------|--------|-----------|
| EA162SR-11 | ストレート | 0.5mm | 3,070円 | 3,377円    |
| EA162SR-12 | バンド   | 0.5mm | 3,380円 | 3,718円    |
| EA162SR-13 | バンド   | 0.7mm | 3,380円 | 3,718円    |

- 材質: ステンレス

品番	タイプ	線径	価格	税込価格(10%)
EA162SR-14	ストレート	0.5mm	3,320円	3,652円
EA162SR-15	バンド	0.5mm	3,320円	3,652円
EA162SR-16	バンド	0.7mm	3,320円	3,652円

- サイズ…φ103×23mm
- 適合アダプター…EA162SR-5

### [75mm] エアークラフト グライダ



- 低騒音・角度調整可・逆送転付

品番	適合砥石(直径×穴径)	無負荷回転数	価格	税込価格(10%)
EA159HS	75mm×9.5mm	16,000rpm	19,200円	21,120円

- 全長…248mm
- 重量…1.1kg
- 使用圧力…0.63MPa
- エア消費量…350ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4
- 使用コンプレッサー…2.2kW

### エアークラフト グライダ(アングル型)



- 全長…135mm
- 重量…210g
- 使用圧力…0.63MPa
- エア消費量…155ℓ/min

品番	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159PB-5	23,000rpm	22,700円	24,970円

- ホース長…1.5m
- パッドサイズ…φ30mm
- 吸入口…R1/4
- サンドペーパー…#60-#100-#150(各2枚付)
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

### エアークラフト グライダ



- ハンドルサイズ…122.7mm
- 重量…900g
- 使用圧力…0.63MPa
- エア消費量…180ℓ/min
- ホース長…1500mm
- 吸入口…R1/4
- ケースサイズ…203(W)×340(D)×48.8(H)mm
- 使用コンプレッサー…2.2kW

品番	チェックサイズ	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159HT	3mm	58,000rpm	8,630円	9,493円

- 3mm軸付砥石×10本
- 砥石サイズ…φ13×3、φ8×7、φ6×7、φ6×13、φ5.5×12、φ6×15、φ6×12、φ5.5×14、φ6×13、φ4×11(mm)

品番	チェックサイズ	回転数	価格	税込価格(10%)
EA159DA-6	3mm	60,000rpm	30,800円	33,880円

- 使用圧力…0.64MPa
- エア消費量…80ℓ/min
- ホース長…1.35m
- 吸入口…R1/4(プラグ付)
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 軸付砥石×4本