

増量ノズル付エアークレーン



2・3 プラグ付

品番	増量	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA123AM-2	3.5倍	39	600	9	3,790円	4,169円
EA123AM-3	5倍	58	840	12	4,280円	4,708円

タケノコ付

品番	増量	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA123AM-23	5倍	58	840	12	4,330円	4,763円

●使用圧力…0.7MPa
●タケノコ径…8.5mm (-23のみ)
●本体材質…アルミダイカスト製
●ノズル取付ねじ…G1/8”
●通常ノズルに比べて-2は約3.5倍、-3と-23は約5倍の風量が得られます。
●標準ノズル…-2:EA123AM-102、-3、-23:EA123AM-103(当貴)

増量ノズル付エアークレーン



●使用圧力…0.7MPa

品番	増量	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA123AM-5	4倍	47	640	10	付	3,890円	4,279円
EA123AM-6	5倍	67	840	12	付	4,180円	4,598円

●材質…本体:アルミダイカスト ノズル:POM樹脂
●ノズル取付ねじ…G1/8”
●-5は通常の約4倍、-6は通常の約5倍の風量が得られます。
●標準ノズル…-5:EA123AM-105、-6:EA123AM-106(当貴)

樹脂製エアークレーン(フレキシブル)



●使用圧力…0.7MPa
●本体材質…プラスチック製

品番	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA123AN-1	100	160	2	付	4,100円	4,510円

●ノズル取付ねじ…G1/8” ●フレキシブルノズルタイプ

エアークロスリール(ウレタンホース付)



●吊り下げ用
●常用圧力…0.69MPa
●穴径…2mm

品番	ホースサイズ (内径×外径)	ホース長 (使用範囲)	価格	税込価格 (10%)
EA123AE-6	5×8mm	5m (2.4m)	6,980円	7,678円

●エアークリーニング…145l/min
●本体材質…アルミダイカスト製
●エアークリーニング調整付
●ノズル取付ねじ…G1/8”
●プラグ付 ●吊り下げ重量…200g

エアークロスリール(増量ノズル付)



●吊り下げ用
●常用圧力…0.69MPa
●本体材質…アルミダイカスト製
●ノズル取付ねじ…G1/8”
●プラグ付

品番	ホースサイズ (内径×外径)	ホース長 (使用範囲)	価格	税込価格 (10%)
EA123AM-13H	5×8mm	5m (2.4m)	8,910円	9,801円

●標準ノズル…EA123AM-103

エアークロスリール(流量調整付)



品番	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA123AE-5	28	145	2	付	2,600円	2,860円

●使用圧力…0.7MPa ●タケノコ径…8.5mm
●本体材質…アルミダイカスト
●ノズル取付ねじ…G1/8”
●エアークリーニング調整付 ●吊り下げ用

増量ノズル付エアークリーナー



●使用圧力…0.7MPa
●本体材質…アルミダイカスト製
●ノズル取付ねじ…G1/8”

品番	増量	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	穴径 (mm)	プラグ	価格	税込価格 (10%)
EA123AM-13	5倍	58	840	12	付	4,810円	5,291円

●通常の5倍の風量が得られます。
●吊り下げ用
●標準ノズル…EA123AM-103(当貴)

エアークロスリール(ウレタンホース付)



●吊り下げ用
●常用圧力…0.69MPa
●穴径…2mm

品番	ホースサイズ (内径×外径)	ホース長 (使用範囲)	価格	税込価格 (10%)
EA123AE-6B	5×8mm	5m (2.4m)	7,870円	8,657円

●エアークリーニング…160l/min
●ノズル長…100mm
●本体材質…アルミダイカスト製
●ノズル取付ねじ…G1/8”
●プラグ付
●標準ノズル…EA123AE-100C(当貴)


ロングノズルエアークリーナー



品番	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA123AE-8	300	135	2	4,620円	5,082円

●使用圧力…0.7MPa ●ノズル取付ねじ…G1/8” ●標準ノズル…EA123AF-300(当貴)

エアークレーン用ノズル




●取付ねじ…G1/8”

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格 (10%)
	ノズル長	穴径	パイプ径		
EA123AE-100A	100	1	2	1,030円	1,133円
EA123AE-100B	100	1.6	3	1,030円	1,133円

●エアークリーニング吐出量…-100A:32l/min -100B:94l/min
●本体材質…真鍮

エアークレーン用ノズル

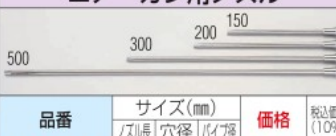

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格 (10%)
	ノズル長	穴径	パイプ径		
EA123AE-150	150	2	6	1,300円	1,430円
EA123AE-200	200	2	6	1,490円	1,639円
EA123AE-300	300	2	6	1,640円	1,804円
EA123AE-500	500	2	6	2,150円	2,365円

●本体材質…真鍮 ●取付ねじ…G1/8” ●標準ノズル…EA123AE-100C(当貴)

エアークレーン用ノズル



●取付ねじ…G1/8”

品番	ノズル長	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA123AE-100C	100mm	2mm	1,040円	1,144円

●エアークリーニング吐出量…160l/min ●本体材質…真鍮

エアードスター用増量ノズル[真鍮製]



品番	増量	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	価格	税込価格 (10%)
EA123AM-102	3.5倍	39	600	1,680円	1,848円
EA123AM-103	5倍	58	840	2,170円	2,387円

●取付ねじ…G1/8” ●材質…真鍮


エアークレーン用ノズル



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格 (10%)
	ノズル長	穴径	エアークリーニング (l/min)		
EA123AF-1	18	1.5	100	870円	957円
EA123AF-4	105	3.0	260	640円	704円
EA123AF-5	22	2.0	160	320円	352円
EA123AF-6	28	2.0	145	640円	704円
EA123AF-7	21	2.0	160	510円	561円
EA123AF-11	21	2.0	160	2,740円	3,014円

●取付ねじ…G1/8”
●-1…自転車用 ●-4…銅パイプ付
●-5…普及型 ●-6…流量調整付
●-7…プラスチック ●-11…ステンレス製


エアークリーニング調整付ノズル

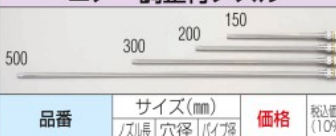

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格 (10%)
	ノズル長	穴径	パイプ径		
EA123AF-150	150	2	6	1,820円	2,002円
EA123AF-200	200	2	6	1,970円	2,167円
EA123AF-300	300	2	6	2,150円	2,365円
EA123AF-500	500	2	6	2,650円	2,915円

●本体材質…真鍮 ●取付ねじ…G1/8” ●標準ノズル…EA123AE-100C(当貴)
●エアークリーニング吐出量…135l/min
●エアークリーニング調整付

フレキシブルノズル

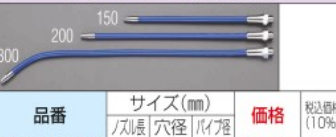

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格 (10%)
	ノズル長	穴径	パイプ径		
EA123AH-150	150	2.3	6	1,640円	1,804円
EA123AH-200	200	2.3	6	1,770円	1,947円
EA123AH-300	300	2.3	6	1,900円	2,090円

●取付ねじ…G1/8” ●本体材質…銅、11ナイロン ●標準ノズル…EA123AH-150(当貴)
●ノズル部は曲げることができます。
●エアークリーニング吐出量…160、200、150l/min
-300:140l/min

エアードスター用増量ノズル[樹脂製]



品番	増量	ノズル長 (mm)	エアークリーニング (l/min)	価格	税込価格 (10%)
EA123AM-105	4倍	47	640	1,780円	1,958円
EA123AM-106	5倍	67	840	2,070円	2,277円

●取付ねじ…G1/8” ●材質…プラスチック

エアークレーン用ノズル[ステンレス製]



品番	サイズ(mm)			価格	税込価格 (10%)
	ノズル長	穴径	パイプ径		
EA123AS-150	150	2.3	5	10,550円	11,605円
EA123AS-300	300	2.3	5	13,700円	15,070円

●取付ねじ…G1/8” ●材質…ステンレス
●エアークリーニング吐出量…150:200l/min -300:180l/min

吊りスプリング



●ホース吊り下げ用
●吊り下げ重量…200g

品番	適応ホース	全長	価格	税込価格 (10%)
EA124EB-3	EA125BL-3	300mm	630円	693円
EA124EB-5	EA125BL-5	500mm	770円	847円
EA124EB-7	EA125BL-7	700mm	990円	1,089円

●適合ホース…EA125BL-3~7(P.1152)

コンプレッサー、配管内のごみや水分を除去するためにできるだけフィルターやドレントラップ等を取付けて下さい。フィルター等はP.1032~に掲載しています。



増量ノズルとは

通常のノズルより吐き出し空気量が多いノズルのことです。ノズル側面に開いた穴が周りの空気を吸い込み、コンプレッサーからの空気と一緒に吐き出す仕組みを持っています。

エアードスター、エアークロスリールのノズル取付ねじサイズと、ノズルの取付ねじサイズが合えばすべてのノズルが使用可能です。ノズルはP.1021に掲載しています。

<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。