

ダイヤモンドペストセット

(イスラエル)

- 油性

品番 **EA819DP-30** 価格 **19,200円** 税込価格(10%) 21,120円

〈セット内容〉
●粒度(仕様)…#1,200(中仕上)
#3,000(精密仕上)
#14,000(鏡面仕上)
●ペースト容量…各5g ●軸付レザーパフ(3mm軸)付
●ケースサイズ…155×132×38mm

ポリッシングペーストセット

(スイス)

品番 **EA819DR** 価格 **11,450円** 税込価格(10%) 12,595円

〈セット内容〉

色	用途	色	用途
紫	金属粗削用	灰	ステンレス用
青	金属超仕上げ用	緑	硬金属用 (クロム、コバルト等)
白	金属光沢用	黄	軟金属用 (黄ブロンズ、プラスチック等)
赤	金、銀用		

●フェルト又は綿のパフに付けて使用して下さい。
●1本サイズ…30×32×100mm
●ケースサイズ…280×110×40mm

ポリッシングペーストセット

品番 **EA819D** 価格 **3,810円** 税込価格(10%) 4,191円

〈セット内容〉
●硬金属用×2個、金・銀用×1個、金属光沢用×1個
●サイズ…30×15×65mm
●ケース付で携帯性に優れ、保管時の汚れ等も防ぎます。
●ケースサイズ…165×95×30mm

6本組ポリッシングペーストセット(鉄/ステンレス用)

品番 **EA819D-30** 価格 **9,400円** 税込価格(10%) 10,340円

〈セット内容〉

色	砥粒	研磨後の表面
薄茶	アルミナ	#600相当 予備研磨
白	アルミナ	#600~#1,200相当
白	アルミナ	#8,000~相当光沢仕上がり
白	アルミナ	最良光沢仕上がり
緑	酸化クロム	#8,000~相当光沢仕上がり
緑	酸化クロム	最良光沢仕上げ

●一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼用 (6個価格)
●フェルトパフや綿パフに少量付けてご使用下さい。
●サイズ…25×30×121(L)mm

ダイヤモンドペースト

(イスラエル)

品番	粒度(仕様)	価格	税込価格(10%)
EA819DP-10	#270(粗仕上)	8,160円	8,976円
EA819DP-11	#400(粗仕上)	8,160円	8,976円
EA819DP-12	#500(中仕上)	8,160円	8,976円
EA819DP-13	#600(中仕上)	8,160円	8,976円
EA819DP-14	#1,200(中仕上)	7,070円	7,777円
EA819DP-15	#1,800(精密仕上)	7,070円	7,777円
EA819DP-16	#3,000(精密仕上)	7,070円	7,777円
EA819DP-17	#8,000(精密仕上)	5,660円	6,226円
EA819DP-18	#14,000(鏡面仕上)	4,350円	4,785円
EA819DP-19	#20,000(超鏡面仕上)	4,350円	4,785円

●油性
●容量…5g入
●フェルトや綿のパフに付着させ低速回転から徐々に回転を上げてご使用下さい。

軸付フラップホイール(3mm軸)

(イギリス)

●鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に
●軸径…3.0mm
●最大回転数…40,000rpm
●軸長…38mm

Garryson

ポリッシングペースト

●サイズ…30×15×65(L)mm

品番	用途	価格	税込価格(10%)
EA819D-1	硬金属用	910円	1,001円
EA819D-2	金、銀用	660円	726円
EA819D-3	金属光沢用	800円	880円

7本組ポリッシングペーストセット(アルミニウム用)

品番 **EA819D-40** 価格 **10,300円** 税込価格(10%) 11,330円

〈セット内容〉

色	砥粒	研磨後の表面
薄茶	アルミナ	#600相当 予備研磨
茶	シリカ	#600~#1,500相当
白	アルミナ	#600~#1,200相当
白	アルミナ	#8,000~相当光沢仕上がり
白	アルミナ	最良光沢仕上がり
緑	酸化クロム	#8,000~相当光沢仕上がり
緑	酸化クロム	最良光沢仕上げ

●アルミニウム用
●フェルトパフや綿パフに少量付けてご使用下さい。
●サイズ…25×30×121(L)mm

5本組メッシュサンダーセット(3mm軸)

品番 **EA819-240** 価格 **8,580円** 税込価格(10%) 9,438円

●差し込みケース付
●軸径…3.0mm
●サイズ…φ20×10mm

●粒度…#800・#1000・#1500・#2000・#3000
●最大回転数…20,000rpm
●放熱効果が高く、目詰まりや研磨焼けが起りません。
●ソフトなアタリで正回転、逆回転のどちらでも作業が行えます。
●適合素材…工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム

5本組デライトサンダーセット(3mm軸)

品番 **EA819-250** 価格 **4,730円** 税込価格(10%) 5,203円

●差し込みケース付
●軸径…3.0mm
●サイズ…φ25×12mm
●粒度…#120

●#240・#400・#600・#1000
●積層枚数…#120・#240:3枚、#400~#1000:4枚
●最大回転数…10,000rpm
●放熱効果が高く、目詰まりや研磨焼けが起りません。
●クッションサンダーに比べ、よりソフトなアタリと美しい研磨仕上げ面が得られます。
●適合素材…工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム

ポリッシングペースト

●サイズ…30×15×70(L)mm

品番	仕様	用途	価格	税込価格(10%)
EA819D-6	仕上	ステンレス・鉄・アルミ	890円	979円
EA819D-7	粗仕上	アルミ・銅	990円	1,089円
EA819D-8	中仕上	石炭・プラスチック	990円	1,089円

パフ用研磨剤

品番	仕様	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA819D-11	プラスチック用	40×163×60(H)mm	2,090円	2,299円
EA819D-12	超硬金属用	34×130×53(H)mm	880円	968円

●パフもちがよく、深みのある光沢を得ることができます。
●研磨後の仕上げに最適です。
●材質…動物油脂・鉱物油・研磨剤

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

フラップホイール

あらゆる素材の表面研磨に対応!!
研磨材のなかでも最も用途が幅広いのがフラップホイールです。

- 錆や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)
- 金属製品の細かいバリ取りに。

適合材料…一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、高合金鋼、アルミニウム、非鉄、木材、プラスチック、他

軸付フラップホイール(3mm軸)

(イギリス)

●鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に
●軸径…3.0mm ●軸長…38mm
●最大回転数…25,000rpm

Garryson

品番	直径(mm)	高さ(mm)	粒度	価格	税込価格(10%)
EA819AD-30C	30	5	#80	370円	407円
EA819AD-30E	30	5	#120	370円	407円
EA819AD-30G	30	5	#180	370円	407円


軸付フラップホイール(3mm軸)

(イギリス)

Garryson

品番	直径(mm)	高さ(mm)	粒度	価格	税込価格(10%)
EA819AD-31B	30	10	#60	330円	363円
EA819AD-31C	30	10	#80	330円	363円
EA819AD-31E	30	10	#120	330円	363円
EA819AD-31F	30	10	#150	330円	363円
EA819AD-31G	30	10	#180	330円	363円
EA819AD-31H	30	10	#240	330円	363円
EA819AD-32A	30	15	#40	350円	385円
EA819AD-32B	30	15	#60	350円	385円
EA819AD-32C	30	15	#80	350円	385円
EA819AD-32D	30	15	#100	350円	385円
EA819AD-32E	30	15	#120	350円	385円
EA819AD-32F	30	15	#150	350円	385円
EA819AD-32G	30	15	#180	350円	385円
EA819AD-32H	30	15	#240	350円	385円
EA819AD-32J	30	15	#320	350円	385円

●鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に
●軸径…3.0mm ●軸長…38mm
●最大回転数…25,000rpm

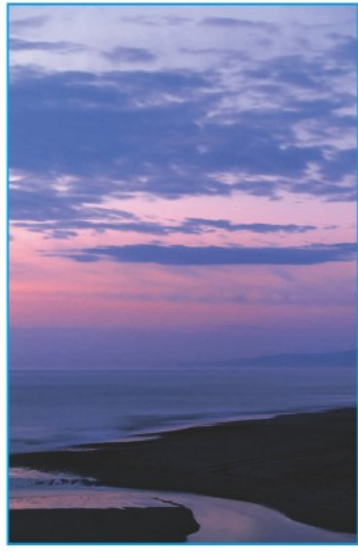

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。