



**VVFケーブル (VAケーブル)** (日本製)

- 導体… 2心:白・黒、3心:白・黒・赤

品番	定格容量	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA940AV-1	18A 600V (1.6mm×2心)	10	1,850円	2,035円
EA940AV-2	18A 600V (1.6mm×2心)	20	3,340円	3,674円
EA940AV-3	18A 600V (1.6mm×2心)	50	7,260円	7,986円
EA940AV-4	18A 600V (1.6mm×2心)	100	11,000円	12,100円
EA940AV-11	23A 600V (2.0mm×2心)	10	3,410円	3,751円
EA940AV-12	23A 600V (2.0mm×2心)	20	6,180円	6,798円
EA940AV-13	23A 600V (2.0mm×2心)	50	13,800円	15,180円
EA940AV-14	23A 600V (2.0mm×2心)	100	18,600円	20,460円
EA940AV-22	32A 600V (2.6mm×2心)	20	10,800円	11,880円
EA940AV-23	32A 600V (2.6mm×2心)	50	24,000円	26,400円
EA940AV-6	15A 600V (1.6mm×3心)	10	3,510円	3,861円
EA940AV-7	15A 600V (1.6mm×3心)	20	6,330円	6,963円
EA940AV-8	15A 600V (1.6mm×3心)	50	14,200円	15,620円
EA940AV-9	15A 600V (1.6mm×3心)	100	18,600円	20,460円
EA940AV-16	20A 600V (2.0mm×3心)	10	5,210円	5,731円
EA940AV-17	20A 600V (2.0mm×3心)	20	9,430円	10,373円
EA940AV-18	20A 600V (2.0mm×3心)	50	19,400円	21,340円
EA940AV-19	20A 600V (2.0mm×3心)	100	27,300円	30,030円
EA940AV-26	27A 600V (2.6mm×3心)	10	8,140円	8,954円
EA940AV-28	27A 600V (2.6mm×3心)	50	30,300円	33,330円



**カラーVVFケーブル (VAケーブル)** (日本製)

- 2心(白・黒)

品番	定格容量	長さ (m)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940AV-201	18A 600V (1.6mm×2心)	10	白	2,110円	2,321円
EA940AV-202	18A 600V (1.6mm×2心)	20	白	3,740円	4,114円
EA940AV-203	18A 600V (1.6mm×2心)	50	白	8,580円	9,438円
EA940AV-301	18A 600V (1.6mm×2心)	10	黒	2,110円	2,321円
EA940AV-302	18A 600V (1.6mm×2心)	20	黒	3,740円	4,114円
EA940AV-303	18A 600V (1.6mm×2心)	50	黒	8,580円	9,438円
EA940AV-401	18A 600V (1.6mm×2心)	10	青	2,110円	2,321円
EA940AV-402	18A 600V (1.6mm×2心)	20	青	3,740円	4,114円
EA940AV-403	18A 600V (1.6mm×2心)	50	青	8,580円	9,438円
EA940AV-411	23A 600V (2.0mm×2心)	10	青	3,760円	4,136円
EA940AV-412	23A 600V (2.0mm×2心)	20	青	6,820円	7,502円
EA940AV-413	23A 600V (2.0mm×2心)	50	青	15,200円	16,720円



**電力ケーブル (CV-2C)** (日本製)

- 2心(白・黒)
- 一般電力用

品番	定格容量	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA940AF-14	28A 600V (2.0mm×2心)	40	8,920円	9,812円
EA940AF-24	39A 600V (3.5mm×2心)	40	12,400円	13,640円
EA940AF-32	52A 600V (5.5mm×2心)	20	8,650円	9,515円
EA940AF-34	52A 600V (5.5mm×2心)	40	15,900円	17,490円
EA940AF-42	65A 600V (8.0mm×2心)	20	11,700円	12,870円
EA940AF-44	65A 600V (8.0mm×2心)	40	24,000円	26,400円
EA940AF-52	91A 600V (14.0mm×2心)	20	18,000円	19,800円
EA940AF-54	91A 600V (14.0mm×2心)	40	35,700円	39,270円

● 材質…内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース



**電力ケーブル (CV-3C)** (日本製)

- 3心(白・黒・赤)
- 一般電力用

品番	定格容量	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA940AF-112	23A 600V (2.0mm×3心)	20	5,810円	6,391円
EA940AF-114	23A 600V (2.0mm×3心)	40	11,700円	12,870円
EA940AF-122	33A 600V (3.5mm×3心)	20	8,330円	9,163円
EA940AF-124	33A 600V (3.5mm×3心)	40	15,400円	16,940円
EA940AF-132	44A 600V (5.5mm×3心)	20	11,800円	12,980円
EA940AF-134	44A 600V (5.5mm×3心)	40	21,200円	23,320円
EA940AF-142	54A 600V (8.0mm×3心)	20	15,000円	16,500円
EA940AF-144	54A 600V (8.0mm×3心)	40	30,300円	33,330円
EA940AF-152	76A 600V (14.0mm×3心)	20	24,000円	26,400円
EA940AF-154	76A 600V (14.0mm×3心)	40	48,400円	53,240円

● 材質…内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース



**電力ケーブル (600V VVR)** (日本製)

- 3心(白・黒・赤)
- 一般電力用

品番	定格容量	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA940AF-412	29A 600V (5.5mm×3心)	20	13,200円	14,520円
EA940AF-414	29A 600V (5.5mm×3心)	40	24,400円	26,840円
EA940AF-422	37A 600V (8.0mm×3心)	20	17,400円	19,140円
EA940AF-424	37A 600V (8.0mm×3心)	40	32,300円	35,530円
EA940AF-432	53A 600V (14.0mm×3心)	20	27,500円	30,250円
EA940AF-434	53A 600V (14.0mm×3心)	40	52,500円	57,750円

● 材質…内被:ビニール 外被:ビニールシース

 


**電力ケーブル (CV-4C)** (日本製)

- 4心(白・黒・赤・緑)
- 一般電力用

品番	定格容量	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA940AF-212	23A 600V (2.0mm×4心)	20	7,480円	8,228円
EA940AF-214	23A 600V (2.0mm×4心)	40	15,000円	16,500円
EA940AF-222	33A 600V (3.5mm×4心)	20	10,800円	11,880円
EA940AF-224	33A 600V (3.5mm×4心)	40	20,100円	22,110円
EA940AF-232	44A 600V (5.5mm×4心)	20	14,900円	16,390円
EA940AF-234	44A 600V (5.5mm×4心)	40	29,600円	32,560円
EA940AF-242	54A 600V (8.0mm×4心)	20	22,200円	24,420円
EA940AF-244	54A 600V (8.0mm×4心)	40	41,600円	45,760円
EA940AF-252	76A 600V (14.0mm×4心)	20	33,300円	36,630円
EA940AF-254	76A 600V (14.0mm×4心)	40	65,000円	71,500円

● 材質…内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース




**丸形アース棒 (単一式・上部用)**

- 材質…鋼被銅棒

品番	参考種別	サイズ	リード線サイズ	適合リード棒(下部)	価格	税込価格 (10%)
EA940AS-40	D種	φ7×300mm	5.5mm×150mm	—	480円	528円
EA940AS-41	D種	φ7×500mm	5.5mm×150mm	—	560円	616円
EA940AS-41A	D種	φ7×900mm	5.5mm×150mm	—	880円	968円
EA940AS-41B	D種	φ10×500mm	5.5mm×160mm	—	880円	968円
EA940AS-42	B種	φ10×1000mm	5.5mm×200mm	EA940AS-61、-61A	1,300円	1,430円
EA940AS-42A	B種	φ10×1500mm	5.5mm×300mm	EA940AS-61、-61A	1,730円	1,903円
EA940AS-43	A種	φ14×1200mm	14mm×220mm	EA940AS-66、-66A	2,270円	2,497円
EA940AS-44	A種	φ14×1500mm	14mm×230mm	EA940AS-66、-66A	2,690円	2,959円

● 地中深くにアース棒を連結して打ち込んで、接地抵抗を減らしたい時には、適合するアース棒(下部)を接続して下さい。

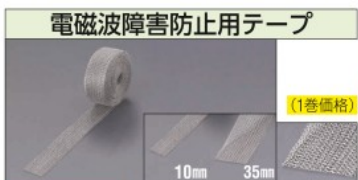

**電磁波障害防止用テープ** (1巻価格)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA944AA-1	10	5	2,640円	2,904円
EA944AA-2	17	5	3,630円	3,993円
EA944AA-3	25	5	4,100円	4,510円
EA944AA-4	30	5	4,560円	5,016円
EA944AA-5	35	5	5,110円	5,621円

● 材質…銅メッキ軟鋼線(0.12mm)  
● 耐熱・屈曲・伸長性に優れています。  
● 極細銅メッキ軟鋼線をメリヤス袋状に編み上げたメッシュテープで、ケーブルに巻程度重ねてラッピングすると、優れたシールド効果を発揮します。  
● 用途…コンピュータ及び周辺装置、医療用電子機器、計測機器等  
● RoHS対応品




**電力ケーブル (600V CVT-3C)** (日本製)

- 3心(白・黒・赤)
- 一般電力用

品番	定格容量	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA940AF-322	86A 600V (14.0mm×3心)	20	26,300円	28,930円
EA940AF-324	86A 600V (14.0mm×3心)	40	50,000円	55,000円

● 材質…銅メッキ軟鋼線(0.12mm)  
● 通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ  
● 極細銅メッキ軟鋼線をメリヤス袋状に編み上げてテープ状にした製品です。

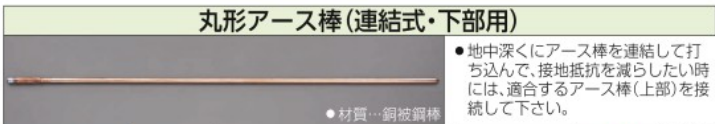


**丸形アース棒 (連結式・下部用)**

- 材質…鋼被銅棒

品番	参考種別	サイズ	適合リード棒(上部)	適合リード端子	価格	税込価格 (10%)
EA940AS-61	B種	φ10×1000mm	EA940AS-42、-42A	EA940AS-62	1,300円	1,430円
EA940AS-61A	B種	φ10×1500mm	EA940AS-42、-42A	EA940AS-62	1,730円	1,903円
EA940AS-66	A種	φ14×1200mm	EA940AS-43、-44	EA940AS-67、-67A	2,270円	2,497円
EA940AS-66A	A種	φ14×1500mm	EA940AS-43、-44	EA940AS-67、-67A	2,690円	2,959円

● 単一式(上部)として使用する場合には、適合するリード端子を使用して下さい。

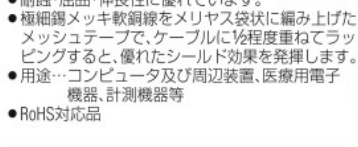

**電磁波障害防止用テープ (両面接着テープ付)**

品番	折径幅 (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA944AB-1	25	2	1,960円	2,156円
EA944AB-2	35	2	2,360円	2,596円
EA944AB-3	55	2	4,180円	4,598円

● 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。  
● 用途…コンピュータ及び周辺装置、医療用電子機器、計測機器等  
● RoHS対応品



**IVアースコード**

- 直径…φ1.6mm
- 低圧屋内用 (AC600V以下)
- 単線

品番	定格容量	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA940AS-1	20A 600V	5	640円	704円
EA940AS-10	20A 600V	100	7,920円	8,712円

● 耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。



**W型アース棒**

- 材質…鋼被銅棒
- 74はリング付
- W型加工により表面積を拡大しております。

品番	参考種別	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA940AS-71	D種	W型300mm	190円	209円
EA940AS-72	D種	W型600mm	330円	363円
EA940AS-73	B種	W型900mm	480円	528円
EA940AS-74	B種	W型900mm	590円	649円



**IVアースコード**

- 耐熱温度…60℃

品番	定格容量	長さ (m)	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA940AS-15	15A 600V (1.6mm×2心)	5	単線	570円	627円
EA940AS-16	15A 600V (1.6mm×2心)	10	単線	1,050円	1,155円
EA940AS-17	15A 600V (1.6mm×2心)	20	単線	1,820円	2,002円
EA940AS-11	12A 600V (1.25mm×2心)	5	撚線	510円	561円
EA940AS-12	12A 600V (1.25mm×2心)	10	撚線	930円	1,023円
EA940AS-13	12A 600V (1.25mm×2心)	20	撚線	1,620円	1,782円



**S型アース棒**

- 材質…鋼被銅棒
- S型加工により表面積を拡大しております。

品番	参考種別	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA940AS-81	B種	S型900mm	430円	473円

**丸形アース棒 (単一式)**

品番	参考種別	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA940AS-51	D種	φ7×300mm	800円	880円

● 材質…鋼被銅棒  
● リード線サイズ…W1.6mm×3m

