

ケーブル保護管



| 品番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (m) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|---------|---------|--------|---------|------------|
| EA947HL-1 | 10.5 | 14 | 5 | 1,510円 | 1,661円 |
| EA947HL-2 | 10.5 | 14 | 10 | 2,420円 | 2,662円 |
| EA947HL-3 | 10.5 | 14 | 50 | 6,640円 | 7,304円 |
| EA947HL-4 | 14.5 | 19 | 5 | 2,040円 | 2,244円 |
| EA947HL-5 | 14.5 | 19 | 10 | 3,250円 | 3,575円 |
| EA947HL-6 | 14.5 | 19 | 50 | 8,940円 | 9,834円 |
| EA947HL-7 | 18 | 23 | 5 | 2,330円 | 2,563円 |
| EA947HL-8 | 18 | 23 | 10 | 3,720円 | 4,092円 |
| EA947HL-9 | 18 | 23 | 50 | 10,200円 | 11,220円 |

- ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
- 半割れですのでケーブルに後付けできます。
- 金属体や梁、吊ボルトなどとの接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護など、様々な用途で使用できます。
- 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出しカットして使用できる為、管のバラがありません。

コルゲートチューブ



| 品番 | サイズ (mm) 内径 外径 | 全長 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|--------------|----------------|-----|---------|------------|
| EA944BV-107 | 7.4 10.2 | 50m | 7,040円 | 7,744円 |
| EA944BV-110 | 10.7 14.1 | 50m | 7,480円 | 8,228円 |
| EA944BV-113A | 13.2 17.5 | 50m | 11,600円 | 12,760円 |
| EA944BV-115A | 15.2 19.5 | 50m | 12,300円 | 13,530円 |
| EA944BV-119 | 19.8 23.8 | 25m | 7,700円 | 8,470円 |
| EA944BV-122 | 22.0 27.0 | 20m | 7,260円 | 7,986円 |
| EA944BV-128 | 28.0 34.3 | 20m | 8,360円 | 9,196円 |

- 材質…難燃ポリプロピレン
- ケーブルの保護や収束などに軽くて可とう性があり、濡れにくい波付保護電線管です。
- 難燃性の為、自己消火性があります。
- RoHS対応品

コルゲートチューブカッター P.201 中央下



【防雨型】ウォールボックス



| 品番 | 取付スペース ELB | サイズ (mm) | 有効深さ (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|
| EA940CS-301 | 3P 30AF×1 | 256×160 ×130 | 90 | 1,580円 | 1,738円 |
| EA940CS-302 | 3P 60AF×1 | 295×196 ×150 | 100 | 2,120円 | 2,332円 |
| EA940CS-303 | 3P 100AF×1 | 377×235 ×180 | 120 | 3,320円 | 3,652円 |
| EA940CS-304 | 3P 100AF×1 | 430×265 ×195 | 140 | 6,030円 | 6,633円 |

| 品番 | 取付スペース ELB | サイズ (mm) | 有効深さ (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|
| EA940CS-306 | 60AF×2 | 280×150 ×150 | 106 | 4,060円 | 4,466円 |
| EA940CS-307 | 3P 60AF×3 | 335×384 ×195 | 140 | 6,330円 | 6,963円 |

- 防雨型 ●屋根付
- 木板ベース付 ●屋根、扉は本体と分離可能

【防雨型】仮設用ウォールボックス



| 品番 | 取付スペース ELB | サイズ (mm) | 有効深さ (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|
| EA940CS-321 | 3P 60AF×1 | 295×196 ×150 | 100 | 2,400円 | 2,640円 |
| EA940CS-322 | 3P 100AF×1 | 377×235 ×180 | 120 | 3,800円 | 4,180円 |
| EA940CS-323 | 3P 60AF×2 | 280×332 ×150 | 106 | 4,670円 | 5,137円 |
| EA940CS-324 | 3P 60AF×3 | 335×384 ×195 | 140 | 7,250円 | 7,975円 |

- 防雨型 ●屋根付
- 木板ベース付 ●危険シールド
- 開閉器やブレーカーボックスとしてお使い下さい。

配線ダクト



| 品番 | サイズ (mm) | 電線収容本数 (AWG14) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|----------------|--------|------------|
| EA947JL-36 | 30×60 | 65本 | 1,190円 | 1,309円 |
| EA947JL-38 | 30×80 | 90本 | 1,380円 | 1,518円 |
| EA947JL-46 | 40×60 | 90本 | 1,270円 | 1,397円 |
| EA947JL-48 | 40×80 | 120本 | 1,430円 | 1,573円 |
| EA947JL-66 | 60×60 | 130本 | 1,470円 | 1,617円 |
| EA947JL-68 | 60×80 | 200本 | 1,720円 | 1,892円 |
| EA947JL-86 | 80×60 | 190本 | 1,610円 | 1,771円 |
| EA947JL-88 | 80×80 | 260本 | 1,840円 | 2,024円 |
| EA947JL-610 | 100×60 | 240本 | 2,310円 | 2,541円 |

- 材質…硬質塩化ビニール (自己消火性 94V-0)
- 難燃性・絶縁性に優れています。

 
【防雨型】ウォールボックス



| 品番 | 取付スペース ELB | サイズ (mm) | 有効深さ (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|
| EA940CS-308 | 2P 30AF×1 | 193×117 ×90 | 55~65 | 1,010円 | 1,111円 |
| EA940CS-309 | 3P 30AF×1 | 265×158 ×103 | 63~76 | 1,290円 | 1,419円 |
| EA940CS-310 | 3P 60AF×1 | 303×189 ×116 | 73~88 | 2,050円 | 2,255円 |
| EA940CS-311 | 3P 100AF×1 | 366×224 ×140 | 86~114 | 3,230円 | 3,553円 |
| EA940CS-312 | 3P 60AF×2 | 313×293 ×116 | 72~88 | 3,980円 | 4,378円 |

- カラー…ミルクホワイト
- 防雨型
- 常設に適したスッキリデザイン
- 器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂製基台を採用
- 本体と屋根は一体型です。
- バンド通し穴…巾10mm (裏面)

【耐油性】フレキシブルケーブル保護管



| 品番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (m) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|---------|---------|--------|---------|------------|
| EA947SA-1 | 15.8 | 21.1 | 1 | 1,300円 | 1,430円 |
| EA947SA-3 | 15.8 | 21.1 | 3 | 2,120円 | 2,332円 |
| EA947SA-5 | 15.8 | 21.1 | 5 | 3,200円 | 3,520円 |
| EA947SA-10 | 15.8 | 21.1 | 10 | 5,450円 | 5,995円 |
| EA947SA-50 | 15.8 | 21.1 | 50 | 21,100円 | 23,210円 |

| 品番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (m) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|---------|---------|--------|---------|------------|
| EA947SB-1 | 20.8 | 26.5 | 1 | 1,400円 | 1,540円 |
| EA947SB-3 | 20.8 | 26.5 | 3 | 2,460円 | 2,706円 |
| EA947SB-5 | 20.8 | 26.5 | 5 | 3,500円 | 3,850円 |
| EA947SB-10 | 20.8 | 26.5 | 10 | 6,630円 | 7,293円 |
| EA947SB-30 | 20.8 | 26.5 | 30 | 15,900円 | 17,490円 |

- 材質…スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油性に優れたビニールをコーティング
- 耐油性
- 工場の機械周り等
- 使用温度範囲…-33~63℃

ボックス接続用ストレートコネクタ

| 品番 | フレキシ管呼びサイズ | ねじサイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|------------|-------|------|------------|
| EA947SD-4 | 1/2 | CTC19 | 410円 | 451円 |
| EA947SD-6 | 3/4 | CTC25 | 570円 | 627円 |
| EA947SD-8 | 1 | CTC31 | 820円 | 902円 |

| 品番 | フレキシ管呼びサイズ | ねじサイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|------------|-------|------|------------|
| EA947SE-4 | 1/2 | CTG16 | 410円 | 451円 |
| EA947SE-6 | 3/4 | CTG22 | 570円 | 627円 |
| EA947SE-8 | 1 | CTG28 | 820円 | 902円 |

| 品番 | 最小内径 | 最大外径 | 全長 |
|-----------|------|------|----|
| SD-4-SE-4 | 14.5 | 36 | 32 |
| SD-6-SE-6 | 19.5 | 43 | 39 |
| SD-8-SE-8 | 25.5 | 50.5 | 45 |

- フレキシチューブをボックスに接続するストレートコネクタ
- 接続ねじの内側にナイロンブッシングを挿入済でケーブルを傷めません。

ボックス接続用アングルコネクタ


| 品番 | フレキシ管呼びサイズ | ねじサイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|------------|-------|--------|------------|
| EA947SF-4 | 1/2 | CTC19 | 690円 | 759円 |
| EA947SF-6 | 3/4 | CTC25 | 750円 | 825円 |
| EA947SF-8 | 1 | CTC31 | 1,190円 | 1,309円 |

| 品番 | フレキシ管呼びサイズ | ねじサイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|------------|-------|--------|------------|
| EA947SG-4 | 1/2 | CTG16 | 690円 | 759円 |
| EA947SG-6 | 3/4 | CTG22 | 750円 | 825円 |
| EA947SG-8 | 1 | CTG28 | 1,190円 | 1,309円 |

| 品番 | 最小内径 | 最大外径 | 全長 |
|-----------|------|------|----|
| SF-4-SG-4 | 14.5 | 36 | 42 |
| SF-6-SG-6 | 19.5 | 43 | 46 |
| SF-8-SG-8 | 25.5 | 50.5 | 52 |

- フレキシチューブを電線管に接続するアングルコネクタ

ストレートコネクタ

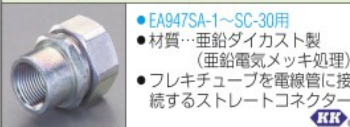


| 品番 | フレキシ管呼びサイズ | ねじサイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|------------|-------|------|------------|
| EA947SJ-4 | 1/2 | CTC19 | 410円 | 451円 |
| EA947SJ-6 | 3/4 | CTC25 | 570円 | 627円 |
| EA947SJ-8 | 1 | CTC31 | 820円 | 902円 |

| 品番 | フレキシ管呼びサイズ | ねじサイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|------------|-------|------|------------|
| EA947SK-4 | 1/2 | CTG16 | 410円 | 451円 |
| EA947SK-6 | 3/4 | CTG22 | 570円 | 627円 |
| EA947SK-8 | 1 | CTG28 | 820円 | 902円 |

| 品番 | 最小内径 | 最大外径 | 全長 |
|-----------|------|------|----|
| SJ-4-SK-4 | 14.5 | 36 | 40 |
| SJ-6-SK-6 | 19.5 | 43 | 40 |
| SJ-8-SK-8 | 25.5 | 50.5 | 46 |

- 材質…亜鉛ダイカスト製 (亜鉛電気メッキ処理)
- フレキシチューブを電線管に接続するストレートコネクタ

ねじ無しストレートコネクタ

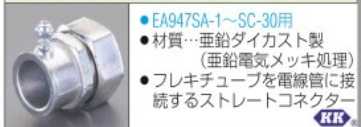


| 品番 | フレキシ管呼びサイズ | ねじサイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|------------|-------|------|------------|
| EA947SL-4 | 1/2 | CTC19 | 450円 | 495円 |
| EA947SL-6 | 3/4 | CTC25 | 620円 | 682円 |
| EA947SL-8 | 1 | CTC31 | 750円 | 825円 |

| 品番 | フレキシ管呼びサイズ | ねじサイズ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|------------|-------|------|------------|
| EA947SM-4 | 1/2 | CTG16 | 450円 | 495円 |
| EA947SM-6 | 3/4 | CTG22 | 620円 | 682円 |
| EA947SM-8 | 1 | CTG28 | 750円 | 825円 |

| 品番 | 最小内径 | 最大外径 | 全長 |
|-----------|------|------|----|
| SL-4-SM-4 | 14.5 | 36 | 39 |
| SL-6-SM-6 | 19.5 | 43 | 40 |
| SL-8-SM-8 | 25.5 | 50.5 | 48 |

- 材質…亜鉛ダイカスト製 (亜鉛電気メッキ処理)
- フレキシチューブを電線管に接続するストレートコネクタ

【ウォールボックス用】取付バンド

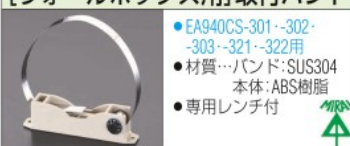

| 品番 | 適合パイプ | 価格 | 税込価格 (10%) |
|--------------|-------------|------|------------|
| EA940CS-301D | φ60~φ160mm | 550円 | 605円 |
| EA940CS-301E | φ160~φ300mm | 620円 | 682円 |

- 許容静荷重 (垂直方向)…49N (5kgf)
- メーター板、メーターボックス、スイッチボックスや配線器具、蛍光灯等を木ねじで簡単に取付けることができます。
- 器具の取付けにはφ3.5~4.1mmの木ねじを使用して下さい。

<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

