

重量戸車(V型)

耐荷重 350~2000kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A	B	D	F	G			
EA986VA-50	50	70	100	64	33	350kg	2,080円	2,288円
EA986VA-60	60	70	100	67	38	450kg	2,460円	2,706円
EA986VA-75	75	90	120	88	37	600kg	3,080円	3,388円
EA986VA-90	90	90	120	96	37	700kg	4,490円	4,939円
EA986VA-105	105	115	145	118	38.5	800kg	6,660円	7,326円
EA986VA-120	120	115	145	126	39.5	1000kg	7,320円	8,052円
EA986VA-150	150	185	250	165	60	2000kg	19,900円	21,890円

車輪単品(1個価格)

品番	車輪径×幅	軸径	価格	税込価格(10%)
EA986VA-250	50×20mm	13mm	2,050円	2,255円
EA986VA-260	60×26mm	13mm	2,320円	2,552円
EA986VA-275	75×26mm	13mm	2,820円	3,102円
EA986VA-290	90×26mm	13mm	4,400円	4,840円
EA986VA-305	105×28mm	16mm	5,910円	6,501円
EA986VA-320	120×28mm	16mm	6,660円	7,326円
EA986VA-350	150×43mm	20mm	18,200円	20,020円

- 材質…車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ)
- 密閉防塵ベアリング…-50~60-250-260:1個、-75~150-275~350:2個
- 250~350:芯棒付

重量戸車(V型)

耐荷重 200~2000kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A	B	D	F	G			
EA986VE-50	50	70	100	64	32	200kg	1,710円	1,881円
EA986VE-60	60	70	100	69	32	250kg	2,050円	2,255円
EA986VE-75	75	90	120	90	38	300kg	2,670円	2,937円
EA986VE-90	90	90	120	97	38	450kg	3,920円	4,312円
EA986VE-105	105	110	140	120	38	600kg	5,620円	6,182円
EA986VE-120	120	110	140	128	38	780kg	6,800円	7,480円
EA986VE-150	150	185	250	165	60	2000kg	18,000円	19,800円

車輪単品(1個価格)

品番	車輪径×幅	軸径	価格	税込価格(10%)
EA986VE-250	50×20mm	10mm	1,520円	1,672円
EA986VE-260	60×20mm	10mm	1,880円	2,068円
EA986VE-275	75×25mm	13mm	2,420円	2,662円
EA986VE-290	90×25mm	13mm	3,640円	4,004円
EA986VE-305	105×27mm	16mm	5,350円	5,885円
EA986VE-320	120×27mm	16mm	6,500円	7,150円
EA986VE-350	150×43mm	20mm	16,700円	18,370円

- 材質…車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
- 密閉防塵ベアリング…-50~120-250~320:1個、-150-350:2個
- 250~350:芯棒付

[ステンレス製]重量戸車(V型)

耐荷重 200~300kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A	B	D	F	G			
EA986RB-11	50	88	110	54	26	200kg	9,230円	10,153円
EA986RB-12	60	98	120	65	28	300kg	11,000円	12,100円

- 材質…車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)

重量戸車の耐荷重は垂直方向における参考耐荷重です。車のみの商品に記載の耐荷重は該当たしません。

▲注意

【耐荷重マークについて】

●●kg カスターの耐荷重を示しています。

●50kg 左図の場合は50kgの耐荷重を示しています。

[ステンレス製]重量戸車(V型)

耐荷重 400~1400kg


枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A	B	D	F	G			
EA986VK-50	50	75	100	62	30	400kg	7,590円	8,349円
EA986VK-60	60	75	100	68	30	500kg	9,170円	10,087円
EA986VK-110	110	114	145	120	34	1400kg	23,000円	25,300円

車輪単品(1個価格)

品番	車輪径×幅	軸径	価格	税込価格(10%)
EA986VK-250	50×20mm	10mm	5,810円	6,391円
EA986VK-260	60×20mm	10mm	6,800円	7,480円
EA986VK-310	110×24mm	12mm	19,300円	21,230円

- 密閉防塵ベアリング…1個
- 250~310:芯棒付

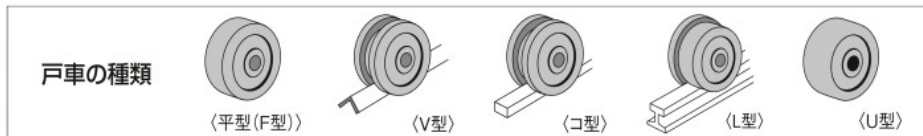

重量戸車(平型)

耐荷重 200~2000kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A	B	D	F	G			
EA986VG-50	50	70	100	64	32	200kg	1,780円	1,958円
EA986VG-75	75	90	120	90	38	300kg	2,840円	3,124円
EA986VG-90	90	90	120	97	38	450kg	4,260円	4,686円
EA986VG-105	105	110	140	120	38	600kg	6,020円	6,622円
EA986VG-120	120	110	140	127	38	780kg	7,320円	8,052円
EA986VG-150	150	185	250	165	60	2000kg	19,700円	21,670円

- 材質…車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
- 密閉防塵ベアリング…-50~120:1個、-150:2個

重量戸車(L型)

耐荷重 650~2200kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A(A1)	B	D	F	G			
EA986VD-75	75(90)	95	120	95	42.5	650kg	6,000円	6,600円
EA986VD-100	100(120)	115	145	125	47	1200kg	7,320円	8,052円
EA986VD-150	130(150)	185	250	165	60	2200kg	21,200円	23,320円

車輪単品(1個価格)

品番	サイズ	フランジ	軸径	価格	税込価格(10%)
EA986VD-275	75×32mm	90mm	13mm	5,100円	5,610円
EA986VD-300	100×36mm	120mm	16mm	6,400円	7,040円
EA986VD-350	130×43mm	150mm	20mm	19,300円	21,230円

- 材質…車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ)
- 密閉防塵ベアリング…2個
- 275~350:芯棒付

[ステンレス製]重量戸車(L型)

耐荷重 1500~2200kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A(A1)	B	D	F	G			
EA986VN-100	100(120)	115	145	124	46	1500kg	26,100円	28,710円
EA986VN-150	130(150)	185	250	165	57	2200kg	67,000円	73,700円

車輪単品(1個価格)

品番	サイズ	フランジ	軸径	価格	税込価格(10%)
EA986VN-300	100×36mm	120mm	16mm	24,000円	26,400円
EA986VN-350	130×43mm	150mm	20mm	61,000円	67,100円

- 密閉防塵ベアリング…-100-300:1個、-150-350:2個
- 300-350:芯棒付

重量戸車(L型)

耐荷重 650~2200kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A(A1)	B	D	F	G			
EA986VH-75	75(90)	95	120	95	42.5	650kg	5,670円	6,237円
EA986VH-100	100(120)	115	145	125	47	1200kg	6,990円	7,689円

- 材質…車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
- 密閉防塵ベアリング…1個

ダクタイル鋳鉄と普通鋳鉄の比較

材料	引張強さ(kg/mm)	耐力(kg/mm)	伸び(%)
ダクタイル鋳鉄	50	35	25
普通鋳鉄	15~30	10~15	0

材料	固さ(B.H.N)	圧縮強さ(kg/mm)	衝撃値(kg·m/cf)
ダクタイル鋳鉄	217	110	3.5
普通鋳鉄	135~250	45~150	0

[ステンレス製]ガイドローラー

耐荷重 100~150kg

[ナイロン車輪ステンレス枠]ガイドローラー

耐荷重 650~2200kg

ガイドローラー(F型)

耐荷重 1500~2200kg

防音型戸車(平型)

耐荷重 100~150kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)					耐荷重(2個)	価格	税込価格(10%)
	A	B	D	F	G			
EA986RB-31	50	88	110	54	26	100kg	4,450円	4,895円
EA986RB-32	60	98	120	65	28	150kg	6,430円	7,073円

- 材質…車:MCナイロン、枠:ステンレス(SUS304)
- ナイロン車輪のため防音性に優れています。

ガイドローラー(門扉用)

耐荷重 100~150kg

ガイドローラー(F型)

耐荷重 1500~2200kg

枠付(1個価格)

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	D	L	d	M		
EA986SP-1	13	5	4	M4×0.7	1,580円	1,738円
EA986SP-2	14	5	4	M4×0.7	1,580円	1,738円
EA986SP-3	18	5	5	M4×0.7	1,580円	1,738円
EA986SP-4	19	5	5	M4×0.7	1,580円	1,738円
EA986SP-5	19	6	6	M6×1	1,580円	1,738円
EA986SP-6	20	6	6	M6×1	1,580円	1,738円
EA986SP-7	24	6	6	M6×1	1,580円	1,738円
EA986SP-8	25	6	6	M6×1	1,580円	1,738円
EA986SP-9	30	9	8	M6×1	1,710円	1,881円
EA986SP-10	35	9	8	M6×1	1,710円	1,881円

- 材質…本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303