

HDMI-VGA変換コンバーター



品番	コネクタ形状	価格	税込価格 (10%)
EA940P-91	HDMIコネクタ (タイプA・19ピン)- VGAコネクタ (ミニD-sub-15ピン)	8,400円	9,240円

- サイズ…60×55×20(T)mm
- パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します。
- 給電用USBケーブル×1本付


VGA-HDMI変換コンバーター



品番	コネクタ形状	価格	税込価格 (10%)
EA940P-92	VGAコネクタ (ミニD-sub-15ピン)- HDMIコネクタ (タイプA・19ピン)	9,900円	10,890円

- サイズ…60×55×20(T)mm
- パソコンやタブレットからのVGA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します。
- 給電用USBケーブル×1本付

HDMI-コンポジット変換コンバーター

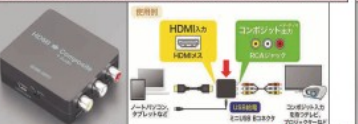

品番	コネクタ形状	価格	税込価格 (10%)
EA940P-93	HDMIコネクタ (タイプA・19ピン)- コンポジット& RCAコネクタ	9,900円	10,890円

- サイズ…60×55×20(T)mm
- パソコンやタブレットからのHDMI出力をコンポジット&RCA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します。
- 給電用USBケーブル×1本付

コンポジット-HDMI変換コンバーター



品番	コネクタ形状	価格	税込価格 (10%)
EA940P-94	コンポジット& RCAコネクタ- HDMIコネクタ (タイプA・19ピン)	9,900円	10,890円

- サイズ…60×55×20(T)mm
- ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します。
- 給電用USBケーブル×1本付


HDMI信号オーディオ分離器



品番	コネクタ形状	価格	税込価格 (10%)
EA940P-95	HDMIコネクタ (タイプA・19ピン)- HDMIコネクタ (タイプA・19ピン) RCA端子	11,000円	12,100円

- サイズ…70×60×20(T)mm
- 映像・音声のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル出力やアナログ音声出力に変換します。
- ACアダプター×1本付

HDMI-VGA変換アダプター

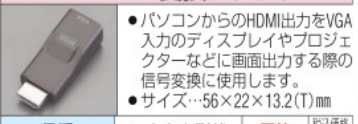

品番	コネクタ形状	価格	税込価格 (10%)
EA940PR-1	HDMIプラグ (タイプA・19ピン)- VGAコネクタ (ミニD-sub-15ピン)	4,000円	4,400円

- パソコンからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します。
- サイズ…56×22×13.2(T)mm

HDMIケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PM-1A	1m	2,300円	2,530円
EA940PM-2A	2m	3,000円	3,300円
EA940PM-3A	3m	3,900円	4,290円

- HDMI端子を持つ高解像度テレビ、ブルーレイドライブ、DVD/HDDレコーダー、プロジェクター、ゲーム機などのハイビジョン用AV機器同士を接続するときに使用します。
- イーサネットにも対応。

HDMI-ミニHDMIケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PM-11	1m	2,870円	3,157円
EA940PM-12	2m	3,500円	3,850円
EA940PM-13	3m	4,310円	4,741円

- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するHDMI規格認証済のケーブルです。
- ハイビジョン対応の液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなどHDMI入力端子付のAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子を持つAV機器を接続する時に使用します。

HDMI延長ケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PM-61	0.5m	1,310円	1,441円
EA940PM-62	1.5m	1,980円	2,178円

- HDMIプラグ(オス)(タイプA・19ピン)-HDMIコネクタ(メス)(タイプA・19ピン)
- 伝達速度…10.2Gbps
- HDMIケーブルの延長に

HDMIケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PM-32	1m	1,150円	1,265円
EA940PM-33	1.5m	1,510円	1,661円
EA940PM-34	2m	1,740円	1,914円
EA940PM-35	3m	2,330円	2,563円

- 1本のケーブルでハイビジョン・デジタル映像信号とマルチチャンネル(サラウンド)音声信号を伝送
- HDMIイーサネットチャンネル対応
- 4K2K(2160p)解像度対応 ●色深度48bit・3D映像対応

HDMIケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PM-41	0.75m	2,100円	2,310円
EA940PM-42	1m	2,450円	2,695円
EA940PM-43	1.5m	2,800円	3,080円
EA940PM-44	2m	3,300円	3,630円
EA940PM-45	3m	3,900円	4,290円
EA940PM-46	5m	4,900円	5,390円

- HDMIプラグ-HDMIプラグ
- HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
- オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
- DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。
- 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応

HDMIアクティブケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PM-51	10m	54,000円	59,400円
EA940PM-52	15m	61,000円	67,100円
EA940PM-53	20m	65,000円	71,500円
EA940PM-54	30m	70,000円	77,000円

- HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)
- HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、3D映像、高音質デジタル音声信号、1080pフルスペックハイビジョン信号対応
- 安定した長距離伝送を実現しました。

i-LINKケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PG-2	2m	4,800円	5,280円

- i-LINK端子(4ピン)付機器同士の接続用(ビデオデッキ、BSチューナー、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン等)
- 外部ノイズの侵入を抑え、鮮明な画像を再現します。

D端子ケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PF-1	1m	2,130円	2,343円

- D1~D5規格まで対応
- D端子付テレビ等とコンポーネント映像端子付DVDプレーヤー・レコーダー等を接続する時に使用します。

光デジタルケーブル



品番	ケーブル長	価格	税込価格 (10%)
EA940PN-1	1m	1,700円	1,870円
EA940PN-2	2m	2,000円	2,200円
EA940PN-3	3m	2,600円	2,860円

- HDD/DVDの光デジタル出力(角型)とTVやアンプなどの光デジタル入力(角型)を接続する時に使用します。

スイッチングハブ



品番	ポート数	規格	価格	税込価格 (10%)
EA764BY-25A	5	IEEE802.3ab/ IEEE802.3u	5,170円	5,687円
EA764BY-28B	8	IEEE802.3	4,800円	5,280円

- 接続方式…100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- 電源…AC100~240Vz
- サイズ…25A:140(W)×84.5(D)×34(H)mm、28B:180.2(W)×86.5(D)×34.0(H)mm
- 重量…25A:190g、28B:245g
- 付属品…AC電源ケーブル(1.8m):1本、ゴム足4個・マグネット(本体取付済)
- 電源内蔵タイプのプラスチックケースのハブです。
- 省エネ法対応モデル ●RoHS指令対応
- ストレート/クロスケーブルを自動判別し、接続ミスを防止します。

[USBポート付]パソコン切替器



品番	価格	税込価格 (10%)
EA764AE-1	6,600円	7,260円

- 対応OS
Windows 7/Vista/XP(～SP2)/2000(～SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Server、Mac OS X 10.3～10.5
- インターフェイス…周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、φ3.5mmステレオミニ(メス)×1
パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(メス)×2、φ3.5mmステレオミニ(オス)×2
- 最大PC接続台数…2台 ●切替方式…手元スイッチ
- サイズ…78.4(W)×62.4(D)×24.5(H)mm ●重量…305g
- ケーブル長…本体～コネクタ部:0.9m ●本体～手元スイッチ:1.8m
- 1組のUSBマウス・USBキーボード・モニター・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。

[2ポート]パソコン切替器



品番	価格	税込価格 (10%)
EA764AE-2	3,400円	3,740円

- 対応OS
Windows 7/XP/2000/Me/98SE/98/95/NT4.0/Server2003/2000Advanced Server/2000Server
- インターフェイス…周辺機器側:アナログディスプレイポート、PS/2キーボードポート、PS/2マウスポート
パソコン側:アナログディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスの各ポート×PC2台分
- 最大接続PC台数…2台 ●切替方式…ホットキー
- サイズ…73.5(W)×58.5(D)×22.5(H)mm ●重量…292g ●ケーブル長…1.2m
- 1組のPS/2マウス・PS/2キーボード・ディスプレイ2台のパソコンを操作可能な切替器です。

[16ポート]スイッチングハブ



品番	ポート数	規格	価格	税込価格 (10%)
EA764BY-16E	16	IEEE802.3u/ IEEE802.3	6,440円	7,084円

- 接続方式…100BASE-TX/10BASE-T
- 電源…AC100V
- サイズ…210(W)×130(D)×44(H)mm
- 重量…460g
- ACケーブルにはトラッキング対策
- 静音ファンレス設計
- ケーブルの接続ミスを防止する「Auto MDI/MDI-X」機能付

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

