

# 固定型瞬間流量計

## ■EFメーター（固定型：止水コック付）

エウゼフロー瞬間流量計固定型型式表



材質	仕様 使用温度 100℃以下	エウゼEFメーター（固定型瞬間流量計）			
		標準流量目盛型式		小流量目盛型式(R)/大流量目盛型式(D)	
		【アングル型】 (20A~450A)	【たて型】 (20A~300A)	【アングル型】 (20A~450A)	【たて型】 (20A~300A)
黄銅 (C3604)	0.98MPa	EF-□A	EFT-□A	EF()-□A	EFT()-□A
	1.57MPa	EF16-□A	EFT16-□A	EF()16-□A	EFT()16-□A
	1.96MPa	EFH-□A	EFTH-□A	EF()H-□A	EFT()H-□A
青銅 (CAC406)	0.98MPa	EFC-□A	EFTC-□A	EF()C-□A	EFT()C-□A
	1.57MPa	EF16C-□A	EFT16C-□A	EF()16C-□A	EFT()16C-□A
	1.96MPa	EFHC-□A	EFTHC-□A	EF()HC-□A	EFT()HC-□A
	2.94MPa	EFWC-□A		EF()WC-□A	
ステンレス (SUS)	0.98MPa	EFU-□A	EFTU-□A	EF()U-□A	EFT()U-□A
	1.57MPa	EF16U-□A	EFT16U-□A	EF()16U-□A	EFT()16U-□A
	1.96MPa	EFHU-□A	EFTHU-□A	EF()HU-□A	EFT()HU-□A

- \*EFメーター用ノズルが特殊寸法品の場合は型式の最後に(S)が表示されます。
- \*型式の(□)内には配管口径(20A~450A)の数字が表示されます。
- \*型式の( )内には小流量タイプはR、大流量タイプはDが表示されます。
- \*アングル型で350A以上の配管口径で御使用の場合EFメーター用のノズルは2本1組となります。
- \*たて型はすべて350A以上はありません。
- \*小流量タイプは配管口径(20A~300Aまで)350A以上はありません。
- \*ブライン系統で御使用の場合は水の粘度が5.5CP以上の場合は使用出来ません。



### 専用結露防止カバー有

エウゼEFメーター専用結露防止カバー  
(固定型:0.98MPa仕様用)

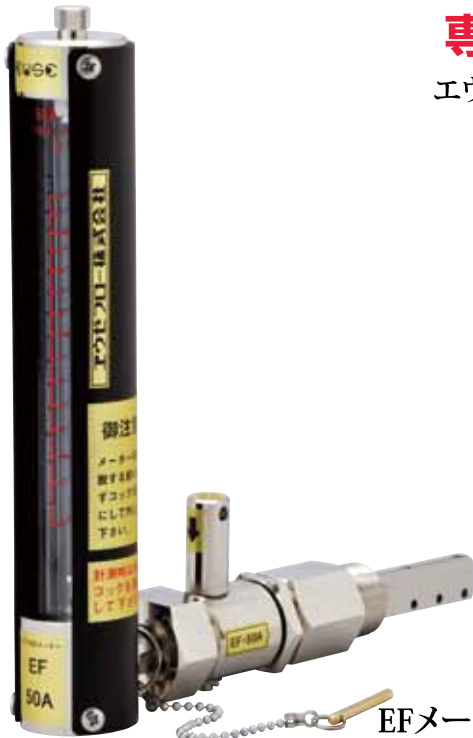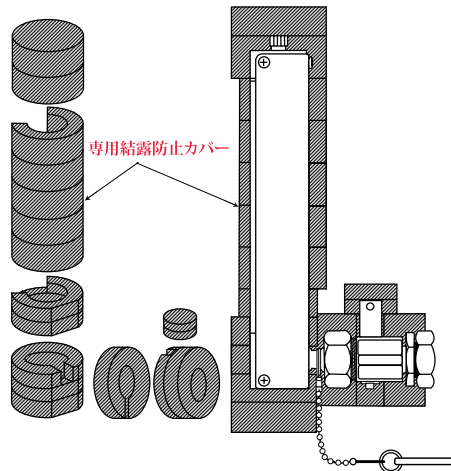

EFメーター（アングル型）  
（固定型瞬間流量計）  
タイプEF(0.98MPa仕様)

EFメーター（たて型）  
（固定型瞬間流量計）  
タイプEFT(0.98MPa仕様)