


ターンバックル(オーフ) ●アイとも呼ばれます。



SUS 304



SUS 316

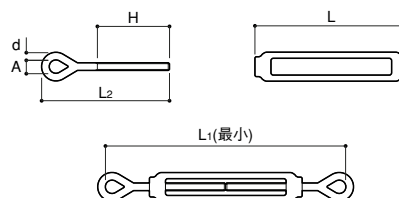

■SUS 304

品番	材質	ネジ径	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)	H (mm)	A (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kgf)	価格
TB- O4	SUS304	W-3/16	57	87	50	4.0	28	10.0	28	120	¥ 1,270
TB- O5	SUS304	W-3/16	70	112	62	4.0	35	10.0	45	130	¥ 1,140
TB- O6	SUS304	W-1/ 4	90	140	74	5.5	45	10.0	98	200	¥ 1,800
TB- O8	SUS304	W-5/16	120	175	95	7.0	60	14.0	195	300	¥ 2,950
TB- O9	SUS304	W-3/ 8	150	230	122	8.3	75	15.0	300	450	¥ 3,800
TB-O12	SUS304	W-1/ 2	200	280	160	11.0	100	19.0	660	700	¥ 6,830
TB-O16	SUS304	W-5/ 8	250	330	183	14.5	120	25.0	1,280	900	¥11,550
TB-O19	SUS304	M-20	300	445	221	17.0	135	28.0	2,500	1,300	¥19,480

※W-3/4、W-7/8、W1もあります。

■SUS 316

品番	材質	ネジ径	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)	H (mm)	A (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
TB- O4-316	SUS316	M4	60	91	49	3.5	31	8.0×8.5	30	80	¥ 2,030
TB- O5-316	SUS316	M5	70	118	60	4.8	38	9.5×10.0	42	80	¥ 2,280
TB- O6-316	SUS316	M6	90	145	70	5.5	47	10.5×12.0	280	125	¥ 2,900
TB- O8-316	SUS316	M8	120	195	95	8.0	65	15.0×14.5	300	285	¥ 3,960
TB-O10-316	SUS316	M10	150	242	115	8.5	80	16.0×18.0	720	410	¥ 4,950
TB-O12-316	SUS316	M12	200	300	150	11.0	110	19.5	720	600	¥ 7,400
TB-O16-316	SUS316	M16	250	390	189	15.0	130	21.0×22.0	1,200	900	¥17,160
TB-O20-316	SUS316	M20	300	470	210	17.5	145	28.0×31.0	2,200	1,070	¥30,000


※戻り止めナットが付いています。

鉄 ターンバックル(オーフ) ●アイとも呼ばれます。



国産品

鉄・鍛造製

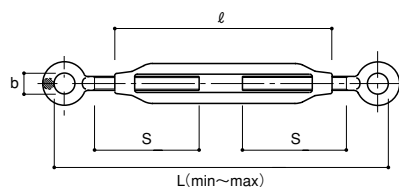

品番	ネジ径	枠長ℓ (mm)	ネジ長S (mm)	セット長さ (mm)		穴径b (mm)	使用荷重 kN (tf)	Weight (kg)	価格(個)		
				L (min)	L (max)				ク口(生地)	ユニクロメッキ	ドブメッキ
KTB- O9	W3/8	150	70	218	330	16	3.9(0.4)	0.30	¥ 800	¥ 1,050	¥ 1,300
KTB-O12	W1/2	200	95	274	430	19	7.8(0.8)	0.58	¥ 1,100	¥ 1,400	¥ 1,800
KTB-O16	W5/8	250	120	344	538	24	12.7(1.3)	1.07	¥ 1,600	¥ 2,200	¥ 2,500
KTB-O19	W3/4	300	140	416	646	28	18.6(1.9)	1.77	¥ 2,400	¥ 3,600	¥ 4,300

このカタログに表示している価格は本体価格です。