


サンマブロック (ステンレスシーブ)



SUS 304

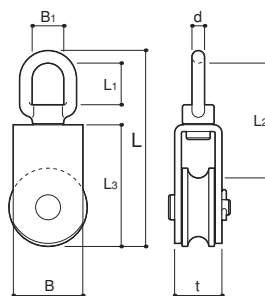


品番	車材	車径 (mm)	シーブ幅 (mm)	使用ロープ径 (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	t (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
ASB- 50	ステンレス	50	20	13	8.0	122	27	71	75	45	20	29	460	300	¥ 8,100
ASB- 75	ステンレス	75	24	15	12.5	177	38	97	110	65	25	33	1,040	550	¥16,400
ASB-100	ステンレス	100	28	18	13.0	208	45	106	132	90	31	37	1,700	950	¥22,000

サンマブロック、沈みシャックルタイプ



SUS 304

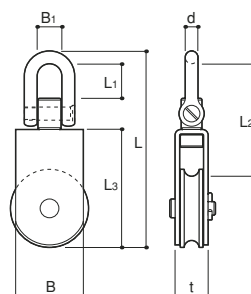


品番	車径 (mm)	シーブ幅 (mm)	使用ロープ径 (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	t (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
ASB-50KT	50	20	13	9	131	25	75	79	45	17	29	500	170	¥16,200
ASB-75KT	75	24	15	12	188	33	112	113	65	24	31	1,120	280	¥26,200

溶接用ブロック



SUS 304

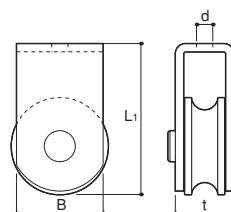

品番	車径 (mm)	シーブ幅 (mm)	使用ロープ径 (mm)	d (mm)	L1 (mm)	B (mm)	t (mm)	Weight (g)	使用荷重 (kg)	価格
ASB- 50N	50	20	13	12.8	77	45	30	370	300	¥ 7,800
ASB- 75N	75	24	15	16.0	113	65	33	850	550	¥14,700
ASB-100N	100	28	18	19.2	134	90	35	1,300	950	¥19,800

このカタログに表示している価格は本体価格です。