


アイプレート



SUS 304

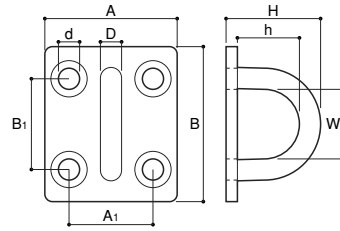

品番	D (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	W (mm)	d (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	Weight (g)	価格
IP-5	5	30	35	19.5	12	15	4.2	18	22	23	¥ 680
IP-6	6	35	40	25.5	17	19	5.2	20	25	36	¥ 850
IP-8	8	40	50	32.0	20	22	5.2	25	35	65	¥ 1,430
IP-9	9	42	58	37.0	24	28	5.2	27	43	104	¥ 2,150
IP-12	12	54	75	48.0	31	36	5.8	35	56	222	¥ 3,400
IP-14	14	60	85	57.0	38	40	8.0	40	65	327	¥ 6,400
IP-16	16	65	95	65.0	43	45	10.0	40	70	473	¥ 9,200


※IP-14、IP-16は座ぐりなし(バカ穴)タイプです。

座付丸カン

• アイプレートに丸カンが付いたものです。



SUS 304

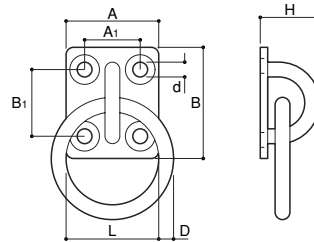


品番	D (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	d (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	Weight (g)	価格
ZM-5	5	30	30	34	19	4.2	18	22	40	¥ 1,100
ZM-6	6	40	34	40	23	5.2	20	25	75	¥ 1,250
ZM-8	8	45	39	50	27	5.2	25	35	148	¥ 2,100
ZM-9	9	50	42	58	37	5.2	27	43	198	¥ 3,900
ZM-12	12	60	54	75	48	5.8	35	56	422	¥ 7,200

デッキプレート(裏板付き)



SUS 304

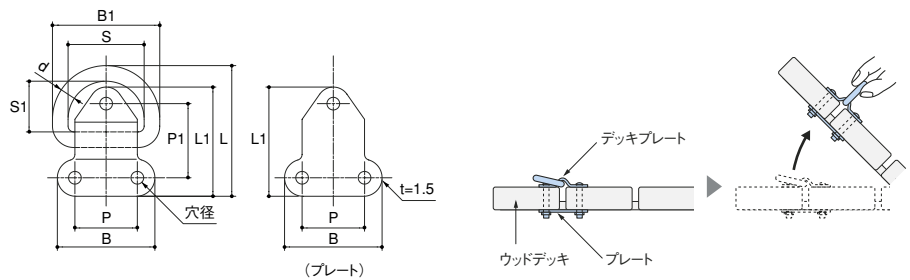

品番	サイズ	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	P (mm)	P1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	穴径	Weight (g)	価格
DP-6	6	6	65	57	50	50	32	38	40	26	6.6	95	¥ 3,250
DP-8	8	8	68	57	50	55	32	38	40	26	6.6	120	¥ 3,680

このカタログに表示している価格は本体価格です。