


高圧用 ねじ込み継手 PT BU / ブッシング

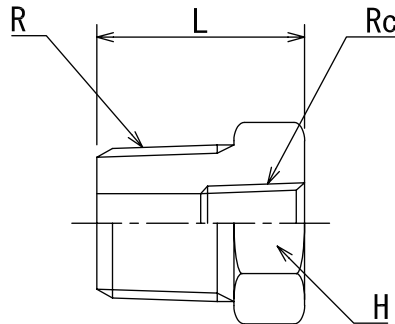

材質

ステンレス鋼
SUS304・316・316L

炭素鋼
SS

サイズ

6A 8A 10A

15A 20A 25A

32A 40A 50A

65A 80A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

ねじ込み式 (PT)

規格表

品名	サイズ		H	L
PT BU	8 A× 6A	1/4 × 1/8	17	22
PT BU	10A× 8A	3/8 × 1/4	21	22
PT BU	15A× 8A	1/2 × 1/4	25.4	25
PT BU	15A× 10A	1/2 × 3/8	25.4	25
PT BU	20A× 8A	3/4 × 1/4	32	28
PT BU	20A× 10A	3/4 × 3/8	32	28
PT BU	20A× 15A	3/4 × 1/2	32	28
PT BU	25A× 8A	1 × 1/4	35	30
PT BU	25A× 10A	1 × 3/8	35	30
PT BU	25A× 15A	1 × 1/2	35	30
PT BU	25A× 20A	1 × 3/4	35	30
PT BU	32A× 15A	1 1/4 × 1/2	46	34
PT BU	32A× 20A	1 1/4 × 3/4	46	34
PT BU	32A× 25A	1 1/4 × 1	46	34
PT BU	40A× 15A	1 1/2 × 1/2	54	37
PT BU	40A× 20A	1 1/2 × 3/4	54	37
PT BU	40A× 25A	1 1/2 × 1	54	37
PT BU	40A× 32A	1 1/2 × 1 1/4	54	37
PT BU	50A× 15A	2 × 1/2	63	41
PT BU	50A× 20A	2 × 3/4	63	41
PT BU	50A× 25A	2 × 1	63	41
PT BU	50A× 32A	2 × 1 1/4	63	41
PT BU	50A× 40A	2 × 1 1/2	63	41

品名	サイズ		H	L
PT BU	65A× 15A	2 1/2 × 1/2	80	47
PT BU	65A× 20A	2 1/2 × 3/4	80	47
PT BU	65A× 25A	2 1/2 × 1	80	47
PT BU	65A× 32A	2 1/2 × 1 1/4	80	47
PT BU	65A× 40A	2 1/2 × 1 1/2	80	47
PT BU	65A× 50A	2 1/2 × 2	80	47
PT BU	80A× 15A	3 × 1/2	95	55
PT BU	80A× 20A	3 × 3/4	95	55
PT BU	80A× 25A	3 × 1	95	55
PT BU	80A× 32A	3 × 1 1/4	95	55
PT BU	80A× 40A	3 × 1 1/2	95	55
PT BU	80A× 50A	3 × 2	95	55
PT BU	80A× 65A	3 × 2 1/2	95	55

注) ステンレス鋼は 50A までになります。

[例] SUS304 の場合 →PT BU-10A×8A-SU4
 SUS316 の場合 →PT BU-10A×8A-SU6
 SUS316L の場合 →PT BU-10A×8A-SU6 L
 炭素鋼の場合 →PT BU-10A×8A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。