
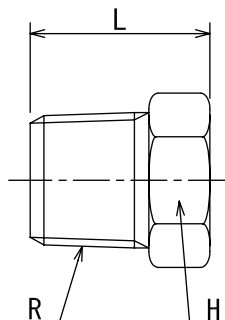


## 高圧用 ねじ込み継手 PT 6P / 六角プラグ

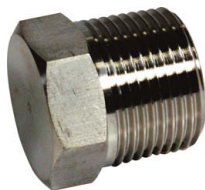

### 材質

ステンレス鋼  
SUS304・316・316L

炭素鋼  
SS

### サイズ

6A    8A    10A  
 15A   20A   25A  
 32A   40A   50A  
 65A   80A

### 液体状態

油 水 蒸気

### タイプ

ねじ込み式 (PT)

### 規格表

品名	サイズ		H(六角)	L
PT 6P	8A	1/4	17(14)	20(19)
PT 6P	10A	3/8	21(17)	22
PT 6P	15A	1/2	26(22)	25(22)
PT 6P	20A	3/4	32(27)	28
PT 6P	25A	1	35	30
PT 6P	32A	1 1/4	46	34
PT 6P	40A	1 1/2	54	37
PT 6P	50A	2	63	41

注) ( )の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 →PT6P-10A-SU4  
 SUS316 の場合 →PT6P-10A-SU6  
 SUS316L の場合→PT6P-10A-SU6 L  
 炭素鋼の場合 →PT6P-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。