


NPT 継手 NPT 90° E / エルボ

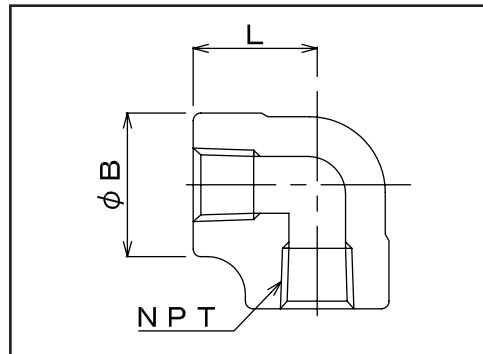

材質

ステンレス鋼
SUS304
炭素鋼

規格表

Sch.80

サイズ

8A 10A 15A
20A 25A 32A
40A 50A

品名	サイズ		B	L
NPT 90° E	8A	1/4	23	21.1
NPT 90° E	10A	3/8	28	26.5
NPT 90° E	15A	1/2	33	28.9
NPT 90° E	20A	3/4	39	35.1
NPT 90° E	25A	1	47	38.2
NPT 90° E	32A	1 1/4	57	45.0
NPT 90° E	40A	1 1/2	64	50.8
NPT 90° E	50A	2	77	60.1

注) () の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 → NPT90° E-8A-SU4
炭素鋼の場合 → NPT90° E-8A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

NPT 継手

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。