




NPT 継手 NPT T / チーズ

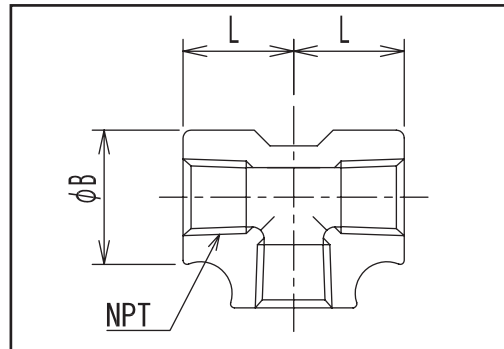

材質

ステンレス鋼
SUS304
炭素鋼

サイズ

8A 10A 15A
20A 25A 32A
40A 50A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

NPT 継手

規格表

Sch.80

品名	サイズ		B	L
	8A	1/4		
NPT-T	10A	3/8	28	26.5
NPT-T	15A	1/2	33	28.9
NPT-T	20A	3/4	39	35.1
NPT-T	25A	1	47	38.2
NPT-T	32A	1 1/4	57	45.0
NPT-T	40A	1 1/2	64	50.8
NPT-T	50A	2	77	60.1

注) ()の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 →NPT-T-8A-SU4

炭素鋼の場合 →NPT-T-8A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。