


NPT 継手 NPT S / ソケット

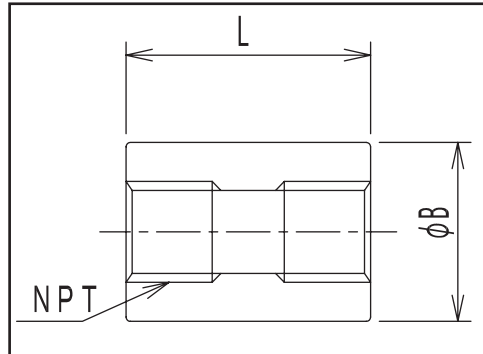

材質

ステンレス鋼
 SUS304
 炭素鋼

サイズ

8A 10A 15A
 20A 25A 32A
 40A 50A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

NPT 継手

規格表

品名	サイズ		B	L
	サイズ	サイズ		
NPT-S	8A	1/4	19	35
NPT-S	10A	3/8	22	38
NPT-S	15A	1/2	29 (30)	48
NPT-S	20A	3/4	35	51
NPT-S	25A	1	45	60
NPT-S	32A	1 1/4	57.4 (60)	67
NPT-S	40A	1 1/2	63.5 (65)	79
NPT-S	50A	2	76 (75)	86

注) ()の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 →NPT-S-8A-SU4

炭素鋼の場合 →NPT-S-8A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。