



ゼットサニタリー

☆配管工事も御見積り致します

こんなパッキン
見た事ない!

必見

シリコンパッキン革命

ウルトラシリコン8 エイト

汎用シリコンの8倍の引裂き強度

より大きな
安心、安全

裂けない・欠けない・ちぎれない

違いが分かるヘルールパッキンです。


大好評!!

汎用シリコンからウルトラシリコン8 エイト にお取替え下さい。

●食品業界の常識を変えた
ウルトラシリコン8 エイト!

サンプルをお届け致します。
是非使って試して下さい。

成功間違いなし!

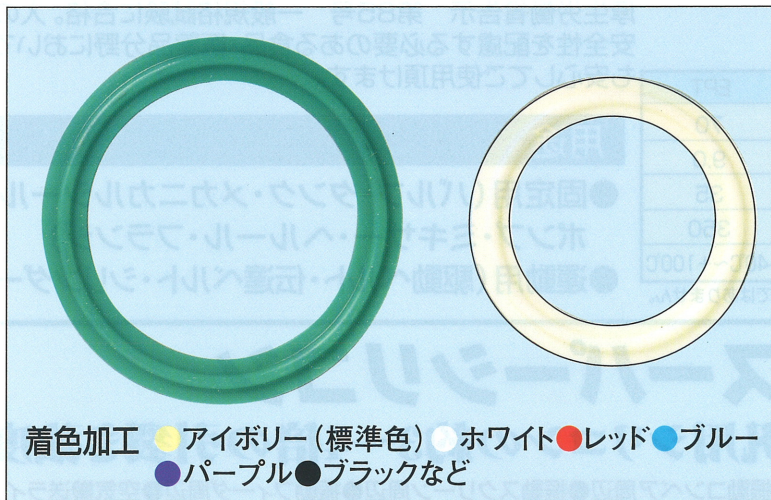

着色加工 ●アイボリー(標準色) ●ホワイト ●レッド ●ブルー ●パープル ●ブラックなど

性能表

項目	ZUSウルトラシリコン8 エイト	汎用シリコン
比重	1.14	1.16
硬さ (JIS A Hs)	78	50
引張り強さ (MPa)	9.3	8
伸び (%)	500	350
引裂き (KN/mmφ)	95	12
動摩擦抵抗率	0.75	—

サニタリー配管の安全性、作業性が高まりシリコンパッキンのランニングコストが大幅に節約できます。

寸法・プライス表

サイズ	定価
ZUS-15A	550
ZUS-20A	550
ZUS-1S	570
ZUS-1.5S	760
ZUS-2S	810
ZUS-2.5S	1,100
ZUS-3S	1,150
ZUS-3.5S	1,250
ZUS-4S	2,000

メリット

- 耐食・耐薬品性
サニタリー製品はもとよりメンテナンスにおける洗浄にも最適です。
- 超高引裂き強度
亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。
- 温度特性
-40℃~200℃までの幅広い温度で使用が可能です。
- シール性
高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。
- 安全基準
厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。

安全 快適工場は
ウルトラシリコン8から!

安心 心のゆとりから!

FAXご意見

回覧

--	--	--	--	--



計装・装置継手&ゼットサニタリー

株式会社 **フジトク**



本社・営業所 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号
TEL.06-6245-2251 (代) FAX.06-6244-0447

東京営業所 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号
TEL.03-5687-2219 (代) FAX.03-5687-2271

名古屋営業所 〒462-0825 名古屋市中区大曾根3丁目8番19号
TEL.052-991-2219 (代) FAX.052-991-2229

カタログ請求・商品詳細・ご意見・ご注文など 弊社営業迄お問い合わせ下さい。

http://www.2219.co.jp http://www.z-2219.com