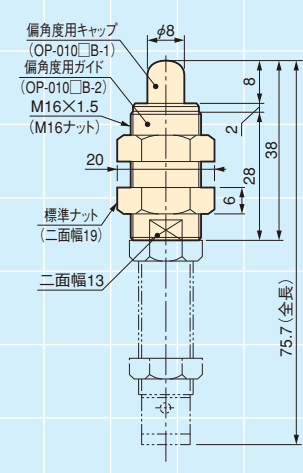
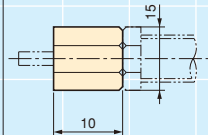
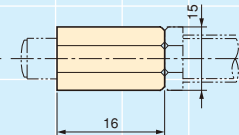
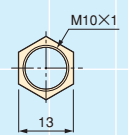
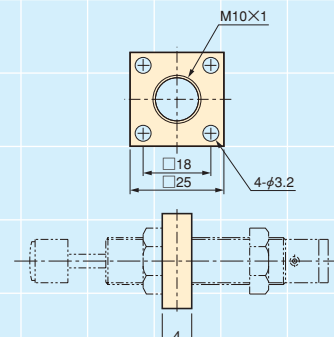


FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ

RoHS対応品

単孔オリフィス、多孔オリフィス、多孔変則オリフィス調整式

<オプションパーツ>

偏角度アダプター OP-010PB	ストッパーナット OP-020PB-□	正方形フランジ OP-040PB
<p>■ 偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。</p> <p>■ 偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。</p> <p>■ 本体はストッパーとしてもご使用可能です。</p> <p>■ キャップ無しソフトアプソーバーと併用下さい。</p> <p>■ 偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。</p>  <p>質量 35g</p> <p>注) 偏角度用キャップ材質:POM</p>	<p>■ ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OP-020PB-S (キャップ無し用)</p>  <p>質量 6g</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>OP-020PB-C (キャップ付き用)</p>  <p>質量 9g</p> </div> </div>  <p>質量 6g</p> <p>注) 面取りがない方が衝突面です。取付時には御注意下さい。</p>	<p>■ 取り付け位置を決定後、本体ナットでしっかりと固定して下さい。</p>  <p>質量 16g</p>

※標準ナットの単品販売も行っております。
FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBD用型式:M10ナット