




FA-3625A/FA-3650Aシリーズ

調整式

RoHS対応品

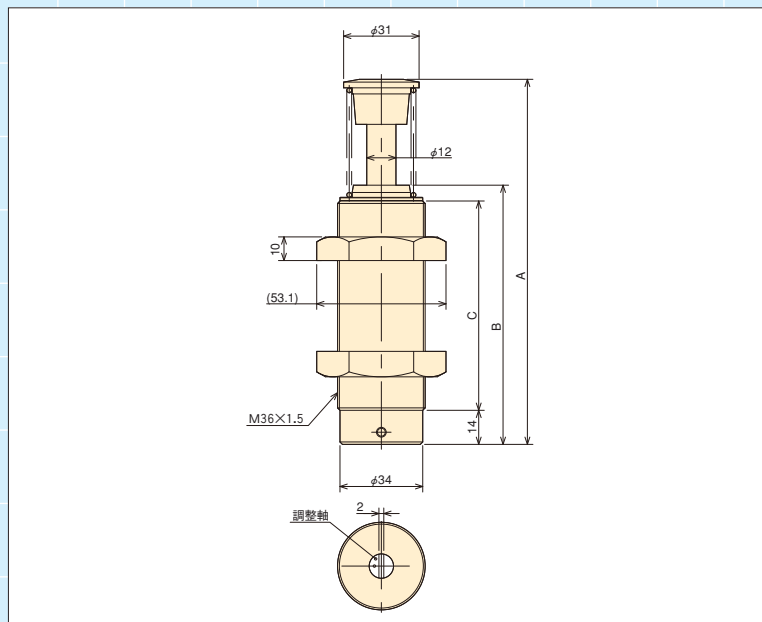

<寸法表>

型 式	A	B	C
FA-3625A1/A3-C	150	100	86
※ FA-3650A1/A3-C	217	148.5	128

<仕様>

型 式	FA-3625A1	FA-3625A3	※ FA-3650A1	※ FA-3650A3
ストローク	mm		25	50
最大吸収エネルギー	J (kgf·m)		200 (20.4)	400 (40.8)
最大等価質量	kg (kgf)	2000 (2000)	700 (700)	2700 (2700)
衝撃速度範囲	m/s	0.3~1.0	0.7~3.0	0.3~2.0
最大抗力値	N (kgf)	25000 (2551)		
最大使用サイクル	cycle/min	30		
毎分吸収エネルギー量	J/min (kgf·m/min)	1500 (153)	2352 (240)	
ピストンロッド復帰力	N (kgf)	100 (10.2) 以下	120 (12.2) 以下	
使用温度範囲	°C	-5~70		
質量	g	900	—	

注) ※FA-3650A1-C、FA-3650A3-C「開発中」

<使用上の注意>

- *ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
- *外部ストッパー（ストッパーナットOP-020M36）と併用を推奨します。
- *製品の取り付け強度は十分に確保してください。（目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度）
- *オイルがかかるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
- *ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにして下さい。（許容偏角度:±2.5度）
- *ウレタンキャップは消耗品ですので、必要に応じてお取り替え下さい。

<調整方法>

- *ご使用に際しては本体底部の調整ツマミを回転させて調整の上ご使用下さい。
- *調整はアナログ式ですので目盛りの中間位置でも使用可能です。
- *調整が終了したら六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。