


FKシリーズ

オプションパーツ

RoHS対応品

<フランジ OP-040>


■ソフトアブソーバーの取付金具です。

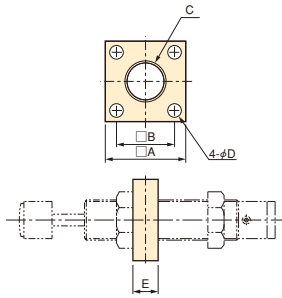

型 式	A	B	C	D	E	質量g
OP-040PB	25	18	M10×1	3.2	4	16
OP-040KB	25	18	M12×1	3.2	4	15
OP-040RB	34	24	M14×1.5	4.5	4	30
OP-040XB	34	24	M16×1.5	4.5	4	29
OP-040EB	40	28	M20×1.5	6.5	12	109
OP-040GB	54	40	M25×1.5	9	12	206
OP-040FB	50	36	M27×1.5	9	12	157
OP-040TB	65	45	M30×1.5	11	14	344
OP-040UB	78	56	M36×1.5	14	16	566

<防滴キャップ -060>

- オイルが飛散するような環境での御使用の際にご利用下さい。
- 必ずキャップが上向きでご使用下さい。
横向きあるいは下向きでご使用されると、防滴効果があまり期待できません。

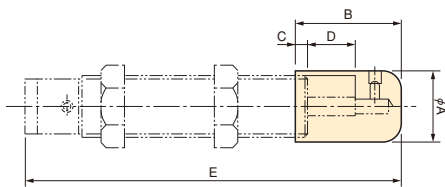

型 式	A	B	C	D	E	質量g
FK-1008□-C-060	13	18	3	8	53	10
FK-1210□-C-060	17	28	9.5	10	72	25
FK-1412□-C-060	19	30	11.5	10	78.5	31
FK-1612□-C-060	21	34	9.5	12	88	46
FK-2016□-C-060	24	35	4	16	109.5	59
FK-2530□-C-060	28	51	6.5	30	154.5	77
FK-2725□-C-060	30	50	5	25	137.5	112
FK-3035□-C-060	38	60	5	35	191.5	255

注) 型式の□内にはL、M、Hのいずれかが入ります。

注) 単品販売は行っていません。