


KA Type

サイズ 100mm

KA型 ステンレス製固定金具

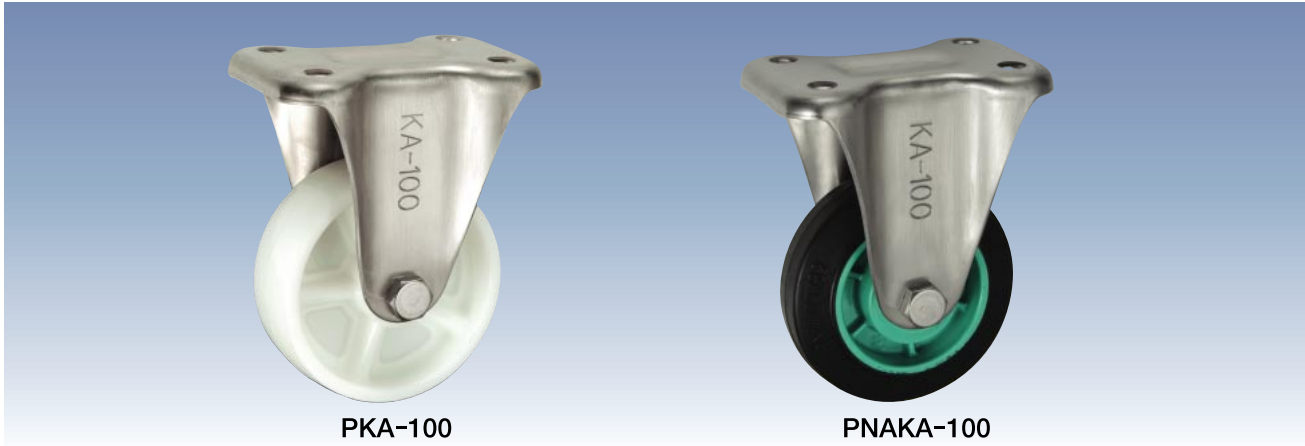

PKA-100

PNAKA-100

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
100	■ナイロン												
	PKA-100	ナイロン		120	122.4							580	
	PBKA-100 NEW	ナイロン	B/B入	180	183.6	35	12	144	115/80	80/45	11	640	
	PBDKA-100 NEW	ナイロン	SUS入									640	
	■樹脂製ゴム												
	PNKA-100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	115/80	80/45	11	680	
	PNDKA-100	ゴム	SUS入									680	
	PNAKA-100	ゴム										620	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKA-100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	115/80	80/45	11	660	
	PNUDKA-100	ウレタン	SUS入									660	
	PNUAKA-100	ウレタン										600	
	■MCナイロン												
	UWBKA-100	MCナイロン	B/B入	200	204.0	29	12	144	115/80	80/45	11	790	
	UWBDKA-100	MCナイロン	SUS入									790	
	UWAKA-100	MCナイロン										740	
	UWBSKA-100	MCナイロン	B/B入			30						740	
	UWBSDKA-100	MCナイロン	SUS入									740	
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。												
	SKA-100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	115/80	80/45	11	780	
	SRKA-100	赤ゴム	B/B入	100	102.0							780	
CRKA-100	耐熱ゴム	B/B入	130	132.6	810								
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
SUIKA-100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	115/80	80/45	11	850		
SUIEKA-100	導電性ウレタン	B/B入									850		

軸受 無印 : 滑り軸受け は受注生産品です。
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。