 




■ T - NUT




T-NUT20

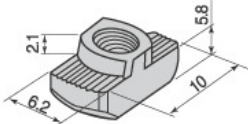


T-NUT30

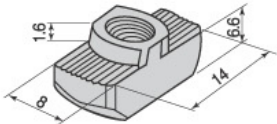


T-NUT30-8

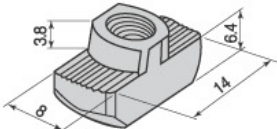


T-NUT40

 

T-NUT(S)30

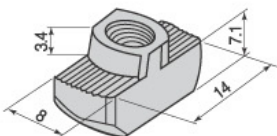

T-NUT(S)40

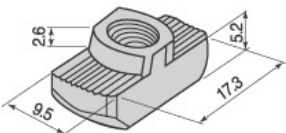

T-NUT(S)50




I Technical Data I

- 재 질 : Zn Casting
- 표 면 : 진동바렐, 니켈(N)

I Application I

- 프레임 홈에 넣어서 직접 체결 할 수 있음 (판넬 작업시 아주 간편함)

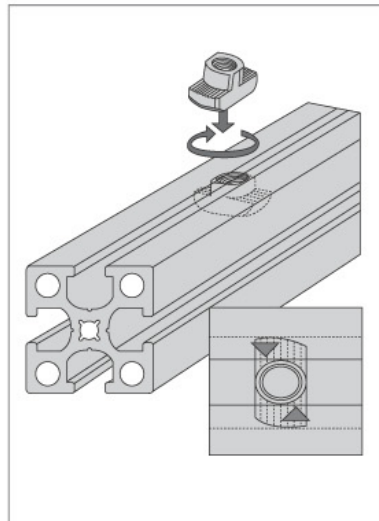

I Technical Data I

- 재 질 : Steel (SS41)
- 표 면 : 니켈(N)

I Application I

- 캐스팅 재질의 T-NUT의 단점을 보완한 제품으로 체결력을 요하는 작업이나 조립, 해체를 반복하는 작업에 용의

| Name | Model | Weight | Applied Frame |
|---------------|----------------------------|--------|---------------|
| 캐스팅 T - NUT | T-NUT20(M3, M4) | 1g/EA | 20 Frame |
| 캐스팅 T - NUT | T-NUT20(M4)대형 | 1g/EA | 20 Frame |
| 캐스팅 T - NUT | T-NUT30(M4, M5) | 2g/EA | 30 Frame |
| 캐스팅 T - NUT | T-NUT30-8(M4, M5, M6) | 3g/EA | 30-8 Frame |
| 캐스팅 T - NUT | T-NUT40(M4, M5, M6) | 3g/EA | 40 Frame |
| Steel T - NUT | T-NUT(S)30(M4, M5) | 2g/EA | 30 Frame |
| Steel T - NUT | T-NUT(S)40(M4, M5, M6) | 4g/EA | 40 Frame |
| Steel T - NUT | T-NUT(S)50(M4, M5, M6, M8) | 5g/EA | 홈10mm용 Frame |

※ 주문 예) : T-NUT40 M5