

ゴム・スポンジ／低反発ウレタン／ノンスリップネット／エスゴムマット

ゴム・スポンジ素材

ゴム

スポンジ


ポリウレタン・フィルター

スポンジロール巻

押出材

ドラム巻

エラストマー
ゴム板

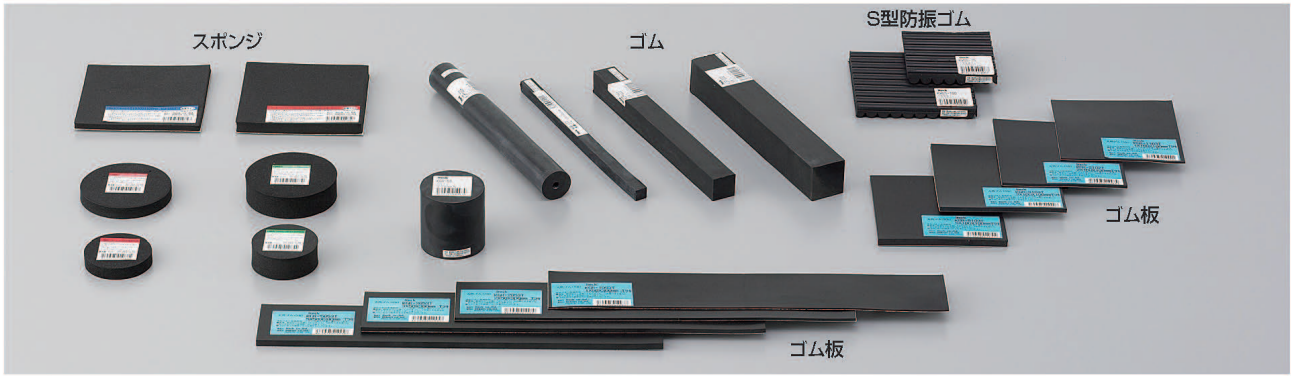

ゴム板 (粘着付)

品番	単価	サイズ	入数
KGR-1053T	オープン	1mm×50mm×300mm	5
KGR-1103T	オープン	1mm×100mm×100mm	5
KGR-2053T	オープン	2mm×50mm×300mm	5
KGR-2102T	オープン	2mm×100mm×100mm	5
KGR-3053T	オープン	3mm×50mm×300mm	5
KGR-3103T	オープン	3mm×100mm×100mm	5
KGR-5053T	オープン	5mm×50mm×300mm	5
KGR-5103T	オープン	5mm×100mm×100mm	5

S型防振ゴム

品番	単価	サイズ	入数
KWGS-75	オープン	10mm×75mm×75mm	5
KWGS-100	オープン	10mm×100mm×100mm	5

円柱ゴム

品番	単価	サイズ	入数
KGR-55	オープン	50mm丸×50mm	5
KGR-224	オープン	25mm丸×200mm	5

角棒ゴム

品番	単価	サイズ	入数
KGR-112	オープン	10mm×10mm×200mm	5
KGR-222	オープン	20mm×20mm×200mm	5
KGR-332	オープン	30mm×30mm×200mm	5

スポンジ

品番	単価	サイズ	入数
KSR-150	オープン	10mm×50mm丸	5
KSR-170	オープン	10mm×70mm丸	5
KSR-250	オープン	20mm×50mm丸	5
KSR-270	オープン	20mm×70mm丸	5
KSR-1011T	オープン	10mm×100mm×100mm (粘着付)	5
KSR-5101T	オープン	5mm×100mm×100mm (粘着付)	5



低反発ウレタン

品番	単価	サイズ	入数
KTU-510	オープン	100mm×100mm×5mm	5
KTU-520	オープン	200mm×200mm×5mm	5
KTU-530	オープン	300mm×300mm×5mm	5

ウレタンスポンジ


品番	単価	サイズ	入数
KP-1300	オープン	300mm×300mm×10mm	5

低反発ウレタン (粘着付)

品番	単価	サイズ	入数
KTU-511T	オープン	100mm×100mm×5mm	5
KTU-521T	オープン	200mm×200mm×5mm	5
KTU-531T	オープン	300mm×300mm×5mm	5

ノンスリップネット

品番	単価	サイズ	カラー	入数
KNS-1010	オープン	100mm×100mm×約1.5mm	グレー	10
KNS-1015	オープン	100mm×100mm×約1.5mm	白	10
KNS-3030	オープン	300mm×300mm×約1.5mm	グレー	10

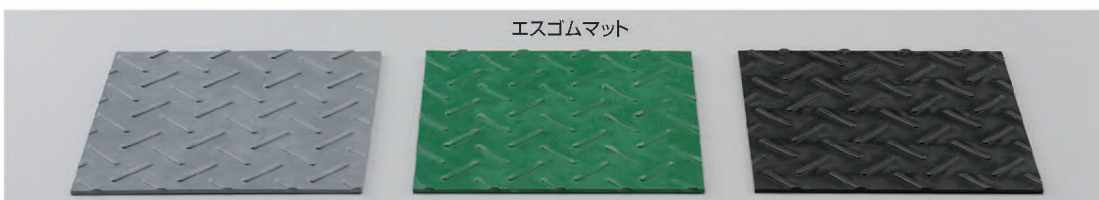


エスゴムマット

エスゴムマット

品番	単価	サイズ	カラー	入数
SGM3-30-1	オープン	300mm×300mm×5mm	グレー	5
SGM3-30-2	オープン	300mm×300mm×5mm	緑	5
SGM3-30-3	オープン	300mm×300mm×5mm	黒	5



 エスゴムマット
表面写真 (50%)



特性用途
比較表