

ゴム

スポンジ


ポリウレタン・フィルター

スポンジ
ロール巻

押出材

ドラム巻

エラストマー
ゴム板

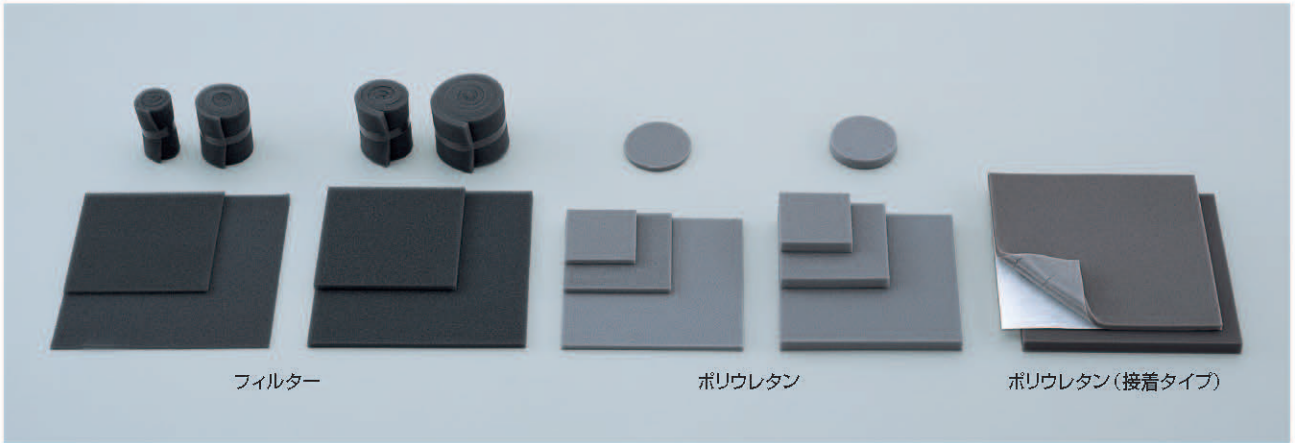

フィルター

ポリウレタン

ポリウレタン(接着タイプ)

ポリウレタン (エーテル系)

品番	単価	サイズ	入数
P10-10	オープン	100mm×100mm×10mm	5
P10-15	オープン	150mm×150mm×10mm	5
P10-25	オープン	250mm×250mm×10mm	5
P10-100	オープン	100丸×10mm	5
P20-10	オープン	100mm×100mm×20mm	5
P20-15	オープン	150mm×150mm×20mm	5
P20-25	オープン	250mm×250mm×20mm	5
P20-100	オープン	100丸×20mm	5

ポリウレタン (接着タイプ)

品番	単価	サイズ	入数
P10-30T	オープン	300mm×300mm×10mm	5
P20-30T	オープン	300mm×300mm×20mm	5

ポリウレタン (エーテル系) (袋入りタイプ)


品番	単価	サイズ	入数
PP11-10	オープン	100mm×100mm×10mm	5
PP11-15	オープン	150mm×150mm×10mm	5
PP11-25	オープン	250mm×250mm×10mm	5
PP11-100	オープン	100mm丸×10mm	5
PP21-10	オープン	100mm×100mm×20mm	5
PP21-15	オープン	150mm×150mm×20mm	5
PP21-25	オープン	250mm×250mm×20mm	5
PP21-100	オープン	100mm丸×20mm	5

フィルター

品番	単価	サイズ	入数
FT5-20	オープン	200mm×200mm×5mm	5
FT5-30	オープン	300mm×300mm×5mm	5
FT5-105	オープン	100mm×500mm×5mm	5
FT5-110	オープン	100mm×1000mm×5mm	5
FT10-20	オープン	200mm×200mm×10mm	5
FT10-30	オープン	300mm×300mm×10mm	5
FT10-105	オープン	100mm×500mm×10mm	5
FT10-110	オープン	100mm×1000mm×10mm	5

フィルター (袋入りタイプ)

品番	単価	サイズ	入数
PFT10-31	オープン	300mm×300mm×10mm	5

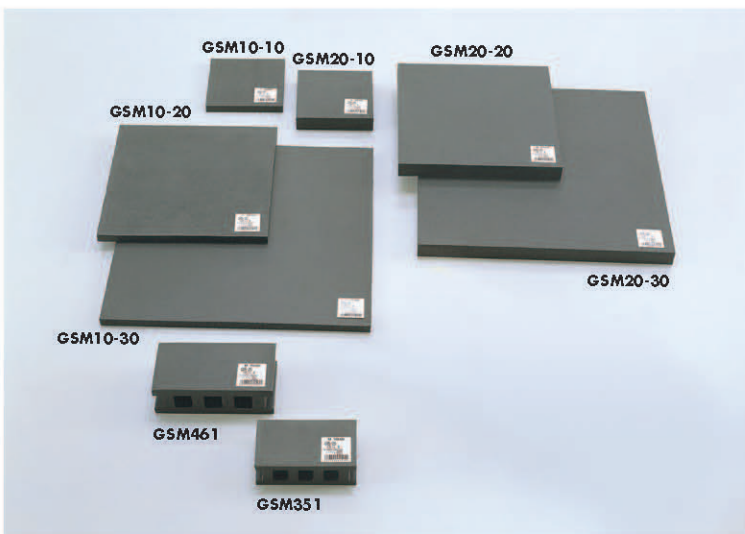

品番	品名	単価	税込	サイズ	入数
GSM10-10	スライスマット(ゴム)	¥ 150	¥ 157	約10mm×100mm×100mm	5枚
GSM10-20	スライスマット(ゴム)	¥ 600	¥ 630	約10mm×200mm×200mm	5枚
GSM10-30	スライスマット(ゴム)	¥1,500	¥1,573	約10mm×300mm×300mm	5枚
GSM20-10	スライスマット(ゴム)	¥ 300	¥ 315	約20mm×100mm×100mm	5枚
GSM20-20	スライスマット(ゴム)	¥1,100	¥1,155	約20mm×200mm×200mm	5枚
GSM20-30	スライスマット(ゴム)	¥2,600	¥2,730	約20mm×300mm×300mm	5枚
GSM351	ラバーブロック小(ゴム)	¥ 800	¥ 840	30mm× 55mm×100mm	1個
GSM461	ラバーブロック大(ゴム)	¥1,100	¥1,155	40mm× 65mm×125mm	1個

特性用途
比較表