


4 - ① LKタイ


標準グレード

屋内使用

RoHS適合 HFハロゲンフリー 色 乳白 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

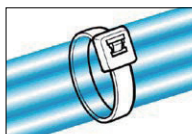

UL規格認定品 E64962

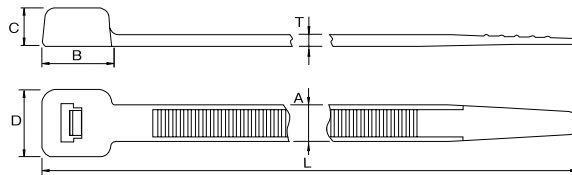

通信、電気、電力工事、建設、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。

Aインシュロックタイ

スタンダードシリーズ

アウトサイドシリーズ

ABシリーズ

ヘビーデューティーシリーズ

リヒートシリーズ

バナールファイキシングシリーズ

エンドレスシリーズ

メタルタイ

グリッドタイプ

スプレッドシリーズ

ラッカー

| 型番   | Article-No. | 結束径(φmm) |     | 寸法(mm) |      |      |      |      |     | ループ引張強度(最小値) N (kgf) | 包装単位 *販売単位 (本) | ケース入れ目 (本) | 適用工具             |
|------|-------------|----------|-----|--------|------|------|------|------|-----|----------------------|----------------|------------|------------------|
|      |             | 最小       | 最大  | 全長L    | 幅A   | B    | C    | D    | T   |                      |                |            |                  |
| LK2A | 111-00781   | 2.0      | 70  | 270    | 4.8  | 9.0  | 5.0  | 8.8  | 1.5 | 225(22.94)           | 100            | 5,000      | 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| LK3A | 111-00788   | 2.5      | 70  | 281    | 8.7  | 13.0 | 6.5  | 14.0 | 1.6 | 360(36.71)           | 100            | 4,000      | 4, 5, 6, 8, 9    |
| LK5  | 111-00792   | 4.0      | 145 | 541    | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 | 2.0 | 1,115(113.7)         | 25             | 500        | 6, 8, 9          |

耐候グレード

屋外使用

RoHS適合 HFハロゲンフリー 色 黒 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

UL規格認定品 E64962

| 型番     | Article-No. | 結束径(φmm) |     | 寸法(mm) |      |      |      |      |     | ループ引張強度(最小値) N (kgf) | 包装単位 *販売単位 (本) | ケース入れ目 (本) | 適用工具             |
|--------|-------------|----------|-----|--------|------|------|------|------|-----|----------------------|----------------|------------|------------------|
|        |             | 最小       | 最大  | 全長L    | 幅A   | B    | C    | D    | T   |                      |                |            |                  |
| LK2A-W | 111-00786   | 2.0      | 70  | 270    | 4.8  | 9.0  | 5.0  | 8.8  | 1.5 | 225(22.94)           | 100            | 5,000      | 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| LK3A-W | 111-00791   | 2.5      | 70  | 281    | 8.7  | 13.0 | 6.5  | 14.0 | 1.6 | 360(36.71)           | 100            | 4,000      | 4, 5, 6, 8, 9    |
| LK5-W  | 111-00799   | 4.0      | 145 | 541    | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 | 2.0 | 1,115(113.7)         | 25             | 500        | 6, 8, 9          |

耐熱グレード

高温環境下

RoHS適合 HFハロゲンフリー 色 薄緑\* 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40°C~+110°C

UL規格認定品 E64962 ※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。

| 型番               | Article-No. | 結束径(φmm) |     | 寸法(mm) |      |      |      |      |     | ループ引張強度(最小値) N (kgf) | 包装単位 *販売単位 (本) | ケース入れ目 (本) | 適用工具             |
|------------------|-------------|----------|-----|--------|------|------|------|------|-----|----------------------|----------------|------------|------------------|
|                  |             | 最小       | 最大  | 全長L    | 幅A   | B    | C    | D    | T   |                      |                |            |                  |
| LK2A-HS          | 111-00784   | 2.0      | 70  | 270    | 4.8  | 9.0  | 5.0  | 8.8  | 1.5 | 225(22.94)           | 100            | 5,000      | 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| <b>受</b> LK3A-HS | 111-00790   | 2.5      | 70  | 281    | 8.7  | 13.0 | 6.5  | 14.0 | 1.6 | 360(36.71)           | 100            | 4,000      | 4, 5, 6, 8, 9    |
| LK5-HS           | 111-00796   | 4.0      | 145 | 541    | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 | 2.0 | 1,115(113.7)         | 25             | 500        | 6, 8, 9          |

**受** 受注生産品

適用工具



- ① MK7
- ② MK8
- ③ MK8-LT
- ④ MK9
- ⑤ MK9RE-F
- ⑥ MK11
- ⑦ MK7P
- ⑧ MK9P
- ⑨ MK15

インシュロックタイ結束工具はP93をご覧ください。